




結束バンド(その他)

結束バンド(ビースタンプ)

RoHS

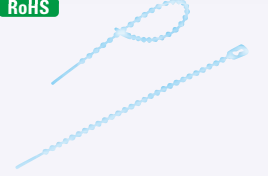

**ココが
特長**

ビースタイプで取り外しが可能な結束バンド
●手締めで簡単かつ確実に結束でき、取り外しも自在です。

難燃



Delivery
納期

仕様


材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	ホワイト



Order
注文例

型式
TV-100

 外形図



1パック 100本入

出荷日

1~10/パック	翌日 (当日)
11/パック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式	結束径範囲 (mm)	引張強度 規格値 kgs(lbs)	寸法(mm)			重量 (g/本)	基準単価		
			L 長さ	A 幅	t 厚さ		1~19/パック	20~29/パック	30~99/パック
TV-100	25	8(18)	103±1.5	5.0±0.3	1.2±0.1	0.3	¥100	¥95	¥90
TV-120	30	8(18)	120±1.5	5.3±0.3	1.2±0.25	0.4	¥140	¥133	¥126
TV-150	39	14(30)	150±1.5	7.5±0.36	2.0±0.25	0.5	¥240	¥228	¥216
TV-180	49	18(40)	180±2.5	7.4±0.36	2.8±0.25	0.9	¥350	¥332	¥315
TV-230	63	18(40)	226±2.5	9.8±0.36	2.8±0.25	1.0	¥580	¥551	¥522

結束バンド(電源コード結束タイプ)

RoHS

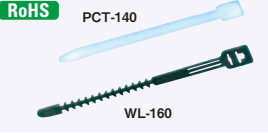

**ココが
特長**

電源コードなどを束ねるのに最適な結束バンド
●計器類やコンピュータ周辺機器、家電製品などの電源コードを、簡単に束ねるための結束バンドです。
●結束後の取り外しが自由にでき、再結束も簡単にできます。
●材質は軟質ポリエチレンを採用しており、コードを傷つけません。




Delivery
納期

仕様

材質	軟質ポリエチレン
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	白(PCT-140)または黒(WL-160)

外形図

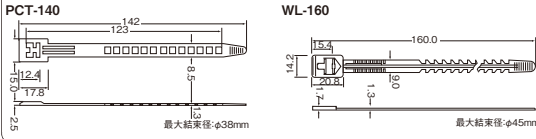

使用例



1パック 100本入



Order
注文例

型式
PCT-140-100P

型式	基準単価			重量 (g/本)
	1~19/パック	20~29/パック	30~99/パック	
PCT-140-100P	¥325	¥308	¥292	1.2
WL-160-100P	¥325	¥308	¥292	

出荷日

1~10/パック	翌日 (当日)
11/パック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

結束バンド
結束バンド
固定具
ケーブル
グラント
ケーブル
ブッシュ
ケーブル
クリップ
配線固定
ステッカー
工業用テープ

結束バンド(マーキングタイプ)

RoHS

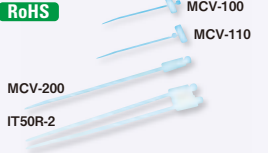

**ココが
特長**

表示タグつきで自由に文字記入が出来る結束バンド
●ケーブルや電線束を結束する表示タグ付きの結束バンドです。
●表示用タグには、油性のサインペンなどで自由に文字が記入できます。

難燃




Delivery
納期


仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

使用例

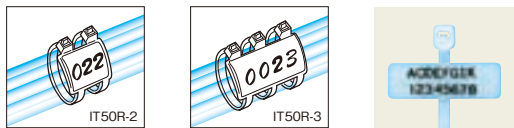

外形図

 

規格表

型式	寸法(mm)										最大結束径 (mm)	ループ引張強度 kgf(lbs)	
	L1	L2	A	E	F	G	H	T					
MCV-100	103	-	2.4	-	24.6	-	7.8	1.1			25	8(18)	
MCV-110	-	111	2.5	24.8	-	7.8	-	1.1					
型式	寸法(mm)										最大結束径 (mm)	ループ引張強度 kgf(lbs)	
	L	A	B	C	D	E	F	G	H	T			
MCV-200	201	4.58	-	-	-	13	-	28.0	1.41		50	22.68 (50)	
IT50R-2	203	4.7	7.7	6.0	7.9	-	29.1	-	26.4	1.2			
IT50R-3	203	4.7	7.7	6.0	7.9	-	-	-	46.3	26.5			1.2
MCV-270	270	4.6	-	-	-	13.3	-	28.0	1.3				



1パック 50本入



Order
注文例

型式
MCV-100-100P

型式	基準単価			重量 (g/本)
	1~19/パック	20~29/パック	30~99/パック	
IT50R-2	¥2,820	¥2,679	¥2,538	1.2
IT50R-3	¥3,580	¥3,401	¥3,222	

1パック 100本入

型式	¥/バラチャージ	¥基準単価	¥スライド単価	重量 (g/本)
	1~9/パック	10~19/パック	20~99/パック	
MCV-100-100P		¥400	¥380	0.5
MCV-110-100P		¥400	¥380	1.0
MCV-200-100P	+¥100/パック	¥1,050	¥997	1.2
MCV-270-100P		¥1,490	¥1,415	1.8

部 1~9/パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 MCV-100-100P を2/パックご注文の場合
(基準単価400円+バラチャージ100円)×2/パック=1000円
バラチャージに関しては **0101ページ**



Order
注文例

型式
MCV-100-100P

MCV-100はバンドを通す穴がタグの上にあります。
MCV-110はバンドを通す穴がタグの下にあります。

結束部品
結束部品

結束バンド
結束バンド
固定具
ケーブル
グラント
ケーブル
ブッシュ
ケーブル
クリップ
配線固定
ステッカー
工業用テープ