

**結束バンド固定具(アルミレール取付用)**

RoHS

**ココが特長** アルミレール取付用結束バンド固定具





**出荷日**

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

使用例

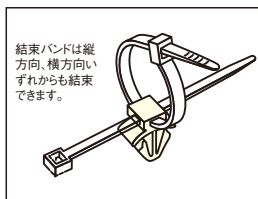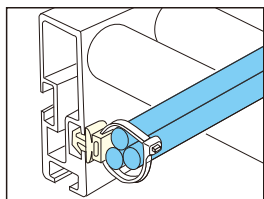

結束バンドは縦方向、横方向いずれからでも結束できます。

仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色
引抜強度(参考値)	50kgf(CM-1-100P), 17kgf(CM-2-100P)



**1パック 100個入**

型式	基準単価		スライド単価		重量 (g/個)
	1~4パック	5~9パック	10~29パック		
CM-1-100P	¥2,810	¥2,248	¥1,826		1.14
CM-2-100P	¥7,490	¥5,992	¥4,868		0.51




Order 注文例

型式

CM-1-100P

外形図

(単位: mm)

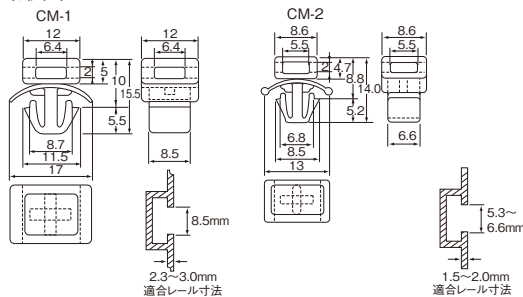

**結束バンド固定具(スナップ止め式)**

RoHS

**ココが特長** スナップ止め式結束バンド固定具




**出荷日**

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

使用例

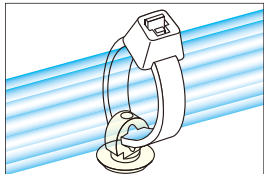

仕様

取付穴径	φ6.2mm
取付板厚	2mm
材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色



**1パック 100個入**

型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	
PBM9-100P	¥1,540	¥1,234	¥1,001	




Order 注文例

型式

PBM9-100P

外形図

(単位: mm)

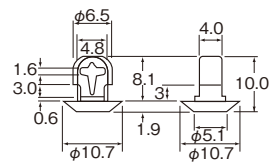

重量: 0.25g

※電線束取付け面の裏側から差込んでご使用ください。