

ケーブルグランド用 90度アングルコネクタ

RoHS



ココが
特長

分離型ケーブルグランド用90度アングルコネクタ

●ケーブルグランドOA-1 (○G6121ページ) やOA-W16シリーズ (○G6121ページ) を使用する際、スペースなどの関係で配線方向を直角に曲げたいときに組み合わせて使用します。(PF1/2、CTG16のものと同様に組み合わせて使用できます)

一体型90度アングルコネクタ

- ケーブルを直角方向に引き出したいとき、ケーブルの屈曲部を保護します。
- IP68保護構造対応です。
- 分割型より幅広くケーブル径に対応しております。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~19個	翌日(当日)
20個~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



形状	型式	No.	色	取付 部径	適合電線 外形	製品寸法(mm)			パネルカット 寸法	適合板厚	重量 (g)	基準単価	スライド単価						
						ネジ部Lx長手L	パネル面取付高さ	ネジ長					1~4個	5~19個	20~49個	50個~			
分割型	OAL-16	—	黒	CTG16	φ4~12	—	—	10	φ21	3mm以下	12.5	¥350	¥297	¥246	¥188				
一体型	CRMPL	M16-4070		M16	φ4~7	42x60	27	15	φ16.3	2mm以下	16.0	¥580	¥430	¥390	¥320				
		M20-60105		M20	φ6~10.5	54.5x69	39.5												
		M20-80130		M20	φ8~13	—	—												
		M25-100160		M25	φ10~16	65x78	50	15	φ20.3	7mm以下	28.5	¥630	¥480	¥420	¥340				
		M25-120180		M25	φ12~18	—	—												
		M32-150220		M32	φ15~22	73x93	58	15	φ25.4	6.5mm以下	51.0	¥980	¥830	¥730	¥630				
		M32-180250		M32	φ18~25	—	—												


外形図分割型

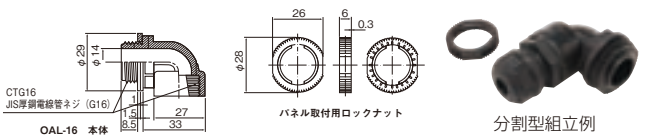

仕様

分割型	材質	本体 平パッキン パネル取付用 ロックナット	66ナイロン(UL94V-2) ニトリルゴム 66ナイロン(UL94V-2)
	使用温度範囲	-25℃~+80℃	
一体型	材質	ロックナット・本体・ツメ・シール ナット: 66ナイロン(UL94V-2) ワッシャー・シール: EPDM	
	色	黒(耐候性)・グレー(汎用)	
	使用温度範囲	-40℃~100℃(瞬時: 120℃)	

一体型分解写真

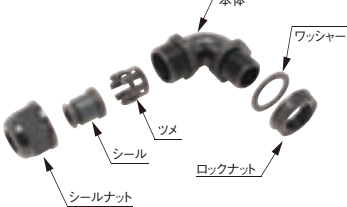

外形図一体型(寸法は表を参照)



Order
注文例

型式	OAL-16
型式	No.
CRMPL	M16-4070

ケーブルグランド OA-1 専用チューブアダプタ

RoHS



ココが
特長

OA-1専用チューブアダプタ

●仕上がり外径の細いバラ線をOA-1 (○本ページ上段) にクランプする際は、バラ線にビニルチューブをかぶせ、さらにクランプ部の補強用として本製品を使用すると便利です。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~50個	翌日(当日)
51個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

適合ビニルチューブ内径			材質	使用温度範囲
1段目	2段目	3段目		
φ4	φ5	φ6	硬質ポリエチレン	-25~+80℃

使用例



作業手順

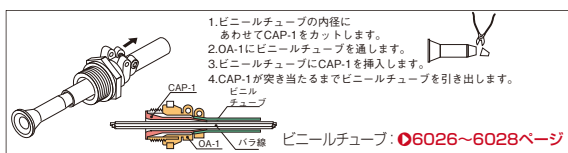

型式	基準単価	スライド単価	重量(g)	
CAP-1	¥70	¥60	¥46	1.4



Order
注文例

型式	CAP-1
----	-------

結束バンド

結束バンド
固定具

ケーブル
グランド

ケーブル
ブッシュ

ケーブル
クリップ

配線固定
ステッカー

工業用テープ