



ケーブルグラッド(マルチホール)

RoHS



ココが特長


2~4穴(マルチホール)タイプのケーブルグラッド

- 本体に2~4個の穴を持つマルチホールタイプのケーブルグラッドです。
- 取付ネジはMネジです。
- 付属のロックナットを使用してネジ加工していないパネルにも取付可能です。
- IP68保護構造対応です。

仕様

材質	66ナイロン(本体、ツメ、ロックナット、シールナット)UL94V-2
保護構造	EPDM(ワッシャー・シール)
使用温度範囲	IP68
色	-40℃~+105℃ グレー(標準)または黒(耐候性)

外形図

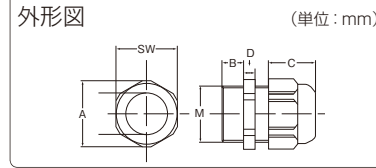


出荷日

1~5個	5日目
6個~	都度見積

非在庫品

分解写真

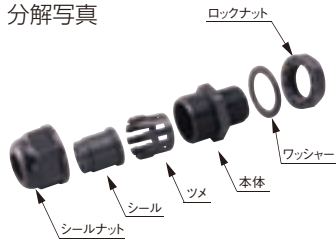


規格表

型式	No.	色	穴数	適合電線径 (mm)	SW	A	B	C	D	重量 (g)	取付ネジ	取付穴径 (mm)	適合板厚	
CRMPH	2M12-2031	G (グレー)	2	φ2.0~3.1	19	21.2	9	16.6	5	8	M12(P=1.5)	12.3	2.5mm以下	
	2M16-3041			φ3.0~4.1	22	25	15	19	13	M16(P=1.5)	16.3	7mm以下		
	2M20-4361			φ4.3~6.1	27	30.4	21.2	5.5	20	M20(P=1.5)	20.3	7mm以下		
	3M12-1626		B (黒)	3	φ1.6~2.6	19	21.2	9	16.6	5	8	M12(P=1.5)	12.3	2.5mm以下
	3M16-3042				φ3.0~4.2	22	25	15	19	13	M16(P=1.5)	16.3	7mm以下	
	3M20-2636				φ2.6~3.6	27	30.4	21.2	5.5	21	M20(P=1.5)	20.3	7mm以下	
	4M12-1323	4	4	φ1.3~2.3	19	21.2	9	16.6	5	8	M12(P=1.5)	12.3	2.5mm以下	
	4M16-2434			φ2.4~3.4	22	25	15	19	13	M16(P=1.5)	16.3	7mm以下		
	4M20-3448			φ3.4~4.8	27	30.4	21.2	5.5	21	M20(P=1.5)	20.3	7mm以下		



型式	No.	基準単価		スライド単価	
		1~9個	10~29個	30~49個	50~99個
CRMPH	2M12-2031	¥260	¥230	¥200	
	2M16-3041	¥290	¥260	¥230	
	2M20-4361	¥390	¥350	¥310	
	3M12-1626	¥260	¥230	¥200	
	3M16-3042	¥290	¥260	¥230	
	3M20-2636	¥390	¥350	¥310	
	3M20-3552	¥390	¥350	¥310	
	4M12-1323	¥270	¥240	¥210	
	4M16-2434	¥300	¥270	¥240	
	4M20-3448	¥390	¥350	¥310	

 穴形状



型式	No.	色
CRMPH	2M16-3041	B

ケーブルグラッド(マルチホール用シールピン)

RoHS



ココが特長


ケーブルグラッド(マルチホール)用のシールピン

- ケーブルグラッド(マルチホール)の使用しない穴をふさぐシールピンです。
- 不要になった穴や輸送中の内部保護等での使用に便利です。

仕様

材質	EPDM
色	黒

外形図

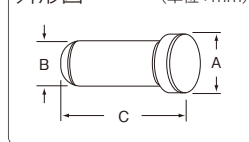

出荷日

1~3パック	5日目
4パック~	都度見積

非在庫品

規格表

型式	No.	寸法(mm)			適合ケーブルグラッド
		A	B	C	
CRMPH-P	1323-100P	3.0	2.3	15	CRMPH-3M12-1626
	2031-100P	4.0	3.0		CRMPH-4M12-1323
	2434-100P	4.2	3.2		CRMPH-2M12-2031
					CRMPH-3M20-2636
	3041-100P	5.1	4.1		CRMPH-4M16-2434
					CRMPH-2M16-3041
	3552-100P	6.0	5.0		CRMPH-3M16-3042
	4361-100P	7.5	6.0		CRMPH-4M20-3448



1パック 100個入

型式	No.	基準単価	
		1~9パック	10~19パック
CRMPH-P	1323-100P	¥1,750	¥1,660
	2031-100P	¥1,850	¥1,750
	2434-100P	¥1,890	¥1,790
	3041-100P	¥2,030	¥1,920
	3552-100P	¥2,120	¥2,010
	4361-100P	¥2,250	¥2,130