




工数削減型ケーブルグラッド(ロックナット不要)電線径板厚広範囲対応型

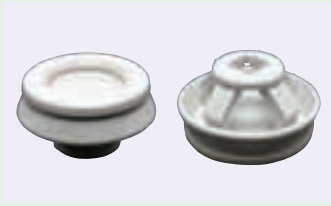

**ココが
特長**

**簡単取付低頭タイプ、IP対応、
ロックナット不要の新構造ケーブルグラッド**

- 外側から簡単に固定できるケーブルグラッドです。ケーブル径も幅広く使用でき、工数削減に最適です。
- 使用板厚も他に無い広範囲であり、部品選定が簡単です。
- エラストマーの膜に差込むことにより簡単に組立可能です。IP66保護構造対応です。(ケーブル部初回差込みのみ)

Delivery
納期

出荷日	
1~19個	翌日(当日)
20個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例


型式
CRMPKE-H20-60130-W

型式	色	取付部径D	適合電線外形	パネルカット寸法	板厚	全長 TL	重量 (g)	バラチャージ 1~4個	基準単価 5~19個	スライド単価 20~99個	100個~
CRMPKE-H20-60130-W	(クリーム)	M20	φ6-13	φ20.5-21.0	0.8-3.5	15	4	+¥150/個	¥320	¥240	¥200

部 1~4個のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 CRMPKE-H20-60130-W を2個ご注文の場合
(基準単価320円+バラチャージ150円)×2/パック=940円
バラチャージに関しては **▶0101ページ**

仕様

保護構造	IP66 ※差込初回のみ
材質	外側 ポリアミド 内側 エラストマー
温度範囲	-40~65℃

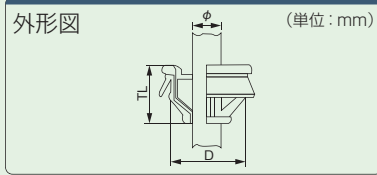

組立方法



①エラストマー膜に小さな穴を開ける。
②部材の外側からケーブルグラッドを差込む。



③外側からケーブルを差込む。

結束部品
↓
結束部品

結束バンド
結束バンド
固定具
ケーブル
グラッド
ケーブル
ブッシュ
ケーブル
クリップ
配線固定
ステッカー
工業用テープ

工数削減型ケーブルグラッド(ロックナット不要)耐熱型



**ココが
特長**

**簡単取付低頭タイプ、IP対応、
ロックナット不要の耐熱ケーブルグラッド**

- 外側から簡単に固定できるケーブルグラッドです。工数削減に最適です。
- 材質がゴムの為、差込むことにより簡単に組立可能です。
- IP66保護構造対応です。

Delivery
納期

出荷日	
1~19個	翌日(当日)
20個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式	色
CRAMPKR-H20-80130	B

型式	色	取付部径D	適合電線外形	パネルカット寸法	板厚	全長 TL	重量 (g)	バラチャージ 1~4個	基準単価 5~19個	スライド単価 20~99個	100個~
CRAMPKR-H12-4070	B (黒)	M12	φ4-7	φ12-13	0.5-2	13	3	+¥150/個	¥280	¥220	¥180
CRAMPKR-H16-50100		M16	φ5-10	φ16-17	1-4	18	4		¥300	¥240	¥200
CRAMPKR-H20-80130		M20	φ8-13	φ18-19	1-4	20	7		¥320	¥260	¥220
CRAMPKR-H25-110170	G (グレー)	M25	φ11-17	φ25-26	1-4	21.5	9		¥350	¥290	¥250
CRAMPKR-H32-150210		M32	φ15-21	φ32-33	1-4	25	16		¥400	¥440	¥380

部 1~4個のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 CRAMPKR-H20-80130-B を2個ご注文の場合
(基準単価320円+バラチャージ150円)×2/パック=940円
バラチャージに関しては **▶0101ページ**

仕様

保護構造	IP66
材質	IPDM
温度範囲	-40~110℃

組立方法



①穴をあける



②ボックスに差し込む



③ケーブルを差し込む

2012.9
2013.8

6130