

## コの字型ブッシュ(標準タイプ)



RoHS

ココが  
特長

### 角穴等のエッジ部に取り付ける保護ブッシュ

- 角穴や直線の切断部に適した電線保護ブッシュです。
- 6ナイロン製で柔軟性に富み、パネルやシャーシのエッジ部への使用に適しています。



Delivery  
納期

### 出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様


材質	6ナイロン
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

### 使用例

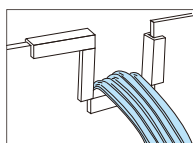

### 外形図

(単位: mm)

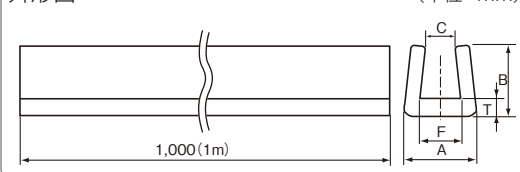

1パック 5本入

型式	全長(m)	サイズ(mm)					適合板厚 (mm)	基準単価 1~19パック	スライド単価 20パック~	重量 (g/本)
		A	B	C	F	T				
NAE-012	1	3.3	5.0	0.6	1.3	0.9	1.0~1.2	¥950	¥680	10.9
NAE-016		3.7	5.0	0.9	1.7	0.9	1.2~1.6	¥1,050	¥750	13.9
NAE-024		4.4	5.3	1.2	2.4	0.9	1.6~2.3	¥1,150	¥760	17.4
NAE-032		5.3	5.2	1.5	3.3	0.9	2.3~3.2	¥1,150	¥770	15.8




Order  
注文例

型式

NAE-016

## コの字型ブッシュ(自在ブッシュ)

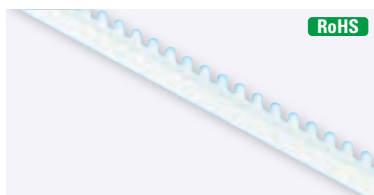

RoHS

ココが  
特長

### 変形形状の開口部取り付けに適した保護ブッシュ

- 円、楕円、四角形、三角形などパネル穴形状に合わせて自由に切断して使用できる電線保護ブッシュです。
- 6ナイロン製で柔軟性に富み、振動や衝撃に強く、耐摩耗性にも優れています。

難燃



Delivery  
納期

### 出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




1パック 20本入

型式	基準単価		スライド単価	
	1~19パック	20パック	30~99パック	100パック~
TG012	¥370	¥327	¥306	
TG016	¥370	¥327	¥306	
TG024	¥370	¥327	¥306	
TG032	¥410	¥367	¥346	
TG045	¥2,690	¥1,883	¥1,345	
TG062	¥3,120	¥2,184	¥1,560	
TG082	¥4,080	¥2,856	¥2,040	
TG107	¥4,510	¥3,157	¥2,255	
TG132	¥4,940	¥3,458	¥2,470	

### 仕様


材質	6ナイロン
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色
UL難燃グレード (主原料)	UL94V-2

### 使用例

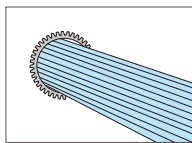

### 外形図

(単位: mm)

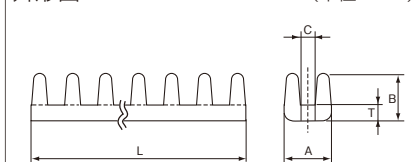

1パック 100本入

型式	基準単価		スライド単価	
	1~19パック	20パック	30~99パック	100パック~
TG012-100P	¥1,590	¥1,113	¥795	
TG016-100P	¥1,590	¥1,113	¥795	
TG024-100P	¥1,590	¥1,113	¥795	
TG032-100P	¥1,830	¥1,281	¥915	



Order  
注文例

型式

TG012

型式	適合板厚 (mm)	サイズ(mm)				重量 (g/本)	
		L	T	A	B		
TG012	1.0~1.2	253	1.2	4.0	4.1	1.2	2.4
TG016	1.2~1.6	253	1.2	4.1	4.1	1.6	2.3
TG024	1.6~2.4	253	1.2	4.5	4.0	2.4	2.2
TG032	2.4~3.2	253	1.2	5.5	4.1	3.2	2.7
TG045	4.5~5.1	324	2.0	8.3	6.1	5.1	8.2
TG062	6.0~6.6	324	2.1	9.8	6.1	6.6	9.0
TG082	7.5~8.2	324	2.1	11.4	6.6	8.2	10.6
TG107	9.5~10.7	324	2.1	14.0	6.6	10.7	12.5
TG132	12.5~13.2	324	2.1	16.5	6.6	13.2	14.5