

ケーブルクリップ(フレキシブル・樹脂コーティング)

RoHS



仕様

使用温度範囲 -30℃~85℃

使用例



簡単に折り曲げて固定できます。

ココが
特長

電線の太さに合わせて固定できるケーブルクリップ

- 曲げて電線を固定するフレキシブルなケーブルクリップです。
- 機械のネジと共締めしての固定に便利です。
- 樹脂コーティングをしてありケーブルを傷つけません。

Delivery
納期

出荷日

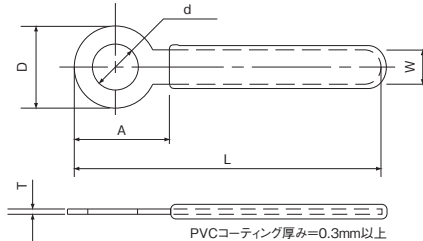
1~5パック 翌日(当日)

6パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図



PVCコーティング厚み=0.3mm以上



1パック 100個入

Order
注文例型式 - パック入り数
COPF450 - 100P

単位: mm

型式	パック 入り数	D	d	L	A	W	T	材質	メッキ処理	重量※ (g/本)	標準単価		
											1~4パック	5~9パック	10~29パック
COPF450	100P (100個入)	9.1	4.1	50	11.1±2	4.8	0.4	SPCC	3価クロメート	1	¥1,200	¥1,140	¥1,080
COPF554		8.0	4.5	54.0	10.0±2	4.7	0.5				¥1,220	¥1,150	¥1,090
COPF584		8.0	4.5	84.0	10.5±2	4.6	0.5				SECC	無し	2

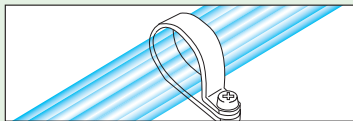
※参考値

ケーブルクリップ(ナイロン製・耐熱タイプ)

RoHS



使用例

ココが
特長

特殊材質の耐熱型クリップ

- 耐熱温度は180℃までのクリップ
- へり部にR加工を施しており、ケーブル線を傷をつけません。
- クリップ内部は円形のため、取付時の傷を防止できます。

Delivery
納期

出荷日

1~5パック 翌日(当日)

6パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

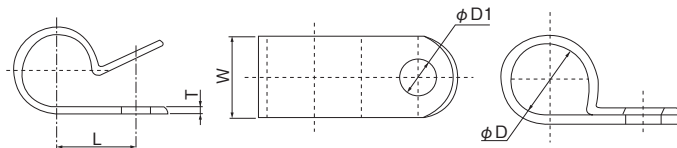
在庫品

仕様

材質	FLUON ETFE
使用温度範囲	-20℃~+180℃
色	青
UL難燃グレード	UL94V-0

外形図

(単位: mm)

Order
注文例型式 - パック入り数
HCDE-2GR - 10P

1パック 10個入

型式	パック 入り数	φD (固定時)	L	W	T	φD1	標準単価				重量 g
							1~9/パック	10~19/パック	20~29/パック	30/パック~	
HCDE-2GR	10P (10個入)	2.5	7.7	9.5	0.8	4.3	¥798	¥576	¥490	¥490	0.34
HCDE-3GR		4.5	8.7				¥846	¥719	¥611	¥519	0.37
HCDE-4GR		6	11				¥893	¥759	¥645	¥548	0.63
HCDE-5GR		7.5	12.1		¥941		¥800	¥680	¥578	0.69	
HCDE-6GR		9.5	13.1		¥1,330		¥1,131	¥961	¥817	0.77	
HCDE-8GR		11.5	14.3		¥1,520		¥1,292	¥1,098	¥933	0.99	
HCDE-10GR		13.5	16.2		¥1,995		¥1,696	¥1,442	¥1,226	1.10	

結束バンド

結束バンド
固定具ケーブル
グラントケーブル
ブッシュケーブル
クリップ配線固定
ステッカー

工業用テープ

新商品