


ケーブルクリップ ナイロン製(スポンジ付)

RoHS

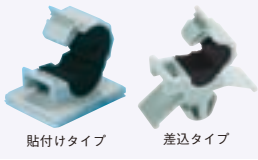


ココが特長

スポンジ付きで電線を傷つけないケーブルクリップ

- 独自のワンタッチロック機構を採用、片手でロック解除可能でメンテナンス作業が効率的に行えます。
- スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、傷つき易い線も傷めずに、保持と固定ができます。
- 取付方法は貼付け固定タイプと差込固定タイプの2種類があります。

外形図

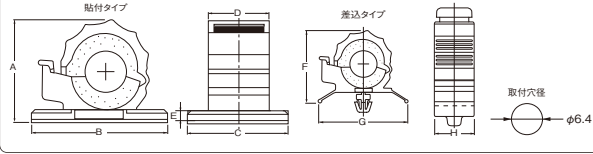

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	本体:66ナイロン UL94-V2 クッション:ウレタンフォーム
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	グレー

型式	タイプ	A	B	C	D	E	シール厚	適合電線外径	重量(g/個)
DKN-05GSP	貼付けタイプ	10.5	17.5	19	8	2	1.1	1.6~3.5	1.26
DKN-07GSP		11.5	24					3~5.5	1.71
DKN-10GSP		15.8	30	21	12	2.5		5~8	3.05
DKN-13GSP		20.2	30	24	14	7~11		4.15	
DKN-16GSP		24.5	36	25.5	16	9~14		6.86	
DKN-20GSP		28.3	40	30	18	13~18		9.25	

型式	タイプ	F	G	H	適合電線外径	取付穴径	取付板厚	重量(g/個)
DKS-05GSP	差込タイプ	14.6	24	8	1.6~3.5	φ6.4±0.1	0.5~3.2	0.91
DKS-07GSP		15.8	25	10	3~5.5			1.14
DKS-10GSP		19.6	29	12	5~8			1.94
DKS-13GSP		24.1	33	14	7~11			3.01
DKS-16GSP		27.8	37	16	9~14			4.88
DKS-20GSP		31.6	40	18	13~18			6.48



1パック 10個入



注文例

型式


DKN-20GSP

型式	タイプ	基準単価		スライド単価	
		1~9パック	10~29パック	30パック~	
DKN-05GSP	貼付けタイプ	¥1,470	¥1,029	¥735	
DKN-07GSP		¥1,470	¥1,029	¥735	
DKN-10GSP		¥1,470	¥1,029	¥735	
DKN-13GSP		¥1,470	¥1,029	¥735	
DKN-16GSP		¥1,680	¥1,176	¥840	
DKN-20GSP		¥2,040	¥1,428	¥1,020	

型式	タイプ	基準単価		スライド単価	
		1~9パック	10~29パック	30パック~	
DKS-05GSP	差込タイプ	¥1,880	¥1,316	¥940	
DKS-07GSP		¥1,880	¥1,316	¥940	
DKS-10GSP		¥1,880	¥1,316	¥940	
DKS-13GSP		¥1,910	¥1,337	¥955	
DKS-16GSP		¥2,080	¥1,456	¥1,040	
DKS-20GSP		¥2,490	¥1,743	¥1,245	

ケーブルクリップ(フラットケーブル用)

RoHS

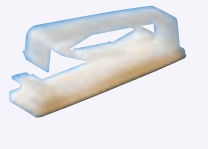


ココが特長

フラットケーブル用ケーブルクリップ

- フラットケーブルを、一体成形のスプリング機構で確実に固定します。
- 両面テープ付きです。

外形図

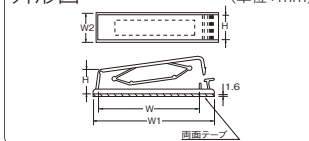

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	66ナイロン UL94-V2
使用温度範囲	-40℃~+80℃
色	乳白色

型式	最大電線厚	W	W1	W2	H	H1	重量(g/個)
FSN-30	3.2	32	45.1	18.5	16.3	5.95	
FSN-40	5.1	39.5	67	15.8	16.3	7.08	
FSN-50	5.6	64	78.3	18.6	16.3	9.69	



1パック 10個入




注文例

型式

FSN-30

ケーブルクリップ(フラットケーブル用・スポンジ付き)

RoHS

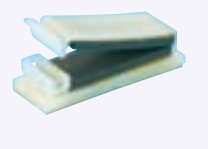


ココが特長

スポンジ付きフラットケーブル用ケーブルクリップ

- スポンジ付のため、フラットケーブルを傷つせず、しっかりと固定します。
- ケーブルの保持はプッシュロック式で簡単です。
- 両面テープ付きです。

外形図

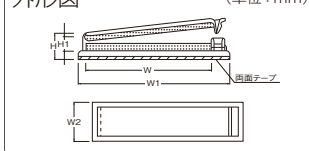

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	本体:66ナイロン,UL94-V2 クッション:ウレタンフォーム
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	グレー

型式	最大電線厚	W	W1	W2	H	H1	重量(g/個)
FKNS-30	2.0	32	45.7	19.2	14.9	7	5.87
FKNS-40	2.5	39.5	53.3	19.2	14.8	7	6.96
FKNS-50	3.0	64	77.5	19.2	13.0	6.5	9.98



1パック 10個入



注文例

型式

FKNS-30

型式	基準単価		スライド単価	
	1~9パック	10~29パック	30パック~	
FKNS-30	¥2,180	¥1,526	¥1,090	
FKNS-40	¥2,300	¥1,610	¥1,150	
FKNS-50	¥2,620	¥1,834	¥1,310	

結束バンド

結束バンド
固定具

ケーブル
グラッド

ケーブル
ブッシュ

ケーブル
クリップ

配線固定
ステッカー

工業用テープ