


Fixed sticker
配線固定ステッカー

配線固定ステッカー(アルミ製・ショートアーム)

RoHS

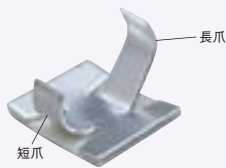

ココが
特長

アルミ製で柔軟に曲がり2つの爪で挟み込むタイプ

- 両面テープにより簡単に貼り付けできる配線固定ステッカー
- 金属色で機械の色によく合います。



Delivery
納期

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式	バック入り数
COCAS9.4	100P

仕様

材質	アルミ
使用温度範囲	-10℃~+90℃
色	シルバー



1パック 100個入

型式	バック入り数	W	L	H		基準単価			スライド単価		
				長爪	短爪	1~3/パック	4~9/パック	10~29/パック	1~3/パック	4~9/パック	10~29/パック
COCAS9.4	100P (100個入)	10.6	16.0	9.4	6.9	¥1,250	¥1,120	¥1,000			
COCAS14.9		16.0	19.0	14.9	10.3	¥1,420	¥1,270	¥1,130			

結束部品

マーカ・
スベサ・
ネジ

配線固定ステッカー(アルミ製・ロングアーム)

RoHS



COCAL-B

COCAL-H

ココが
特長

アルミ製で柔軟に曲がる配線固定ステッカー

- 両面テープにより簡単に貼り付けできる配線固定ステッカー
- 金属色で機械の色によく合います。
- 柔らかく薄手で柔軟に曲がるソフトタイプです。



Delivery
納期

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式	バック入り数
COCAL-B8.0	100P


仕様

材質	アルミ
使用温度範囲	-10℃~+90℃
色	シルバー



1パック 100個入

外形図 (単位: mm)

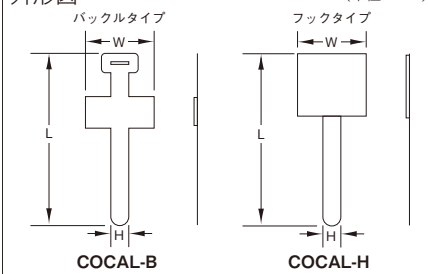

型式		バック入り数	タイプ	W	L	H	基準単価			スライド単価		
タイプ	No.						1~3/パック	4~9/パック	10~29/パック	1~3/パック	4~9/パック	10~29/パック
COCAL-B	6.4	100P (100個入)	バックルタイプ	25.4	63.5	6.4	¥1,780	¥1,600	¥1,420			
	8.0				89.0	8.0	¥2,250	¥2,020	¥1,800			
COCAL-H	7.9		フックタイプ		69.8	7.9	¥1,780	¥1,600	¥1,420			