


防食テープ

RoHS

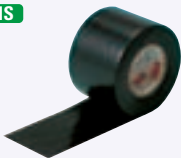

使用例



ココが
特長

防食効果がある、電気絶縁テープ

●接着力の優れている電気絶縁テープで、長期間強い防食効果を発揮します。

仕様

テープ材質	PVC
寸法	幅50mm 全長30m 厚さ0.25mm
絶縁抵抗	1×10 ¹² (Ω・cm)
耐電圧	48,000V/mm
使用環境	屋内、屋外
使用温度範囲	-12℃~+65℃
重量(g)	519

*仕様欄の数値は、平均的な特性値であり保証値ではありません。

¥

型式	色	標準単価		スライド単価	
		1~9個	10~29個	30個~	
TAPE-50	黒	¥3,900	¥3,368	¥2,900	

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては▶0101ページ



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください

在庫品




Order
注文例

型式
TAPE-50

導電性粘着テープ

RoHS

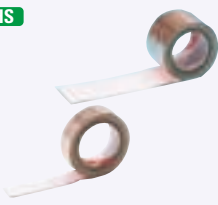

使用例



ココが
特長

導電性テープ

●粘着剤付きの導電性テープで、用途に合わせ4サイズラインナップしました。
●テープの背面(粘着剤の付いていない面)はハンダ付けが可能です。
●コネクタの金属部分とケーブルの編組シールド部分の接触処理に最適です。

仕様

材質	銅、アクリル粘着剤
サイズ	幅12mm長さ1.5m厚さ0.1mm(15g)
	幅25mm長さ1.5m厚さ0.1mm(30g)
	幅6mm長さ20m厚さ0.1mm(52g)
	幅8mm長さ20m厚さ0.1mm(70g)
引張強度	6.4kg/cm
接着力	360g/cm
接触抵抗値	1.2×10 ⁻³ Ω/25mm ²

¥

型式	幅(mm)	標準単価		スライド単価	
		1~9個	10~29個	30個~	
TAPE-2245-6	6	¥2,760	¥2,460	¥2,060	
TAPE-2245-8	8	¥3,810	¥3,510	¥3,110	
TAPE-2245-12	12	¥1,500	¥1,260	¥1,140	
TAPE-2245-25	25	¥2,290	¥1,932	¥1,753	

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては▶0101ページ



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください

在庫品




Order
注文例

型式
TAPE-2245-25

粘着導電メッシュテープ

RoHS

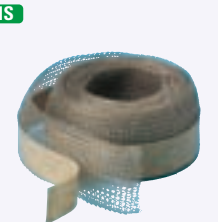

使用例



EMI
対策

ココが
特長

粘着導電メッシュテープ

●粘着導電メッシュテープは、スズメッキを施した銅線を編組しその面に粘着材をコーティングしたものです。
●シールドリングを施したいケーブルに、直接メッシュテープをオーバーラップ(重ね巻き)させながら巻き付けるだけで電磁波シールド効果を得ることができます。しかも、ケーブルの分岐や結束などにも対応し、すぐれた可撓性とシールド性能を発揮します。

⚠
ご注意

・テープはねじれないように丁寧に取り扱ってください。
・ケーブルにしっかりと固定させる為に、テープを巻きつけるときは、ある程度力をかけるようにしてください。
・オーバーラップ(重ね巻き)をする場合は金属部分どうしが重なるようにしてください。このとき粘着剤は巻き上げ方向の外側になります。(左図参照)

仕様

導電メッシュ	スズメッキ銅線(特殊編組)
粘着剤	特殊アクリル系粘着剤
厚さ	メッシュ部分/0.42mm 粘着部分/0.43mm
幅	メッシュ部分/ 25mm 粘着部分/ 12mm
長さ	30m
引張強度	9kgf/25mm
接着力(対スチール)	70gf/25mm
電気抵抗	8Ω/以下
形態	ロール状
重量(g)	360

¥

型式	標準単価		スライド単価	
	1~2個	3~9個	10個~	
TAPE-2465RY	¥17,700	¥16,860	¥16,000	



Order
注文例

型式
TAPE-2465RY



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

 
1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください

在庫品

断面構造図



テープの巻き上げ方法

