


マークバンド

RoHS

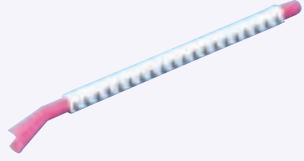

**ココが
特長**

配線済みの電線にも容易に取り付けが出来ます

- 電線の識別表示用マーカーです。
- 圧着端子やコネクタ接続後の電線にも、簡単に取り付けられます。
- 英数字指定でご注文いただけます。



Delivery
納期

出荷日

1~10パック	5日目
11パック~	都度見積

非在庫品

使用例




仕様


材質	ポリアセタール
使用温度範囲	-20℃~+85℃
色	白地に黒文字

外形図


KS型
VS型

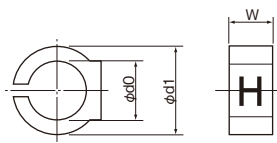

KN型

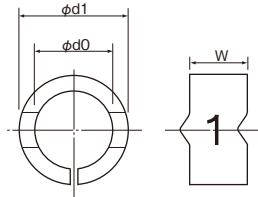

KL型

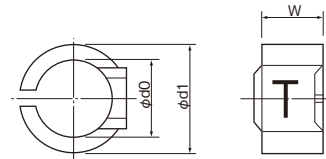

型式	適合電線 (IV線) サイズ(mm)	適合電線 仕上がり外径(mm)	指定文字仕様	寸法(mm)			文字の表示法	包装単位 (個)	重量 (g/袋)
				W	φd ₀	φd ₁			
VS-1	—	0.95~1.3	数字「0~9」 アルファベット大文字「A~Z」 記号「+」	2.3	0.9	1.7	上面	同一文字 300個入り	13
VS-2	—	1.35~1.85		2.3	1.3	2.1	上面		14
KS-1	0.5 0.75	1.8~2.0		3.0	1.8	2.6	上面	9.75	
KN-1	0.75 1.25	2.7~3.0		3.0	2.7	3.7	片側面	18.05	
KN-2	2.0 3.5	3.1~3.5		3.0	3.1	4.5	両側面	23.55	
KN-3	3.5 5.5	4.2~5.0		3.0	4.2	5.6	両側面	29.10	
KL-1	8.0 14.0	5.7~7.0		5.0	5.7	7.3	上面	14.55	
KL-2	22.0 30.0	8.0~10.0		6.0	8.0	9.8	上面	27.30	
KL-3	38.0 50.0	11.0~13.0		7.0	11.0	13.0	上面	35.60	



1パック 300個入

1パック 50個入

型式	包装単位	基準単価		
		1~2パック	3~5パック	6/パック~
VS-1	1パック 同一文字 300個入り	¥1,960	¥1,568	¥1,370
VS-2		¥1,960	¥1,568	¥1,370
KS-1		¥1,180	¥944	¥826
KN-1		¥1,030	¥824	¥721
KN-2		¥1,060	¥848	¥742
KN-3		¥1,410	¥1,128	¥987
KL-1	1パック 同一文字 50個入り	¥1,110	¥888	¥777
KL-2		¥1,210	¥968	¥847
KL-3		¥1,410	¥1,128	¥987



Order
注文例

型式	—	指定文字
KN-2	—	3

結束部品

マーカー
スペーサー
ネジ

配線用
マーカー

スペーサー

ネジ