

ワイヤーマークラベル

RoHS




Delivery
納期

出荷日

1~10パック	5日目
11パック~	都度見積

非在庫品

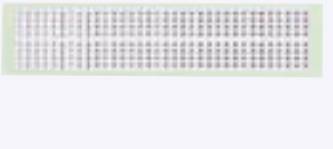

**ココが
特長**

4段印字でどこからでも識別可能

●英数字指定でご注文いただけます。

¥

1パック 10枚入

型式	基準単価	スライド単価	
	1~4パック	5~9パック	10~29パック
KTD-200N	¥2,940	¥2,352	¥1,881

*標準品(単一式の場合)


Order 注文例	型式	指定文字
	KTD-200N	3

*標準品(連続式の場合)

※1~34、35~67、68~100、A~Z
のみが指定できます。

Order 注文例	型式	指定文字
	KTD-200N	1-34

外形図

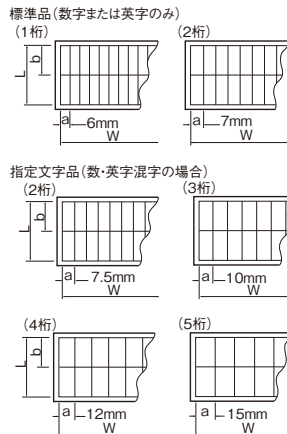

仕様		標準品		
指定文字の 種類	単一式	0~100、A~Z		
	連続式	1~34・35~67、68~100、A~Z		
文字の桁数	数字又は英字のみ			
	1桁	2桁	3桁	
1シートのコマ数	80	68	50	
	a	6	7	9
	b	25		
	W	240		
寸法(mm)	L	50		
	地色	白色		
材質	ポリフッ化ビニリデン			
特性	自己消火性、耐熱温度120℃、連続-10℃~80℃使用可能			
重量	65g/パック			

ワイヤーマークラベル(ノート型)

RoHS

WMB-1



0~9のシートが10枚入っています

WMB-2



A~Z、0~15、+~45文字が1枚のシートに
まとまっています(10枚入り)

WMB-3



1~45が1枚のシートになっております(10枚入り)

**ココが
特長**

電線の識別が容易にできる、表示用マーカです。

- 小型ポケットサイズのノート型ワイヤーマーカーラベルです。
- シートは6文字カットと1文字カットがセットです。



Delivery
納期

1冊から注文OK!


出荷日

1~10冊	翌日(当日)
11冊~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

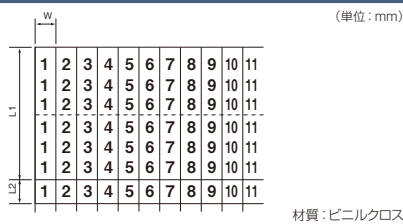

型式	記号	表示形式	6文字カット		1文字カット		1シート の 枚数(注)	1冊の 枚数	重量 (g/冊)
			L1	W	L2	W			
WMB-1	0~9	(単一式)	33	5.6	7	5.6	45	10シート	39
WMB-2	A~Z、0~15、+~	(連続式)	33	5.6	7	5.6	45	10シート	39
WMB-3	1~45	(連続式)	33	5.6	7	5.6	45	10シート	39

(注)6文字カット片と1文字カット片の合計数量です。

¥

型式	記号文字	基準単価	スライド単価	
		1~4冊	5~9冊	10~29冊
WMB-1	単一式	¥1,450	¥1,305	¥1,015
	0~9			
WMB-2	連続式	¥1,450	¥1,305	¥1,015
	A~Z、0~15、+~			
WMB-3	連続式	¥1,450	¥1,305	¥1,015
	1~45			



Order
注文例

型式

WMB-1