

Spacer
スペーサ・ネジ

結束部品

ネスペー
カ
サ
・
・

結束部品

マーカー・
スペーサ・
ネジ

樹脂ワッシャー/ジュラコンPOM製

RoHS



ココが
特長

樹脂ワッシャー、ジュラコン(POM)製



の
価格は値下げした
商品です
プライス
ダウン



1パックから注文OK!

出荷日

1~10パック 翌日(当日)

11パック~ 都度見積

在庫品



1パック 10個入

型式	M	サイズ (D-d-t)	バラチャージ 1~9パック	基準単価 10~29パック	スライド単価 30パック~
CC	2.6	5-2.8-0.5		¥155	¥80
		7-5.2-0.5		¥155	¥80
		6-3.2-0.5		¥155	¥80
	3	6-3.2-1.0		¥155	¥80
		8-3.2-0.5		¥155	¥80
		8-3.2-1.0		¥155	¥80
	4	8-4.3-0.5		¥155	¥80
		8-4.3-1.0		¥155	¥80
		10-4.3-0.5	+¥90/パック	¥155	¥80
	5	10-4.3-1.0		¥155	¥80
		10-4.3-2.0		¥360	¥230
		10-5.3-0.8		¥180	¥85
	6	12-5.3-1.0		¥180	¥85
		12-5.3-2.0		¥360	¥230
		13-6.5-1.0		¥200	¥110
	7	13-6.5-2.0		¥600	¥440
		18-8.5-1.6		¥650	¥490
	10	22-10.5-1.6		¥1,000	¥790


部 1~9パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 CC-2.6-5-2.8-0.5 を2パックご注文の場合

(基準単価155円+バラチャージ90円)×2本=490円

バラチャージに関しては [①0101ページ](#)

外形図

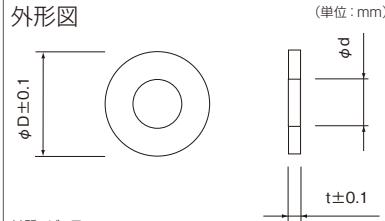

(単位:mm)

材質: ジュラコン

型式	M	サイズ			重量 (g/個)
		D	d	t	
CC	2.6	5	2.8	0.5	0.01
		7.5	2.8	0.5	0.03
		6	3.2	0.5	0.01
	3	8	3.2	0.5	0.03
		8	3.2	1.0	0.06
		8	4.3	0.5	0.05
	4	10	4.3	0.5	0.18
		10	4.3	1.0	0.03
		10	4.3	2.0	0.06
	5	10	5.3	0.8	0.06
		12	5.3	1.0	0.13
		12	5.3	2.0	0.26
	6	13	6.5	1.0	0.14
		13	6.5	2.0	0.28
		18	8.5	1.6	0.44
	10	22	10.5	1.6	0.57




Order
注文例

型式 - M - サイズ
CC - 3 - 6-3.2-0.5

樹脂ワッシャー/フッ素樹脂製

RoHS

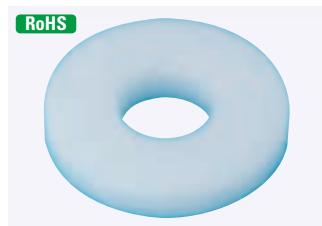

ココが
特長

樹脂ワッシャー、フッ素樹脂製



Delivery
納期

1パックから注文OK!

出荷日

1~10パック 翌日(当日)

11パック~ 都度見積

在庫品

型式	M	サイズ (D-d-t)	バラチャージ 1~9パック	基準単価 10~29パック	スライド単価 30パック~
TT	2.6	6-2.7-1.0		¥190	¥100
		6-3.3-0.5		¥200	¥110
		6-3.3-1.0		¥200	¥110
	4	8-4.5-0.5		¥240	¥130
		8-4.5-1.0		¥240	¥130
		10-4.5-1.0		¥240	¥130
	5	10-5.5-0.5		¥260	¥140
		12-5.5-0.8		¥260	¥140
		12-5.5-1.0		¥260	¥140
	6	13-6.5-1.0		¥550	¥340


部 1~9パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 TT-2.6-2.7-1.0 を2パックご注文の場合

(基準単価190円+バラチャージ90円)×2本=560円

バラチャージに関しては [①0101ページ](#)

外形図

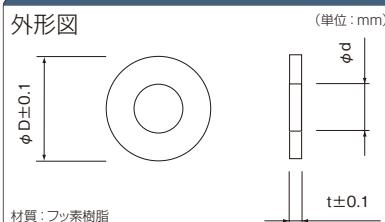

(単位:mm)

材質: フッ素樹脂

型式	M	サイズ			重量 (g/個)
		D	d	t	
TT	2.6	6	2.7	1.0	0.04
		6	3.3	0.5	0.02
		6	3.3	1.0	0.04
	4	8	4.5	0.5	0.03
		8	4.5	1.0	0.07
		10	4.5	1.0	0.13
	5	10	5.5	0.5	0.09
		12	5.5	0.8	0.09
		12	5.5	1.0	0.18
	6	13	6.5	1.0	0.20



Order
注文例

型式 - M - サイズ
TT - 3 - 6-3.3-0.5