

ポリカーボネート製ネジ

RoHS



ココが特長

ポリカーボネート製ネジ

- 耐衝撃性に高い特性を持つ樹脂製のネジです。
- 耐候性にも優れ屋外での使用にも適しています。



Delivery
納期

在庫品

出荷日

1~5パック 翌日(当日)


6パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

仕様


材質	ポリカーボネート(PC)
使用温度範囲	-40℃~+115℃
色	透明

ナベ小ネジ

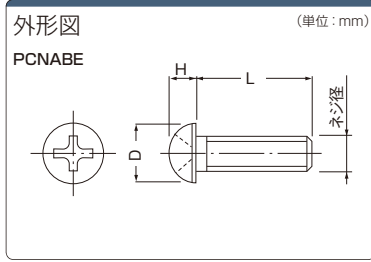


型式	ネジ径	首下長さ L(mm)	基準単価 1~49/個	スライド単価 50~79/個	スライド単価 80~99/個	重量 (g)
PCNABE (ナベ小ネジ)	M2	5	¥200	¥110	¥100	0.02
		8	¥200	¥110	¥100	0.03
		12	¥260	¥150	¥130	0.04
	M2.6	5	¥200	¥110	¥100	0.04
		8	¥200	¥110	¥100	0.06
		12	¥260	¥150	¥130	0.07
	M3	5	¥200	¥110	¥100	0.07
		8	¥230	¥130	¥110	0.09
		12	¥230	¥130	¥110	0.11
		15	¥290	¥160	¥140	0.13
		20	¥380	¥210	¥180	0.17
		25	¥500	¥280	¥240	0.20
M4	5	¥260	¥150	¥130	0.13	
	8	¥260	¥150	¥130	0.17	
	12	¥290	¥160	¥140	0.21	
15	¥350	¥200	¥170	0.25		

セットナベ小ネジ

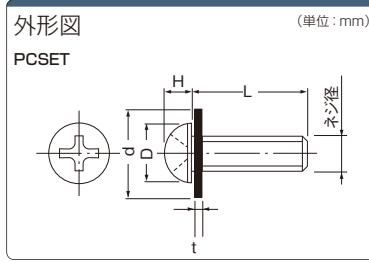

型式	ネジ径	首下長さ L(mm)	基準単価 1~49/個	スライド単価 50~79/個	スライド単価 80~99/個	重量 (g)
PCSET (セットナベ小ネジ)	M2.6	5	¥290	¥160	¥140	0.07
		8	¥290	¥160	¥140	0.08
		5	¥290	¥160	¥140	0.14
	M3	8	¥350	¥200	¥170	0.16
		12	¥350	¥200	¥170	0.19
		15	¥380	¥210	¥180	0.2
	M4	8	¥380	¥210	¥180	0.29
		12	¥410	¥230	¥200	0.33
		15	¥500	¥280	¥240	0.36
	M5	12	¥530	¥300	¥250	0.56

サラネジ

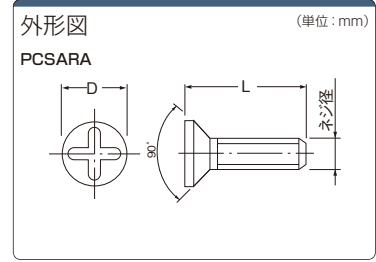

型式	ネジ径	全長 L(mm)	基準単価 1~49/個	スライド単価 50~79/個	スライド単価 80~99/個	重量 (g)
PCSARA (サラネジ)	M2	5	¥170	¥100	¥80	0.02
		8	¥170	¥100	¥80	0.03
		5	¥170	¥100	¥80	0.05
	M3	8	¥170	¥100	¥80	0.06
		12	¥200	¥110	¥100	0.09
		8	¥200	¥110	¥100	0.13
	M4	12	¥260	¥150	¥130	0.17



1パック 10個入




Order
注文例

型式 - ネジ径 - 首下長さ L
PCNABE - M2 - 5

*1パック(10個入り)です

ポリフェニレンサルファイド(PPS)製ネジ

RoHS

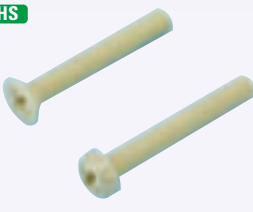

ココが特長

ポリフェニレンサルファイド製ネジ

- 耐熱性に優れ、熱変形温度は260℃以上あります。
- 吸水率が低く、水による影響をほとんど受けません。
- 濃硝酸以外の酸、アルカリにも耐えるため腐食の心配がほとんどありません。



Delivery
納期

在庫品

出荷日

1~5パック 翌日(当日)


6パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

仕様


材質	ポリフェニレンサルファイド(PPS)
使用温度範囲	-20℃~+200℃
色	薄茶

ナベ小ネジ

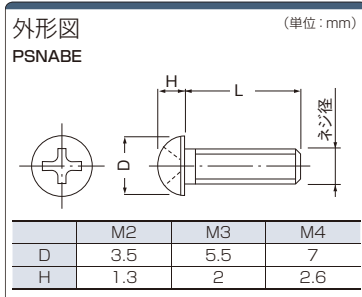

	M2	M3	M4
D	3.5	5.5	7
H	1.3	2	2.6

サラネジ

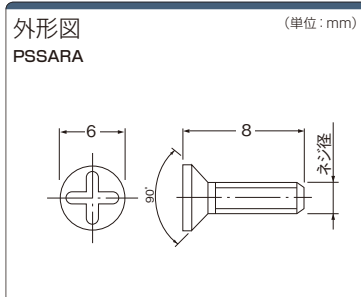

1パック 10個入

型式	ネジ径	全長 L(mm)	基準単価 1~29/個	スライド単価 30~49/個	スライド単価 50~99/個	重量 (g)
PSNABE (ナベ小ネジ)	M2	5	¥650	¥360	¥310	0.03
		5	¥680	¥380	¥330	0.09
	M3	8	¥740	¥410	¥350	0.12
		8	¥890	¥500	¥430	0.23
M4	12	¥950	¥530	¥450	0.29	
	PSSARA (サラネジ)	M3	8	¥620	¥350	¥300



Order
注文例

型式 - ネジ径 - 首下長さ L
PSNABE - M2 - 5