

ニッパー


RoHS



ココが
特長

ピアノ線等のハードカットに最適仕様

- φ0.5mmのピアノ線が切断可能です。(HRC50°以下)
- バネ付きなので楽に操作できます。
- 黒染め処理されています。

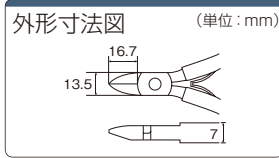

型式	基準単価	材質	長さ	切断能力径mm		
				鉄線	銅線	ピアノ線(HRC50°以下)
PM-925	¥1,980	SAE6140+Tungsten	125mm	1.6φ	2.0φ	0.5φ



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式

PM-925

汎用ニッパー

RoHS



ココが
特長

価格・性能の最適バランス!

- 切れ味抜群の低価格ニッパー
- ライトユーザーに最適!



型式	基準単価	材質	長さ	切断能力径mm	
				鉄線	銅線
PK-705Y	¥1,280	S45C	125mm	1.6φ	2.0φ



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式

PK-705Y

精密ニッパー(フラットカット)

RoHS



ココが
特長

静電気対策に対応した精密ニッパーです

- 切断面は水平な状態でカットされますので、精密部品のリード線、カッティング作業時に部品本体への衝撃が加わる心配はありません。
- 小型グリップで、より精密な作業に適しています。



ご注意

銅線以外の切断には使用しないでください。



刃先形状



型式	基準単価	対応電線サイズ	長さ	重さ
YN-10AS	¥2,840	φ1.3	130mm	80g
YN-13AS	¥2,850	φ0.8	120mm	60g



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 3日目

6個~ 都度見積

非在庫品



Order
注文例

型式

YN-10AS