

## ハンディタイプチューブプリンタ

RoHS



ココが  
特長

作業現場に持ち運びができるハンディタイプです

- 手軽に作業現場へ持ち運びができ、簡単にチューブ印刷・ラベル印刷・切断ができる便利なハンディタイプの多機能チューブプリンタです。
- ラトトップサイズ小型軽量機ながら、大型機並みの機能を搭載しており、市販の各種チューブやラベル(専用)に、ワープロ感覚で入力し印字することができます。また自動半切り/自動全切り機能も備えていますので作業が楽に行えます。
- 印字は300dpiの高品位印字を実現し、また専用インクを採用しているため鮮明で、落ちにくく、耐候性が優れています。
- 連続印刷、連番印刷も簡単な操作で印字できます。
- 入力モードは「英数字」「ローマ字」「かな」「記号」の印字が可能です。
- 文字の大きさ調整、数字の6と9を区別するアンダーライン挿入、文字の枠囲み、2行印字(1/4角文字)、縦書き横書き切換、文字間隔調整など多くの文字調整操作が簡単に行えます。
- 自動カット機能によって、印字後のチューブ・ラベル1つずつに切り込みを入れられます。現場でチューブを手で簡単にちぎって使用、または、剥して使用できるので大変便利です。
- オプションのチューブウォーマを装着することで寒冷地などの低温環境(5℃~15℃)でも安心して使えます。
- オプションのチューブフィードは、印字しやすいように負荷をコントロールし安定した印字品位を保ちます。
- PC接続キットII: 3393B001が同梱されています。
- 消耗品・オプション商品は [06317ページ](#)



Delivery  
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5台	5日目
6台~	都度見積

非在庫品



型式	基準単価
3382B011	¥89,800




Order  
注文例

型式
3382B011



大きく見やすい高画質LCDディスプレイで印字内容も確認できます。(バックライト機能付きです。)

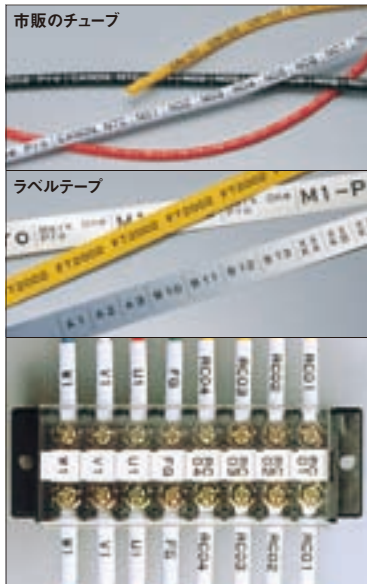

市販のチューブ

ラベルテープ

### 仕様

印字方式	熱転写方式
解像度	300dpi
印字速度	チューブ 25mm/秒(高速時40m/秒) ラベルテープ 25mm/秒(高速時40m/秒)
処理速度	35本/分(高速時42本/分)(条件:カット長20mm、5文字印字、半切り、カット強さ標準)
チューブ( <a href="#">06026ページ</a> )	市販PVC丸チューブ 内径φ2.5~6.5mm対応(肉厚0.5mm)
ラベルテープ	リボンICカセット(黒色、白色) 長さ(黒:40m,100m 白:85m) 記名板用 黒色40m
4mm I.D.Strip	専用カセット(白色、黄色) 幅4.0mm
インクリボン	リボンICカセット(黒色、白色) 長さ(黒:40m,100m 白:85m) 記名板用 黒色40m
印字文字サイズ	1.3mm(全角英数字のみ可)、2mm(漢字印字不可)、 3mm、6mm(全角・半角あり)
辞書語数	約80,000語
表示方式	液晶表示器によるグラフィック表示 160×64ドット
表示文字数	入力データ10文字×2行(全角)または20文字×2行(半角) ただし、 3行編集可能
メモリー容量	印字文字データ記憶部 約2,500文字、ファイル保存記憶部 約15,000文字
切断方式	自動半切り、自動全切り
電源	ACアダプター(AC100V~240V 50/60Hz)
PCインターフェイス	USB2.0 Full-Speed(PC接続キット使用)
動作環境	温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%、 チューブウォーマ装着により5℃~15℃の低温時でも使用可能
保管環境	温度5℃~35℃、湿度10%~90%
外形寸法	(W)250mm×(D)300mm×(H)85mm
質量	2kg(本体のみ)
本体付属品	ACアダプタ、AC電源ケーブル、チューブアタッチメント、 リボンICカセット黒(40m)、PC接続キットソフトウェアCD、 USBケーブル(長さ:2m)、取扱説明書、保証書

※製品改良のため予告なく仕様および規格の変更を行うことがあります。

配線用工具

工具

切断工具

電線剥き工具

ニッパー

圧接工具・  
圧着工具

ピンセット・  
レンチ

ドライバー

工具セット・  
ツールボックス

ヒートガン

チューブ  
プリンタ

テスター

ハンダ用品