

セラミックハンダゴテ(即熱ハンダゴテ)

RoHS



TQ-95

TQ-77

ココが
特長

セラミックヒーター使用の即熱ハンダゴテです

- 速熱タイプのハンダゴテです、電源投入後ボタン(TQ-95)、トリガー(TQ-77)を押し続けると数十秒でハンダが融ける温度になります。
- 強く端子台やケーブル作業、標準でプリント基板等の作業に向きます。
- 熱回復性、電気特性が優れたハイパワーヒーターを使用しています。
- 作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付きです。
- 人間工学により設計されたエルゴグリップを採用、手の小さな方でも長時間、快適に作業できます(TQ-77)。
- 通電状態が一目でわかるパイロットランプがついています(TQ-77)。



・ハンダゴテの温度が使える状態から、ハンダ付けをしない状態で10秒以上“強”のスイッチを押しすぎないで下さい。オーバーヒートして製品寿命が短くなったり、故障の原因になります。



Order
注文例

型式
TQ-95



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

 
1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品


交換コテ先

TQ-95、TQ-77共用

- TQ-77RT-B(標準タイプ)



- TQ-77RT-SB

 

型式	基準単価	商品名	定格電圧	消費電力(W)	全長(mm)	重量(g)
TQ-95	¥3,650	即熱ハンダゴテ	100V AC50/60Hz	90w(ON)/15	210	65
TQ-77	¥4,100	ピストル型即熱ハンダゴテ			167	90
TQ-95H	¥920	TQ-95用替ヒーター	-	-	-	-
TQ-77H	¥920	TQ-77用替ヒーター	-	-	-	-
TQ-77RT-B	¥790	交換コテ先(TQ-95、TQ-77共用)	-	-	-	-
TQ-77RT-SB	¥790	交換コテ先(TQ-95、TQ-77共用)	-	-	-	-

ハンダゴテ(一般電気用)

RoHS



ココが
特長

ニクロムヒーター使用のハンダゴテです

- KS-**Rタイプのハンダゴテは電子工作等で広く利用されているニクロムヒーター式電気ハンダゴテです。
- コテ先は高品質・高寿命のリードチップを採用しています。
- 交換コテ先・替ヒーターを用意しましたので安心してご利用頂けます。



Delivery
納期


1個から注文OK!

出荷日

1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品

交換コテ先

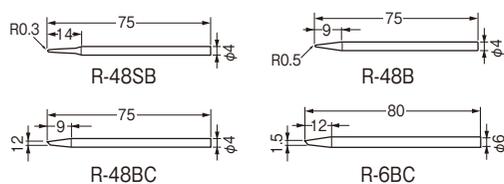

Order
注文例

型式
KS-20R



型式	定格電圧	消費電力/W	全長/mm	重量/g	単価
KS-20R	AC100V 50/60Hz	20W相当	205	45	¥1,060
KS-30R		30W	205	45	¥1,060
KS-40R		40W	205	45	¥1,060
KS-60R		60W相当	230	65	¥1,280

交換部品対応表

ハンダゴテ		交換コテ先		替ヒーター	
型式	型式	単価	型式	単価	
KS-20R	R-48SB	¥310	KS-20H	¥290	
KS-30R	R-48B	¥310	KS-30H	¥290	
KS-40R	R-48BC	¥350	KS-40H	¥390	
KS-60R	R-6BC	¥410	KS-60H	¥390	