


汎用アルミダイキャストボックス

RoHS

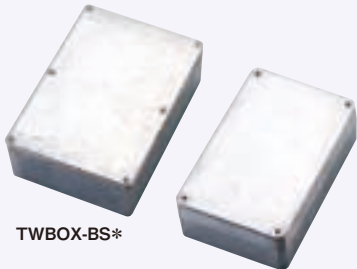

TWBOX-BS*

TWBOX-G*

2D CAD 固定サイズ 穴加工 アルミダイキャスト



ココが特長

汎用タイプのアルミダイキャスト製ボックスです

●耐衝撃性に優れています。

基本仕様

材質	トップカバー	アルミダイキャスト(ADC-12)
	ボディ	アルミダイキャスト(ADC-12)
	カバースクリュー	ステンレス
	ガスケット	ネオプレン
	アース用ネジ	スチール
使用温度範囲	-40℃~+100℃	
締付トルク	18~20kgf・cm	

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



Order 注文例

型式

TWBOX-G104



■ガスケットをお客様に貼り付けていただくタイプ

■ガスケットが最初から組み込まれているタイプ

型式	基準単価			自重 (g)	型式	スライド単価			自重 (g)
	1~9個	10~19個	20~99個			1~9個	10~19個	20~99個	
TWBOX-BS37	¥420	¥380	¥340	73	TWBOX-G104	¥580	¥530	¥470	138
TWBOX-BS13	¥670	¥610	¥540	125	TWBOX-G107	¥970	¥880	¥780	366
TWBOX-BS25	¥920	¥830	¥740	250	TWBOX-G108	¥1,150	¥1,040	¥920	440
TWBOX-BS15	¥790	¥720	¥640	176	TWBOX-G109	¥1,080	¥980	¥870	360
TWBOX-BS27	¥1,520	¥1,370	¥1,220	475	TWBOX-G116	¥1,850	¥1,670	¥1,480	720
TWBOX-BS39	¥1,870	¥1,690	¥1,500	671	TWBOX-G117	¥2,060	¥1,860	¥1,650	850
TWBOX-BS11	¥1,990	¥1,800	¥1,600	687	TWBOX-G124	¥2,440	¥2,200	¥1,960	950
TWBOX-BS17	¥2,690	¥2,430	¥2,160	960	TWBOX-G125	¥3,190	¥2,880	¥2,560	1333

ガスケットについて


■TWBOX-BS**



粘着付きのガスケットをお客様に貼り付けていただきます。

貼り付けた状態

■TWBOX-G**

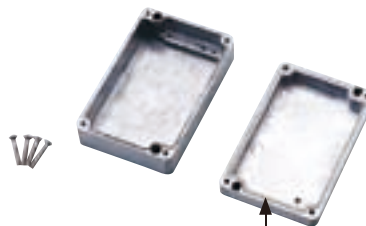

ガスケットが最初から組み込まれております。

制御ボックス

固定サイズ
コントロール
ボックス

ボックス
セレクション
ガイド

Rシリーズ
案内

Fシリーズ
案内

ボックス
アクセサリ
案内

Rシリーズ
スチール
ボックス

Rシリーズ
ステンレス
ボックス

Rシリーズ
アルミ
ボックス

Fシリーズ
自立盤
ボックス

Fシリーズ
制御盤
ボックス

Fシリーズ
制御盤ボックス
カラータイプ

Fシリーズ
ノイズ対策
ボックス

Fシリーズ
中継ボックス

Fシリーズ
ステンレス
ボックス

Fシリーズ
アルミコントロール
ボックス

固定サイズ
コントロール
ボックス

固定サイズ
中継・端子台
ボックス

穴加工
見積方法

出荷日
カレンダー

寸法表 (単位: mm)

型式	A	A2	A3	B	B2	B3	C	C1	P1	P2	P3
TWBOX-BS37	89.1	85.9	72.8	35	31.9	18.7	30.3	24.8	79.3	25.3	-
TWBOX-BS13	114.5	111.5	98.3	63.6	60.9	47.7	30.3	24.7	104.5	54.2	-
TWBOX-BS25	114.7	111.5	98.4	89.7	86.2	73	55.1	49.3	104.4	79.6	-
TWBOX-BS15	114.4	111.5	98.3	63.7	60.8	47.6	55.1	49.3	104.6	54.2	-
TWBOX-BS27	171.9	168.1	153.9	120.9	117	102.9	55	49	160.4	109.3	80.3
TWBOX-BS39	171.9	168	153.8	120.9	116.9	102.8	106	100.1	160.4	109.3	80.3
TWBOX-BS11	222.1	218.7	205	145.9	141.8	129	55.9	49.2	211.7	135.4	105.8
TWBOX-BS17	222.2	218.9	205.1	146	141.8	129.1	106.5	100.1	211.7	135.4	105.8

※TWBOX-Gシリーズは外形図に寸法を記入しております。

外形図 (単位: mm)

