 


## 前後パネル式エコノミータイプ

RoHS



プラスチックパネルタイプ



アルミパネルタイプ

2D CAD 穴加工



Delivery 納期

### 出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが特長

### 前後パネル式の低価格小型ボックス!

- 前後パネルがプラスチックとアルミの2タイプをご用意。
- 上下カバーの嵌め合い部が凹凸になっているため、ホコリが入りにくい構造です。



ご注意

納品時はアルミパネル表面に青いビニールシートを貼り付けています。

基本仕様

材質	上下カバー	ABS (ライトグレー)
	前後パネル	プラスチック A1050P-H14 t2.0
	タッピングビス	スチール
	ゴム足(付属品)	4個
	難燃性グレード	UL94-HB
	使用温度範囲	-40℃~+80℃
	締付トルク	8~10kgf・cm




Order 注文例

型式
TWBOX-G760



プラスチックパネルタイプ	型式	標準単価			スライド単価		
		1~9個	10~19個	20~99個	1~9個	10~19個	20~99個
	TWBOX-G760	¥540	¥490	¥440			
	TWBOX-G761	¥560	¥510	¥450			
	TWBOX-G762	¥580	¥530	¥470			
	TWBOX-G763	¥760	¥690	¥610			
	TWBOX-G764	¥770	¥700	¥620			
	TWBOX-G765	¥790	¥720	¥640			
	TWBOX-G766	¥790	¥720	¥640			
	TWBOX-G767	¥830	¥750	¥670			
	TWBOX-G768	¥900	¥810	¥720			
	TWBOX-G770	¥1,300	¥1,170	¥1,040			
	TWBOX-G771	¥1,380	¥1,250	¥1,110			

### ボックス開状態

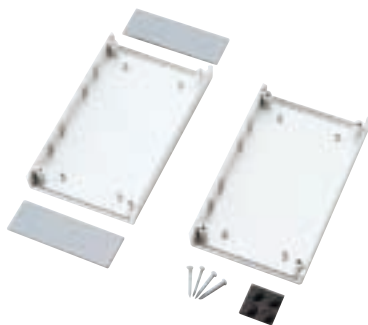


### 組立方法



前後パネルを上下カバーで挟み、4ヶ所をタッピングビス(付属)で締め付けてください

### 前後パネル有効寸法(共通)

(単位: mm)

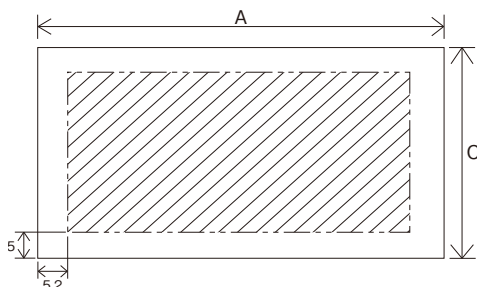

制御ボックス



固定サイズ  
コントロール  
ボックス

ボックス  
セレクション  
ガイド

Rシリーズ  
案内

Fシリーズ  
案内

ボックス  
アクセサリ  
案内

Rシリーズ  
スチール  
ボックス

Rシリーズ  
ステンレス  
ボックス

Rシリーズ  
アルミ  
ボックス

Fシリーズ  
自立盤  
ボックス

Fシリーズ  
制御盤  
ボックス

Fシリーズ  
制御盤ボックス  
カラータイプ

Fシリーズ  
ノイズ対策  
ボックス

Fシリーズ  
中継ボックス

Fシリーズ  
ステンレス  
ボックス

Fシリーズ  
アルミコントロール  
ボックス

固定サイズ  
コントロール  
ボックス

固定サイズ  
中継・端子台  
ボックス

穴加工  
見積方法

出荷日  
カレンダー

プラスチック製  
コントロール  
ボックス


アルミ製  
コントロール  
ボックス

アルミダイキャスト製  
コントロールボックス





■寸法表

(単位：mm)

型式	A	B	C
TWBOX-G760(A)	95	158	36
TWBOX-G761(A)	95	158	47
TWBOX-G762(A)	95	158	58
TWBOX-G763(A)	155	180	36
TWBOX-G764(A)	155	180	44
TWBOX-G765(A)	155	180	52
TWBOX-G766(A)	138	190	40
TWBOX-G767(A)	138	190	60
TWBOX-G768(A)	138	190	80
TWBOX-G770(A)	200	280	60
TWBOX-G771(A)	200	280	80

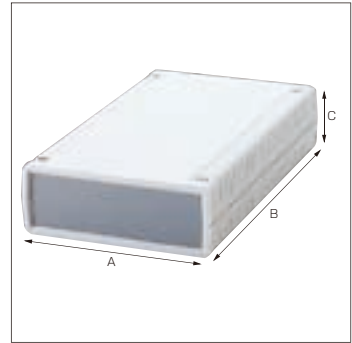

外形図

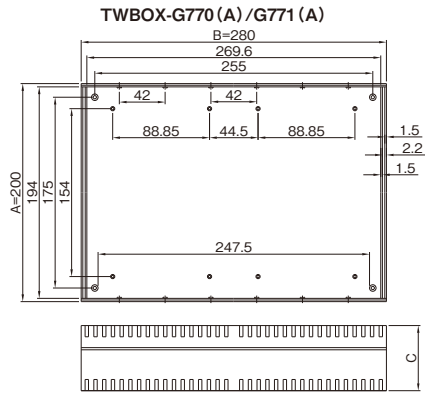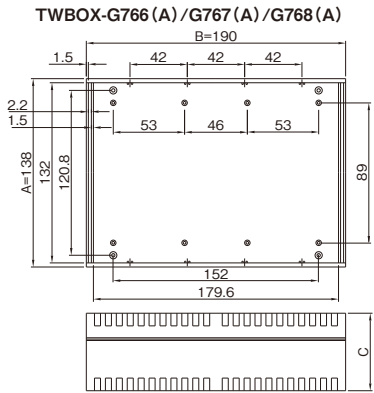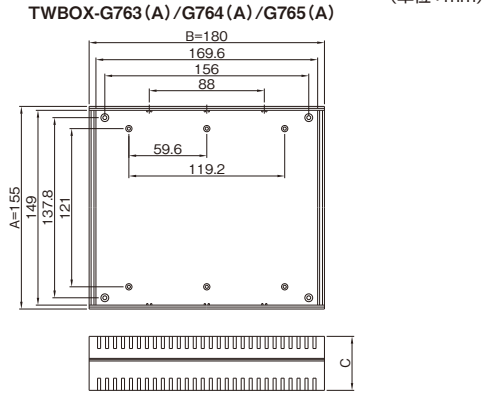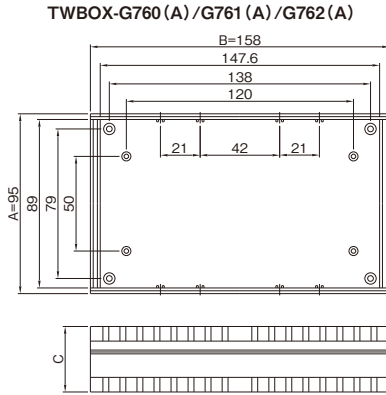

ミスミの簡単穴加工サービス

**メール&FAX見積**

お客様の穴加工図面をお見積!

①見積依頼

②型式回答

③ご注文

詳しくは、**7549ページ**

当ページの商品は**メール&FAX見積の対応商品**となっております。ボックス見積センターへご送付ください。