


Steel Terminal Box スチール製端子台ボックス

フタ式端子台付タイプ


RoHS

穴有りタイプ

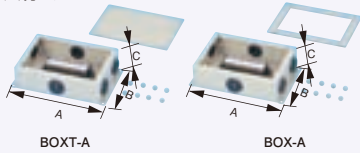

RoHS

穴なしタイプ

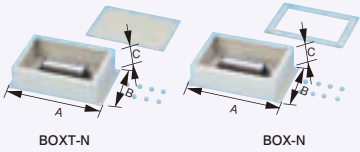

2D CAD 取付 ease 固定サイズ スチール



ココが特長

豊富なバリエーションの端子台ボックスです!

- フタをネジ止めするタイプの中継ボックスです。
- フタは「窓あり」と「窓なし」の2タイプから選択できます。
- 端子台を取付けています。



●本体は防水・防塵構造ではありません。
●端子台は溶接しているため、取り外しは出来ません。
●表面処理は焼付塗装(塗装色5Y7/1)になります。



Order 注文例


型式

BOX-T-N4



外形図

(単位: mm)

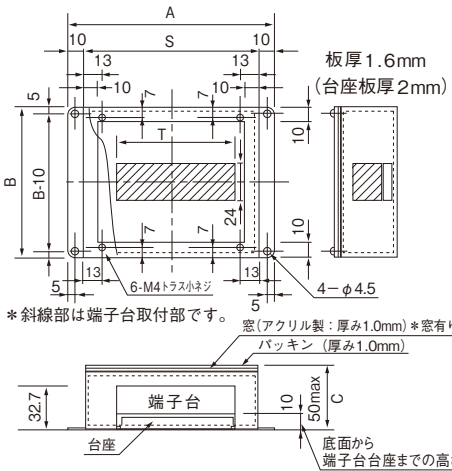

寸法表

型式		サイズ(単位: mm)						取付端子台
タイプ	極数	A	B	C	S	T		
BOX-T-N BOX-N BOX-T-A BOX-A	4	125	105	50 M A X	105	51	RTK-10M-4P	
	6	140	105		120	65	RTK-10M-6P	
	8	155	105		135	79	RTK-10M-8P	
	10	170	105		150	93	RTK-10M-10P	
	15	205	105		185	128	RTK-10M-15P	
	20	240	105		220	163	RTK-10M-20P	
	25	275	125		255	198	RTK-10M-25P	
	30	310	125		290	233	RTK-10M-30P	
	40	380	125		360	303	カタログ未掲載	

*端子台の電気的仕様はP.7526ページです。



■穴有り窓無し

型式	基準単価	スライド単価	カバースクリーン数量	自重(g)	
タイプ	極数	1~9個	10~49個		
BOX-T-A	4	¥3,320	¥2,970	4	609
BOX-T-A	6	¥3,590	¥3,230	4	674
BOX-T-A	8	¥3,870	¥3,470	4	741
BOX-T-A	10	¥4,140	¥3,710	4	818
BOX-T-A	15	¥4,490	¥4,030	6	997
BOX-T-A	20	¥4,860	¥4,370	6	1157
BOX-T-A	25	¥5,400	¥4,720	6	1460
BOX-T-A	30	¥5,930	¥5,150	6	1635
BOX-T-A	40	¥8,060	¥7,520	6	2015

■穴有り窓有り

型式	基準単価	スライド単価	カバースクリーン数量	自重(g)	
タイプ	極数	1~9個	10~49個		
BOX-A	4	¥3,940	¥3,700	4	550
BOX-A	6	¥4,180	¥3,950	4	611
BOX-A	8	¥4,570	¥4,320	4	669
BOX-A	10	¥5,160	¥4,880	4	725
BOX-A	15	¥5,600	¥5,300	6	872
BOX-A	20	¥6,180	¥5,840	6	1007
BOX-A	25	¥6,520	¥6,160	6	1235
BOX-A	30	¥6,580	¥6,210	6	1376
BOX-A	40	¥8,240	¥7,800	6	1668

■穴無し窓無し

型式	基準単価	スライド単価	カバースクリーン数量	自重(g)	
タイプ	極数	1~9個	10~49個		
BOX-T-N	4	¥2,950	¥2,650	4	590
BOX-T-N	6	¥3,130	¥2,810	4	671
BOX-T-N	8	¥3,320	¥2,970	4	750
BOX-T-N	10	¥3,590	¥3,230	4	825
BOX-T-N	15	¥3,960	¥3,540	6	1007
BOX-T-N	20	¥4,320	¥3,870	6	1169
BOX-T-N	25	¥4,840	¥4,230	6	1465
BOX-T-N	30	¥5,390	¥4,720	6	1702
BOX-T-N	40	¥7,360	¥6,870	6	2019

■穴無し窓有り

型式	基準単価	スライド単価	カバースクリーン数量	自重(g)	
タイプ	極数	1~9個	10~49個		
BOX-N	4	¥3,550	¥3,350	4	539
BOX-N	6	¥3,730	¥3,520	4	608
BOX-N	8	¥4,070	¥3,860	4	678
BOX-N	10	¥4,610	¥4,360	4	733
BOX-N	15	¥5,050	¥4,770	6	883
BOX-N	20	¥5,600	¥5,300	6	1018
BOX-N	25	¥5,960	¥5,640	6	1240
BOX-N	30	¥6,290	¥5,940	6	1442
BOX-N	40	¥8,150	¥7,700	6	1672

制御ボックス

固定サイズ
中継端子台

ボックス
セクション
ガイド

Rシリーズ
案内

Fシリーズ
案内

ボックス
アクセサリ
案内

Rシリーズ
スチール
ボックス

Rシリーズ
ステンレス
ボックス

Rシリーズ
アルミ
ボックス

Fシリーズ
自立盤
ボックス

Fシリーズ
制御盤
ボックス

Fシリーズ
制御盤ボックス
カラータイプ

Fシリーズ
ノイズ対策
ボックス

Fシリーズ
中継ボックス

Fシリーズ
ステンレス
ボックス

Fシリーズ
アルミコントロール
ボックス

固定サイズ
コントロール
ボックス

固定サイズ
中継端子台
ボックス

穴加工
見積方法

出荷日
カレンダー

2012.9

2013.8


7525

- センサアンプボックス
- スチール製端子台ボックス
- プラスチック製端子台ボックス
- スチールボックス
- アルミダイキャスト製端子台ボックス

穴有りタイプの穴加工寸法図


(単位: mm)

BOX-A4
BOXT-A4

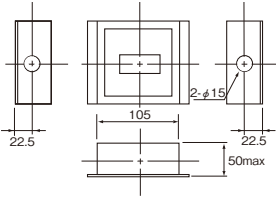


各穴膜付き
グロメット付き

BOX-A6
BOXT-A6

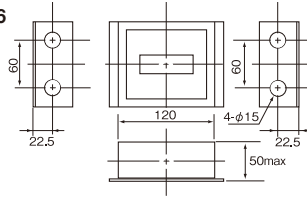


各穴膜付き
グロメット付き

BOX-A8
BOXT-A8

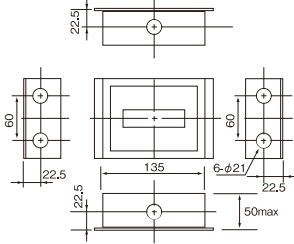


各穴膜付き
グロメット付き

BOX-A10
BOXT-A10

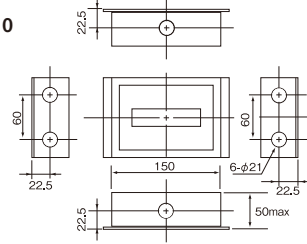


各穴膜付き
グロメット付き

BOX-A15
BOXT-A15

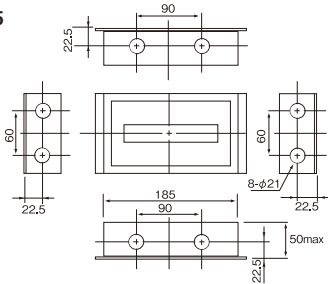


各穴膜付き
グロメット付き

BOX-A20
BOXT-A20

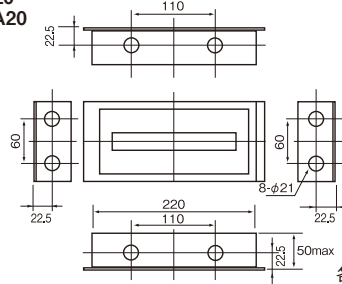


各穴膜付き
グロメット付き

BOX-A25
BOXT-A25

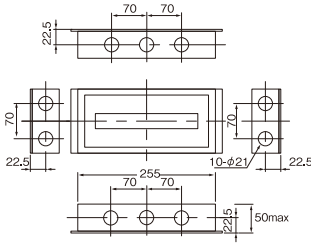


各穴膜付き
グロメット付き

BOX-A30
BOXT-A30

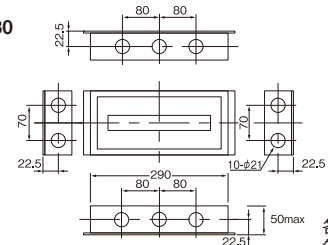

各穴膜付き
グロメット付き

BOX-A40
BOXT-A40

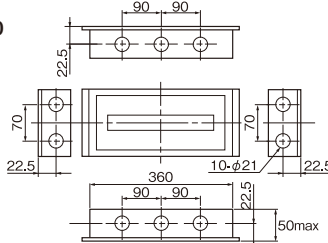

各穴膜付き
グロメット付き

端子台付タイプの端子台の電気的仕様

定格電圧	AC, DC250V
定格電流	15A
耐電圧	AC2000V, 1分間
絶縁抵抗	DC500V, 200MΩ以上
本体材質	変性PPO, UL94V-1
使用温度範囲	-20°C~+60°C
締め付けネジ	M3×8, 角座金付き
締め付けトルク	1.2N・m
端子間ピッチ	7mm

適合圧着端子

(単位: mm)

