


漏電遮断器取付台(富士電機対応)

RoHS

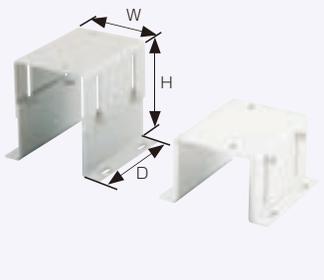

2D CAD 粉体塗装 スチール

Delivery 納期

ココが特長

- メーカー型式から一発検索で注文可能!**
- 高さ調整機能付きの漏電遮断器取付台です。
  - 遮断器の取付面サイズと取付穴を富士電機様の機器仕様に合わせました。
  - 型式注文できるので、面倒な図面作成は不要です。

注意

・板厚を2.3mmから2.0mmに変更いたしました。

基本仕様


板厚	コの字型パネル	2.0mm
	L字型パネル(2枚)	2.0mm
材質	コの字型・L字型パネル	SPCC
付属品	六角穴付ボルト(M5×8)×4本	鉄(三価クロメート)

**出荷日**

1~9台	5日目
10台~	都度見積

納期に関するお断り  
本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。詳細な出荷日は7553ページをご参照ください。


非在庫品

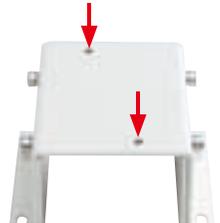

機器仕様に合わせ  
取付穴を開けています



取付面は機器外形サイズから  
上下左右1mmずつ大きくして  
います

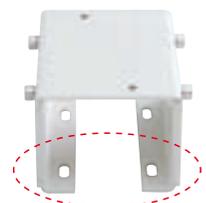

L字部分を内側に取り付ければ  
さらにスペースを有効活用  
できます

塗装色  
粉体塗装

**K**: クリーム  
近似マンセル値  
2.5Y9/1

**G**: グレイ  
近似マンセル値  
5Y7/1

**E**  
近似マンセル値  
5Y8/1

Order 注文例

型式	H(調整高さ)	塗装色
ELBM-F2	3	K

¥

メーカー	漏電遮断器 メーカー型式	ミスミ取付台型式 (ご注文用)	H: 調整高さ (mm) ※型式は青字で記載の 【数字】ご指定ください。	塗装色	基準単価		自重 (kg)
					1~9台	10台~	
富士電機	・EW32AAG (極数2) ・EW50AAG (極数2) ・EG32AC ・EG52AC	<b>ELBM-F1</b> 取付面サイズ W52×D102 (外形図 7602ページ①)	1 60~100	<b>K</b> (近似マンセル値2.5Y9/1)	¥3,480	¥3,300	0.6
			2 100~140		¥3,600	¥3,420	0.7
			3 140~180		¥4,110	¥3,890	0.9
			4 180~220		¥4,240	¥4,030	1.0
			5 220~260		¥4,420	¥4,200	1.1
			6 260~300		¥4,480	¥4,240	1.3
			7 310~350		¥4,730	¥4,500	1.5
	・EW32AAG (極数3) ・EG33AC ・SG33C/CM ・EW32EAG ・EG33C/CM ・SG53C/CM ・EW32SAG ・EG53AC ・SG53RC ・EW50AAG (極数3) ・EG53C/CM ・SG63C/CM ・EW50EAG ・EG53NC ・SG63RC ・EW50SAG ・EG63C/CM ・EW50RAG ・EG103AC ・EW63EAG ・EG102C ・EW63SAG ・EG103C/CM ・EW63RAG ・EG103NC ・EW100AAG ・EW100EAG ・EW100EAD	<b>ELBM-F2</b> 取付面サイズ W77×D102 (外形図 7602ページ②)	1 60~100	<b>G</b> (近似マンセル値5Y7/1)	¥3,400	¥3,230	0.6
			2 100~140		¥3,690	¥3,500	0.7
			3 140~180		¥3,840	¥3,640	0.9
			4 180~220		¥4,130	¥3,910	1.0
			5 220~260		¥4,420	¥4,200	1.2
			6 260~300		¥4,710	¥4,470	1.3
			7 310~350		¥4,830	¥4,590	1.5
	・EW125JAG (極数3) ・HG53B/BD ・EW125RAG (極数3) ・HG103B/BD ・EW50HAG ・SG103C/CD ・EW125HAG ・SG103RC/RCD	<b>ELBM-F3</b> 取付面サイズ W92×D157 (外形図 7602ページ③)	1 60~100	<b>E</b> (近似マンセル値5Y8/1)	¥3,480	¥3,300	1.0
			2 100~140		¥3,600	¥3,420	1.2
			3 140~180		¥4,110	¥3,890	1.4
			4 180~220		¥4,240	¥4,030	1.7
			5 220~260		¥4,420	¥4,200	1.9
			6 260~300		¥4,480	¥4,240	2.1
			7 310~350		¥4,790	¥4,530	2.4




メーカー	漏電遮断器 メーカー型式	ミスミ取付台型式 (ご注文用)	H:調整高さ (mm) ※型式は青字で記載の 「数字」を指定ください。	塗装色	基準単価	スライド単価	自重 (kg)	
					1~9台	10台~		
富士電機	・EW250EAG ・EW250JAG (極数3) ・EW250RAG (極数3) ・EW250HAG ・EG203C/CD ・EG203NC ・SG203C/CD ・SG203RC/RCD ・HG203B/BD	<b>ELBM-F4</b> 取付面サイズ W107×D167 (外形図④本ページ④)	1	60~100	<b>K</b> (近似マンセル値2.5Y9/1)	¥4,500	¥4,270	1.1
			2	100~140		¥4,790	¥4,540	1.3
			3	140~180		¥5,400	¥5,130	1.6
			4	180~220		¥5,580	¥5,300	1.8
			5	220~260		¥5,840	¥5,550	2.1
			6	260~300		¥5,880	¥5,590	2.3
			7	310~350		¥6,030	¥5,730	2.6
	・EW400EAG ・EW400SAG ・EW400RAG (極数3) ・EW400HAG (極数3) ・EG403C ・EG403NC ・SG403C ・SG403RC ・HG403C	<b>ELBM-F5</b> 取付面サイズ W142×D259 (外形図⑤本ページ⑤)	1	60~100	<b>G</b> (近似マンセル値5Y7/1)	¥4,560	¥4,340	1.8
			2	100~140		¥4,740	¥4,510	2.2
			3	140~180		¥5,050	¥4,800	2.6
			4	180~220		¥5,610	¥5,330	3.0
			5	220~260		¥5,740	¥5,460	3.3
			6	260~300		¥6,170	¥5,870	3.7
			7	310~350		¥6,230	¥5,920	4.2


外形図

(単位: mm)


① ELBM-F1-\*\*-\*

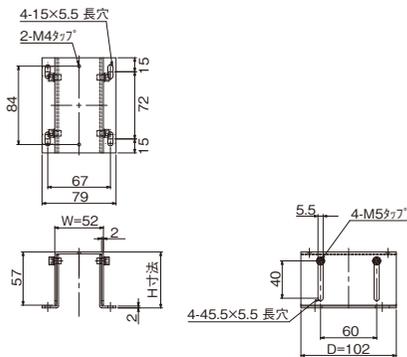


④ ELBM-F4-\*\*-\*

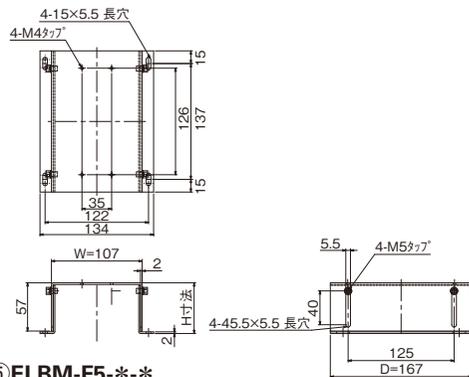


② ELBM-F2-\*\*-\*

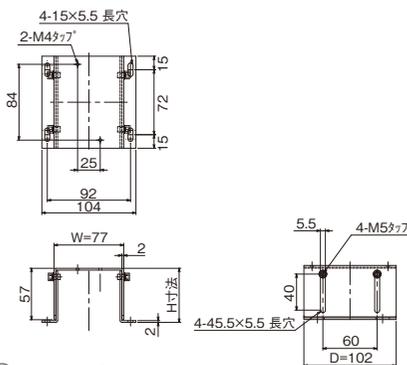

⑤ ELBM-F5-\*\*-\*

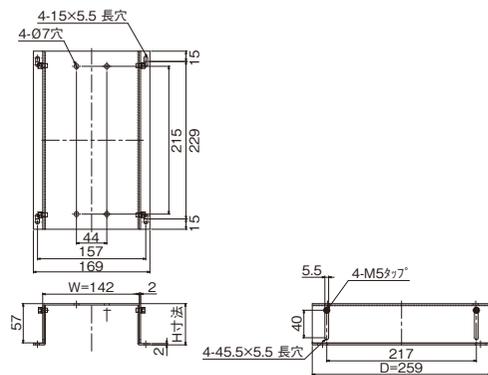

③ ELBM-F3-\*\*-\*

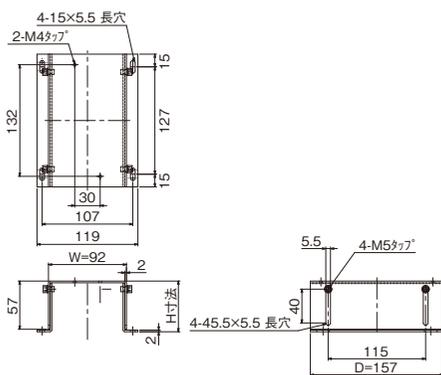

漏電遮断器  
取付台

ウレタン付  
ケーブル  
クランプ

樹脂製  
ルーバー

スチール製  
ルーバー

スチール製・  
ステンレス製  
小型ルーバー

補修塗料

図面ホルダ

DINレール

パッキン

テープ

銅バー

絶縁支持台

ゴム足



## 漏電遮断器取付台(三菱電機対応)


RoHS

2D CAD 粉体塗装 スチール



ボックス用  
アクセサリ

ボックス用  
アクセサリ

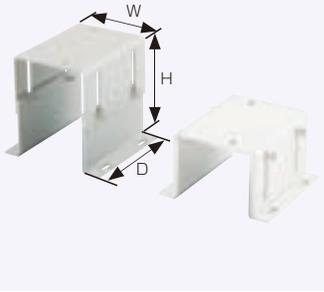

ココが特長

型式注文できるので、面倒な図面作成は不要です

- 高さ調整機能付きの漏電遮断器取付台です。
- 遮断器の取付面サイズと取付穴を三菱電機様の機器仕様に合わせました。
- 取付穴の確認時間と穴開け作業が削減できます。



・板厚を2.3mmから2.0mmに変更いたしました。

基本仕様

板厚	コの字型パネル	2.0mm
	L字型パネル(2枚)	2.0mm
材質	コの字型・L字型パネル	SPCC
付属品	六角穴付ボルト(M5×8)×4本	鉄(三価クロメート)

出荷日

1~9台	5日目
10台~	都度見積

納期に関するお断り  
本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。詳細な出荷日は7553ページをご参照ください。

非在庫品

塗装色

粉体塗装



**K: クリーム**  
近似マンセル値  
2.5Y9/1



**G: グレイ**  
近似マンセル値  
5Y7/1



**E**  
近似マンセル値  
5Y8/1



Order 注文例

型式	-	H(調整高さ)	-	塗装色
ELBM-M1	-	2	-	G



メーカー	漏電遮断器 メーカー型式	ミスミ取付台型式 (ご注文用)	H: 調整高さ (mm) ※型式は青字で記載の 「数字」ご指定ください。		塗装色	基準単価	スライド単価	自重 (kg)
			1~9台	10台~				
三菱電機	・NV32-SW ・NV32-SV ・NV63-CW ・NV63-CV ・NV63-SW ・NV63-SV ・NV63-HW ・NV63-HV ・NV125-CVF ・NV125-SVF	<b>ELBM-M1</b> 取付面サイズ W77×D132 (外形図 7604ページ①)	1	60~100	<b>K</b> (近似マンセル値2.5Y9/1)	¥3,890	¥3,690	0.8
			2	100~140		¥3,950	¥3,750	1.0
			3	140~180		¥4,540	¥4,310	1.2
			4	180~220		¥4,690	¥4,450	1.4
			5	220~260		¥4,900	¥4,650	1.5
			6	260~300		¥4,960	¥4,710	1.7
			7	310~350		¥5,170	¥4,890	2.0
	・NV125-CW ・NV125-SW (極数3) ・NV125-HW (極数3) ・NV125-CV ・NV125-SV (極数3) ・NV125-HV (極数3)	<b>ELBM-M2</b> 取付面サイズ W92×D132 (外形図 7604ページ②)	1	60~100		¥3,890	¥3,690	0.8
			2	100~140		¥3,960	¥3,760	1.0
			3	140~180		¥4,560	¥4,330	1.2
			4	180~220		¥4,710	¥4,470	1.4
			5	220~260		¥4,920	¥4,670	1.6
			6	260~300		¥4,980	¥4,730	1.8
			7	310~350		¥5,170	¥4,890	2.0
	・NV125-SW (極数4) ・NV125-HW (極数4) ・NV125-SV (極数4) ・NV125-HV (極数4)	<b>ELBM-M3</b> 取付面サイズ W122×D132 (外形図 7604ページ③)	1	60~100		¥4,270	¥4,050	0.9
			2	100~140		¥4,430	¥4,200	1.1
			3	140~180		¥5,020	¥4,770	1.3
			4	180~220		¥5,170	¥4,900	1.5
			5	220~260		¥5,390	¥5,120	1.7
			6	260~300		¥5,450	¥5,170	1.9
7			310~350	¥5,640	¥5,350	2.1		
・NV100-SEP (極数3) ・NV100-HEP (極数3)	<b>ELBM-M4</b> 取付面サイズ W92×D157 (外形図 7604ページ④)	1	60~100	¥4,050	¥3,850	1.0		
		2	100~140	¥4,340	¥4,120	1.2		
		3	140~180	¥4,950	¥4,700	1.4		
		4	180~220	¥5,140	¥4,870	1.7		
		5	220~260	¥5,400	¥5,130	1.9		
		6	260~300	¥5,450	¥5,170	2.1		
		7	310~350	¥5,590	¥5,310	2.4		
・NV100-SEP (極数4) ・NV100-HEP (極数4)	<b>ELBM-M5</b> 取付面サイズ W122×D157 (外形図 7604ページ⑤)	1	60~100	¥4,490	¥4,250	1.1		
		2	100~140	¥4,780	¥4,530	1.3		
		3	140~180	¥5,390	¥5,120	1.5		
		4	180~220	¥5,570	¥5,290	1.7		
		5	220~260	¥5,830	¥5,530	2.0		
		6	260~300	¥5,870	¥5,570	2.2		
		7	310~350	¥6,030	¥5,730	2.5		




メーカー	漏電遮断器 メーカー型式	ミスミ取付台型式 (ご注文用)	H:調整高さ (mm) ※型式は青字で記載の 「数字」ご指定ください。	塗装色	基準単価	スライド単価	自重 (kg)	
					1~9台	10台~		
三菱電機	・NV50-SR (極数2)	<b>ELBM-M6</b> 取付面サイズ W52×D122 (外形図 ①本ページ⑥)	1	60~100	<b>K</b> (近似マンセル値2.5Y9/1)	¥3,810	¥3,610	0.7
			2	100~140		¥3,930	¥3,730	0.8
			3	140~180		¥4,530	¥4,300	1.0
			4	180~220		¥4,690	¥4,450	1.2
			5	220~260		¥4,900	¥4,650	1.4
			6	260~300		¥4,960	¥4,710	1.6
			7	310~350		¥5,170	¥4,890	1.8
	・NV50-SR (極数3) ・NV100-SR	<b>ELBM-M7</b> 取付面サイズ W77×D122 (外形図 ②本ページ⑦)	1	60~100	<b>G</b> (近似マンセル値5Y7/1)	¥3,890	¥3,690	0.7
			2	100~140		¥3,930	¥3,730	0.9
	・NV250-CW/-CV ・NV250-SW/-SV (極数3) ・NV250-SEW/-SEV (極数3) ・NV250-HW/-HV (極数3) ・NV250-HEW/-HEV (極数3) ・NV125-SEV (極数3) ・NV125-HEV (極数3)	<b>ELBM-M8</b> 取付面サイズ W107×D167 (外形図 ③本ページ⑧)	1	60~100	<b>E</b> (近似マンセル値5Y7/1)	¥4,530	¥4,300	1.1
			2	100~140		¥4,690	¥4,450	1.3
3			140~180	¥4,900		¥4,650	1.4	
4			180~220	¥4,960		¥4,710	1.6	
5			220~260	¥5,170		¥4,890	1.8	
6			260~300	¥4,210		¥4,000	1.1	
7			310~350	¥4,500		¥4,260	1.3	
・NV250-SW/-SV (極数4) ・NV250-SEW/-SEV (極数4) ・NV250-HEW/-HEV (極数4) ・NV125-SEV (極数4) ・NV125-HEV (極数4)	<b>ELBM-M9</b> 取付面サイズ W142×D167 (外形図 ④本ページ⑨)	1	60~100	<b>E</b> (近似マンセル値5Y8/1)	¥5,110	¥4,850	1.6	
		2	100~140		¥5,290	¥5,020	1.8	
		3	140~180		¥5,590	¥5,270	2.1	
		4	180~220		¥5,610	¥5,320	2.2	
		5	220~260		¥5,900	¥5,600	2.4	
		6	260~300		¥6,050	¥5,740	2.7	
		7	310~350		¥4,560	¥4,330	1.8	
・NV400-CW ・NV400-SW ・NV400-SEW (極数3) ・NV400-HEW (極数3) ・NV400-REW	<b>ELBM-M10</b> 取付面サイズ W142×D259 (外形図 ⑤本ページ⑩)	1	60~100	<b>E</b> (近似マンセル値5Y8/1)	¥4,740	¥4,500	2.2	
		2	100~140		¥5,080	¥4,820	2.6	
		3	140~180		¥5,610	¥5,320	3.0	
		4	180~220		¥5,740	¥5,450	3.3	
		5	220~260		¥6,170	¥5,860	3.7	
		6	260~300		¥6,230	¥5,910	4.2	
		7	310~350		¥4,760	¥4,520	2.0	
・NV400-SEW (極数4) ・NV400-HEW (極数4)	<b>ELBM-M11</b> 取付面サイズ W187×D259 (外形図 ⑥本ページ⑪)	1	60~100	<b>E</b> (近似マンセル値5Y8/1)	¥4,930	¥4,680	2.4	
		2	100~140		¥5,230	¥4,970	2.8	
		3	140~180		¥4,930	¥4,680	3.2	
		4	180~220		¥5,930	¥5,630	3.5	
		5	220~260		¥6,370	¥6,040	3.9	
		6	260~300		¥6,430	¥6,100	4.4	
		7	310~350					


外形図

(単位: mm)


① ELBM-M1-\*-\*

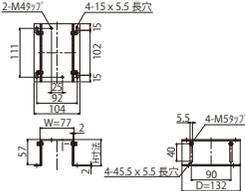


② ELBM-M2-\*-\*

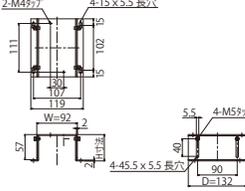


③ ELBM-M3-\*-\*

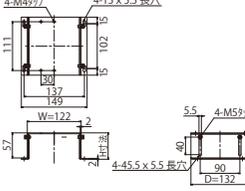


④ ELBM-M4-\*-\*

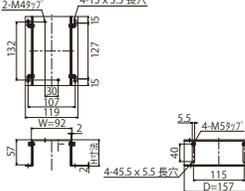


⑤ ELBM-M5-\*-\*

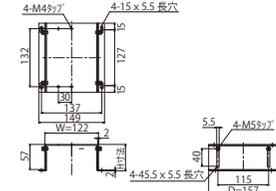


⑥ ELBM-M6-\*-\*

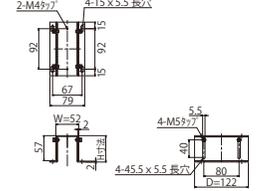


⑦ ELBM-M7-\*-\*

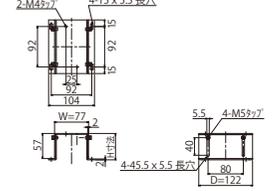


⑧ ELBM-M8-\*-\*

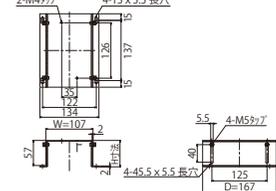


⑨ ELBM-M9-\*-\*

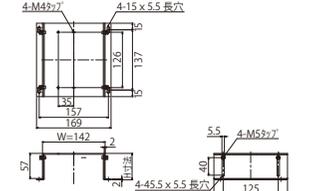

⑩ ELBM-M10-\*-\*

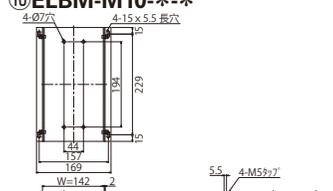

⑪ ELBM-M11-\*-\*

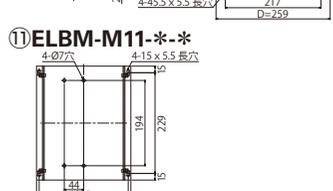

ボックス用  
アクセサリ

ボックス用  
アクセサリ

漏電遮断器  
取付台

ウレタン付  
ケーブル  
クランプ

樹脂製  
ルーバー

スチール製  
ルーバー

スチール製・  
ステンレス製  
小型ルーバー

補修塗料

図面ホルダ

DINレール

バックン

テープ

銅バー

絶縁支持台

ゴム足