

補修ペン

RoHS



ココが  
特長

ミスミ標準塗装色に  
マッチした補修ペン

- 誰でも簡単に使えるペンタイプ
- 持ち運びに適したサイズ
- ミスミ標準の3色に対応
- 傷から広がるサビの防止に

基本仕様

色	K	近似マンセル値2.5Y9/1
	G	近似マンセル値5Y7/1
	E	近似マンセル値5Y8/1
内容量		1.3ml



Delivery  
納期

出荷日

1~5本 翌日(当日)

6本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式

REP-K

 
ボックス用  
アクセサリ

ボックス用  
アクセサリ

カタログ  
掲載落ち  
商品

ボックス用  
アクセサリ


カラーイメージ



K: クリーム  
近似マンセル値  
2.5Y9/1




 G: グレイ  
近似マンセル値  
5Y7/1



E  
近似マンセル値  
5Y8/1

色の変化について

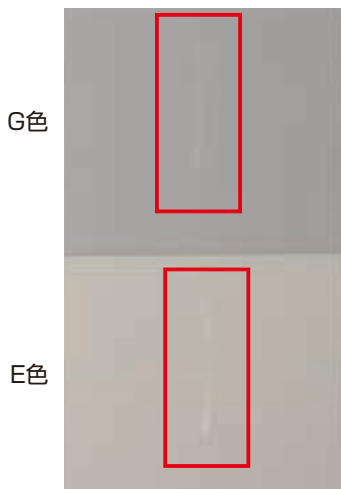

塗った直後は、違う色に見えますが、...



数分後に、同じ色に変わります。  
夏場で、乾くまで約10分の速乾タイプです。

使用上の注意

- ・使用前、キャップを閉めたまま上下に50回以上よく振って下さい。
- ・塗布する前に、補修箇所のゴミ・ほこり・油脂分などの汚れを除去して下さい。
- ・2回目以降ご利用される際は、最初に試し塗りを行ない、容器内の攪拌した塗料を完全ににじみ出させて下さい。
- ・ペン先の乾いた塗料が混じる事で、色むらが発生する可能性があります。
- ・使用中は、換気に充分ご注意ください。
- ・万一飲み込んだり、目に入った場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ・使用後は確実にフタをし、40℃以下で子供の手の届かない所に保管して下さい。
- ・中身を使い切ってから破棄して下さい。

成分

- ・トルエン
- ・酢サンブチル
- ・キシレン
- ・メチルエチルケトン
- ・ニトロセルロース
- ・酢サンエチル
- ・メチルイソブチルケトン
- ・イソプロピルアルコール

保管について

ペン先を下に向けて保管すると、比重の重い顔料が内栓に溜まり攪拌しにくくなる為、ペン先を上に向けて保管して下さい。



型式	近似マンセル値	基準単価				重量 (g)
		1本	2~5本	6~10本	11本~	
REP-K	2.5Y9/1	¥1,000	¥850	¥810	¥765	25
REP-G	5Y7/1	¥1,000	¥850	¥810	¥765	25
REP-E	5Y8/1	¥1,000	¥850	¥810	¥765	25