


**DINレール(アルミタイプ)**

ボックス用  
アクセサリ

ボックス用  
アクセサリ

RoHS

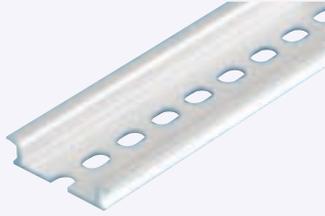

取付穴：5.5×8長穴

基本仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M5



Order  
注文例

型式	—	全長L
<b>MRA</b>	—	<b>1000</b>



在庫品 ●定尺500mm、1000mm

型式	全長L (mm)	基準単価	スライド単価			自重 (g)
			1~9本	10~19本	20~49本	50本~
<b>MRA-500</b>	500	<b>¥670</b>	<b>¥360</b>	<b>¥280</b>	<b>¥180</b>	86
<b>MRA-1000</b>	1000	<b>¥860</b>	<b>¥400</b>	<b>¥300</b>	<b>¥190</b>	172

ココが  
特長

**取付面強化型のアルミDINレール**


- 流通コストを極限まで削減し、低価格を実現したミスオリジナルのDINレールです。
- 面倒な切断もおまかせください。65~495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。

切断面



外形図

(単位：mm)

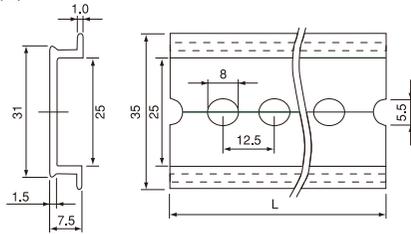

※長さ指定タイプの場合、端からの寸法は一定ではありません。

非在庫品 ●全長Lを65~495mmまで5mm毎で指定可能

型式	65~100(mm)		105~300(mm)		305~495(mm)	
	基準単価	スライド単価	基準単価	スライド単価	基準単価	スライド単価
<b>MRA</b>	<b>¥890</b>	<b>¥840</b>	<b>¥930</b>	<b>¥880</b>	<b>¥1,080</b>	<b>¥1,020</b>



Delivery  
納期

**出荷日(定尺)**

1~30本 **翌日**(当日)

31本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**出荷日(長さ指定)**


1~30本 **3日目**

31本~ **都度見積**

非在庫品

**DINレール(アルミタイプ)**

RoHS

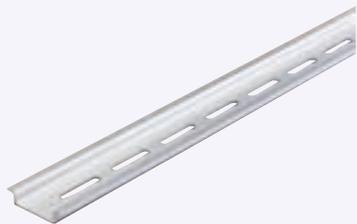

取付穴：4.5×25長穴

基本仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M4



Order  
注文例

型式	—	全長L
<b>MRB</b>	—	<b>1000</b>



在庫品 ●定尺500mm、1000mm

型式	全長L (mm)	基準単価	スライド単価			自重 (g)
			1~9本	10~19本	20~49本	50本~
<b>MRB-500</b>	500	<b>¥670</b>	<b>¥360</b>	<b>¥280</b>	<b>¥180</b>	80
<b>MRB-1000</b>	1000	<b>¥820</b>	<b>¥320</b>	<b>¥230</b>	<b>¥188</b>	159

ココが  
特長

**スタンダードなアルミDINレール**


- 流通コストを極限まで削減し、低価格を実現したミスオリジナルのDINレールです。
- 面倒な切断もおまかせください。65~495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。

切断面



外形図

(単位：mm)

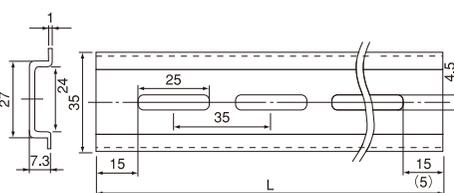

※( )はL500の時の寸法です

※長さ指定タイプの場合、端からの寸法は一定ではありません。

非在庫品 ●全長Lを65~495mmまで5mm毎で指定可能

型式	65~100(mm)		105~300(mm)		305~495(mm)	
	基準単価	スライド単価	基準単価	スライド単価	基準単価	スライド単価
<b>MRB</b>	<b>¥890</b>	<b>¥840</b>	<b>¥930</b>	<b>¥880</b>	<b>¥1,080</b>	<b>¥1,020</b>



Delivery  
納期

**出荷日(定尺)**

1~30本 **翌日**(当日)

31本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**出荷日(長さ指定)**

1~30本 **3日目**

31本~ **都度見積**

非在庫品

## DINレール(アルミタイプ)

RoHS



取付穴：4.5×25長穴

ココが  
特長

**切断面はバリのないキレイな仕上がります!**

- 低価格を実現したミスオリジナルDINレール。
- 面倒なDINレールの切断もおまかせください。
- 65~495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。

切断面



Delivery  
納期

**出荷日(定尺)**

1~30本 **翌日**(当日)

31本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**出荷日(長さ指定)**

1~30本 **3日目**

31本~ **都度見積**

非在庫品

基本仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M4



Order  
注文例

型式	全長L
<b>MRC</b>	<b>1000</b>




在庫品 ●定尺1000mm

型式	全長L (mm)	基準単価		スライド単価		自重 (g)
		1~9本	10~19本	20~49本	50本~	
<b>MRC-1000</b>	1000	<b>¥860</b>	<b>¥400</b>	<b>¥300</b>	<b>¥190</b>	168

外形図

(単位: mm)

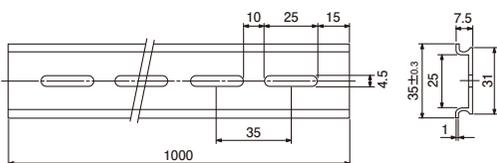

※長さ指定タイプの場合、端からの寸法は一定ではありません。

非在庫品 ●全長Lを65~495mmまで5mm毎で指定可能

型式	65~100(mm)		105~300(mm)		305~495(mm)	
	基準単価	スライド単価	基準単価	スライド単価	基準単価	スライド単価
<b>MRC</b>	<b>¥890</b>	<b>¥840</b>	<b>¥930</b>	<b>¥880</b>	<b>¥1,080</b>	<b>¥1,020</b>

## アルミ導電性DINレール

RoHS



取付穴：4.5×25長穴

ココが  
特長

**アースが取れるアルミDINレール登場!**

- 表面に導電処理を施したアルミDINレールです。
- 軽量化に貢献します。



Delivery  
納期

**出荷日(定尺)**

1~30本 **翌日**(当日)

31本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本仕様

材質	A6063S-T5
表面処理	パブロエコート処理(導電性)
推奨取付ネジサイズ	M4



Order  
注文例

型式	全長L
<b>EMRB</b>	<b>1000</b>




在庫品 ●定尺1000mm

型式	全長L (mm)	基準単価		スライド単価		自重 (g)
		1~9本	10~19本	20~49本	50本~	
<b>EMRB-1000</b>	1000	<b>¥1,400</b>	<b>¥930</b>	<b>¥780</b>	<b>¥690</b>	160

外形図

(単位: mm)

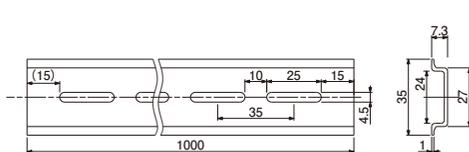

外観



※パブロエコート処理の薬品染みが表面に付きますが、導電性能に問題はございません。

漏電遮断器  
取付台

ウレタン付  
ケーブル  
クランプ

樹脂製  
ルーバー

スチール製  
ルーバー

スチール製・  
ステンレス製  
小型ルーバー

補修塗料

図面ホルダ

DINレール

パッキン

テープ

銅バー

絶縁支持台

ゴム足