

ラインテープ・導電性テープ

ラインテープ

RoHS



ココが特長

低価格品と強粘着品を取り揃えました。

- 低価格品は剥がし易いタイプです。
- 凹凸のある面への貼付は強粘着タイプが便利です。



| 出荷日 | |
|------|--------|
| 1~5個 | 翌日(当日) |
| 6個~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



| 出荷日 | |
|------|------|
| 1~5個 | 3日目 |
| 6個~ | 都度見積 |

非在庫品



Order
注文例

| |
|---------|
| 型式 |
| TAPE-LY |

基本仕様

- ・布地タイプは手でカットできます。
- ・フィルムタイプのカットにはカッターなどの刃物が必要です。

| 型式 | 基本仕様 | | | | 粘着力 (N/50mm幅) | 重量 (g) |
|----------|------|------|------|-----|------------------|-----------|
| | 色 | 材質 | 幅 | 長さ | | |
| TAPE-LW | 白 | 布地 | 50mm | 25m | 15 | 390 |
| TAPE-LY | 黄 | | | | | |
| TAPE-LT | トラ | | | | | |
| TAPE-SLY | 黄 | フィルム | 50m | 50m | 36 | 460 |
| TAPE-SLW | 白 | | | | | |



| 型式 | タイプ | 基準単価 | スライド単価 | | | 在庫/ 非在庫 |
|----------|-----|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | 1~2個 | 3~9個 | 10~29個 | 30個~ | |
| TAPE-LW | 低価格 | ¥900 | ¥800 | ¥700 | ¥650 | 在庫 |
| TAPE-LY | | ¥900 | ¥800 | ¥700 | ¥650 | 非在庫 |
| TAPE-LT | | ¥1,100 | ¥1,000 | ¥950 | ¥900 | 非在庫 |
| TAPE-SLY | 強粘着 | ¥3,900 | ¥3,700 | ¥3,600 | ¥3,500 | 非在庫 |
| TAPE-SLW | | ¥3,900 | ¥3,700 | ¥3,600 | ¥3,500 | 非在庫 |

材質



布地タイプ



フィルムタイプ

漏電遮断器

取付台

ウレタン付
ケーブル
クランプ

樹脂製
ルーバー

スチール製
ルーバー

スチール製・
ステンレス製
小型ルーバー

補修塗料

図面ホルダ

DINレール

パッキン

テープ


銅バー

絶縁支持台

ゴム足

導電性テープ

RoHS

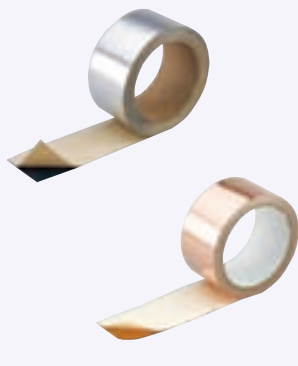

ココが特長

導通する粘着テープもご用意しました!

- 幅広で使いやすい導電性シールドテープです。
- 全長10mタイプで1個から販売。

仕様・特性

| 特性 | アルミ箔 | 銅箔 |
|-------------|------|-----|
| 粘着力(N/10mm) | 3.9 | 4.7 |
| 電気抵抗値(Ω) | 0.1 | 0.1 |



| 材質 | 型式 | 基準単価 | スライド単価 | 幅(mm) | 長さ(m) | 厚み(mm) |
|------|-----------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | | 1~5個 | 6個~ | | | |
| アルミ箔 | EMTP-AL50 | ¥4,290 | ¥3,860 | 50 | 10 | 0.16 |
| 銅箔 | EMTP-CP50 | ¥4,720 | ¥4,290 | 50 | 10 | 0.08 |



| 出荷日 | |
|------|------|
| 1~5個 | 3日目 |
| 6個~ | 都度見積 |


非在庫品



Order
注文例


| |
|-----------|
| 型式 |
| EMTP-AL50 |

 EMTP-AL50 構成図



アルミガラスクロスに導電性粘着剤がついております。垂直方向に対して、導電性はありません。水平方向に対して、導電性があります。

 EMTP-CP50 構成図



銅箔に導電性粘着剤がついております。垂直方向に対して、導電性があります。水平方向に対して、導電性があります。