


RoHS

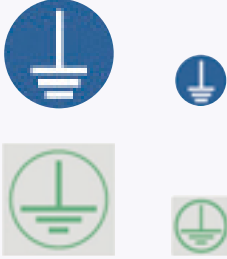

**ココが
特長**

小サイズのアースラベルをラインナップ追加

- IEC60417-5017準拠のアースラベル(一部対象外)
- シルバー地に緑マークのデザインを追加



Delivery
納期

出荷日

1~10袋 **翌日**(当日)

11袋~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



Order
注文例

型式
PLE-SS-2P



ご注意


- ・通常想定し得る装置設置環境における、屋内での使用を条件としております。
- ・被着体の表面の油・水・ほこり・汚れを除去した上で貼り付けてください。
- ・被着体はなるべく平面を選んでください。
- ・貼り付け後、ラベルを押さえしっかり密着させてください。
- ・極端に高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。

基本仕様

材質	表面	PLE EGL FEGL	ポリエステル系フィルムにアルミ蒸着し、表面を白コートしたもの ポリエステル系フィルムにアルミ蒸着したもの
	粘着材		アクリル系粘着材
厚さ	50±2~3μm		
使用温度範囲	-20℃~+60℃		
最低作業温度	15℃		
保存期間	1年		
使用場所	屋内		


ラベルサイズ

PLE-*

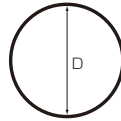

サイズ	D寸法(mm)
SS	7
S	15
M	25
L	80

EGL-*
FEGL-*

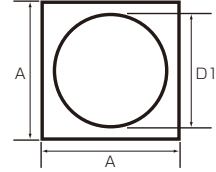

サイズ	A	D1
SS	8	6.5
S	15	13

(単位: mm)

4言語対応
PLラベル

2言語併記
PLラベル

PLラベル

ラベル種類

IEC60417-5017準拠		
PLE	EGL	FEGL



1袋 下記複数シート入り

型式	1袋あたりのラベル枚数	基準単価	スライド単価		自重(g/袋)	規格拡大
		1~9袋	10~29袋	30~99袋		
PLE-SS-2P	200枚 (100枚×2シート)	¥2,500	¥1,200	¥860	8	★
PLE-S-5P	150枚 (30枚×5シート)	¥3,350	¥2,350	¥1,770	24	-
PLE-M-10P	200枚 (20枚×10シート)	¥5,440	¥3,810	¥2,830	54	-
PLE-L-10P	30枚 (3枚×10シート)	¥4,200	¥2,940	¥2,270	59	-
EGL-SS-2P	200枚 (100枚×2シート)	¥2,700	¥1,450	¥1,050	6	★
EGL-S-4P	120枚 (30枚×4シート)	¥3,700	¥2,600	¥2,100	20	★
FEGL-SS-2P	200枚 (100枚×2シート)	¥2,700	¥1,450	¥1,050	6	★
FEGL-S-4P	120枚 (30枚×4シート)	¥3,700	¥2,600	¥2,100	20	★

※1袋あたりのラベル枚数にご注意ください。