


FAパソコン PCIX3 PCIeX4 UPS電源モデル

FA計測PC

19インチ
ラックマウント
PC

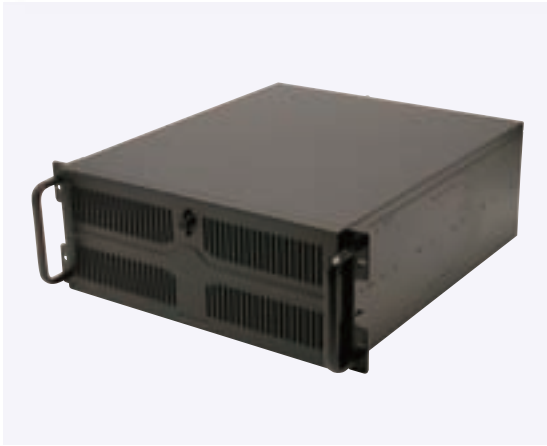

無料
貸出
A023

EIA
4U

長期
供給

ATX
電源

PCI

PCI
Express

3.5"
HDD



Delivery
納期

出荷日

1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが
特長

長期供給!
国内設計ボード、UPS電源搭載モデル!

- 電源をバッテリーでバックアップしているため、停電時でも瞬時時間ゼロでPCを自動的にシャットダウンします。
- 長期供給を目指したFAPC(2016年頃まで供給予定)
- 国内設計マザーボードを搭載したPCI3スロットモデル
- 3種類のCPUスベックから選択可能
- ドライブなし/DVD搭載/DVD&FDDの3種から選択可能
- フロントからHDDの交換を行えます。
- システムファンの停止をブザー音とLEDでお知らせ
- フロント前面を防塵フィルタで保護しています。
- HDDはリムーバブル仕様となっています。
- WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっておりますので、リカバリーを行う際には添付専用ソフトのインストールをお願い致します。



ご注意

- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FDD搭載モデルは在庫が無くなり次第販売中止となります。(2013年夏頃予定)
- ・パソコン本体は縦置きに出来ません。
- ・電源バッテリーを垂直方向に取り付けた場合、フレームとバッテリーパックの接合部に荷重がかかり、コネクタ破損が生じて液漏れが発生する危険性があります。
- ・電源通信ケーブルが正しく接続されていない場合、OS起動と同時にシャットダウン処理が開始されます。ご使用前に電源通信ケーブルを接続してください。
- ・Windows7インストールモデルには標準UPSサービスがございませんので、リカバリーを行う際には添付専用ソフトのインストールをお願い致します。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

Celeron 2.0Gモデル(メモリ:1GB HDD:250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-RM9100A-CEP			OSなし	¥159,500
BBC-RM9100A-CEPD	●			¥164,500
BBC-RM9100A-CEPF	●	●		¥170,500
BBC-RM9100A-CEP-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥179,500
BBC-RM9100A-CEPD-XP	●			¥184,500
BBC-RM9100A-CEPF-XP	●	●		¥190,500
BBC-RM9100A-CEP-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥179,500
BBC-RM9100A-CEPD-XP-M	●			¥184,500
BBC-RM9100A-CEPF-XP-M	●	●		¥190,500
BBC-RM9100A-CEP-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥186,500
BBC-RM9100A-CEPD-W7	●			¥191,500
BBC-RM9100A-CEPF-W7	●	●		¥197,500
BBC-RM9100A-CEP-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥186,500
BBC-RM9100A-CEPD-W7-E	●			¥191,500
BBC-RM9100A-CEPF-W7-E	●	●		¥197,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Pentium DC 2.93Gモデル(メモリ:1GB HDD:250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-RM9100A-P2P			OSなし	¥164,500
BBC-RM9100A-P2PD	●			¥169,500
BBC-RM9100A-P2PF	●	●		¥175,500
BBC-RM9100A-P2P-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥184,500
BBC-RM9100A-P2PD-XP	●			¥189,500
BBC-RM9100A-P2PF-XP	●	●		¥195,500
BBC-RM9100A-P2P-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥184,500
BBC-RM9100A-P2PD-XP-M	●			¥189,500
BBC-RM9100A-P2PF-XP-M	●	●		¥195,500
BBC-RM9100A-P2P-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥191,500
BBC-RM9100A-P2PD-W7	●			¥196,500
BBC-RM9100A-P2PF-W7	●	●		¥202,500
BBC-RM9100A-P2P-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥191,500
BBC-RM9100A-P2PD-W7-E	●			¥196,500
BBC-RM9100A-P2PF-W7-E	●	●		¥202,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Core2 3.0Gモデル(メモリ:2GB HDD:250GB)			
型式	DVD	OS	単価
BBC-RM9100A-C3P		OSなし	¥179,500
BBC-RM9100A-C3PD	●		¥184,500
BBC-RM9100A-C3P-XP		日本語 WindowsXP Pro	¥199,500
BBC-RM9100A-C3PD-XP	●		¥204,500
BBC-RM9100A-C3P-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥199,500
BBC-RM9100A-C3PD-XP-M	●		¥204,500
BBC-RM9100A-C3P-W7		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥206,500
BBC-RM9100A-C3PD-W7	●		¥211,500
BBC-RM9100A-C3P-W7-E		英語 Windows7 Pro 32bit	¥206,500
BBC-RM9100A-C3PD-W7-E	●		¥211,500

※Windows XPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は**8169**ページ(資料ページ)をご覧ください。

※Windows7インストールモデルには標準UPSサービスがございませんので、リカバリーを行う際には添付専用ソフトのインストールをお願い致します。

