

## LGA1155 SandyBridge Xeon/Core i 3/Celeron 対応 (PCIx4, PCI Expressx3)

メインボード  
バックプレーン  
マザーボード



無料貸出 AG23 長期供給 ATX PCI PCI Express LGA 1155



Delivery 納期

### 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



### 国産 XEON 対応 マザーボード

- PCI4スロット、PCI Express3スロット搭載。
- アナログVGA、デジタルDVI出力ポートを搭載。2系統の画像出力が可能です。
- Intel C206チップセット搭載。Xeonの他、第二世代 Core i CPUに対応しています。
- 停電後、AC電源からの自動復旧が可能です。(BIOS設定)



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単価
PCMB-FB18	¥56,000


マザーボード

CPUカード

メインボード  
アクセサリ

バックプレーン

### ■ 詳細

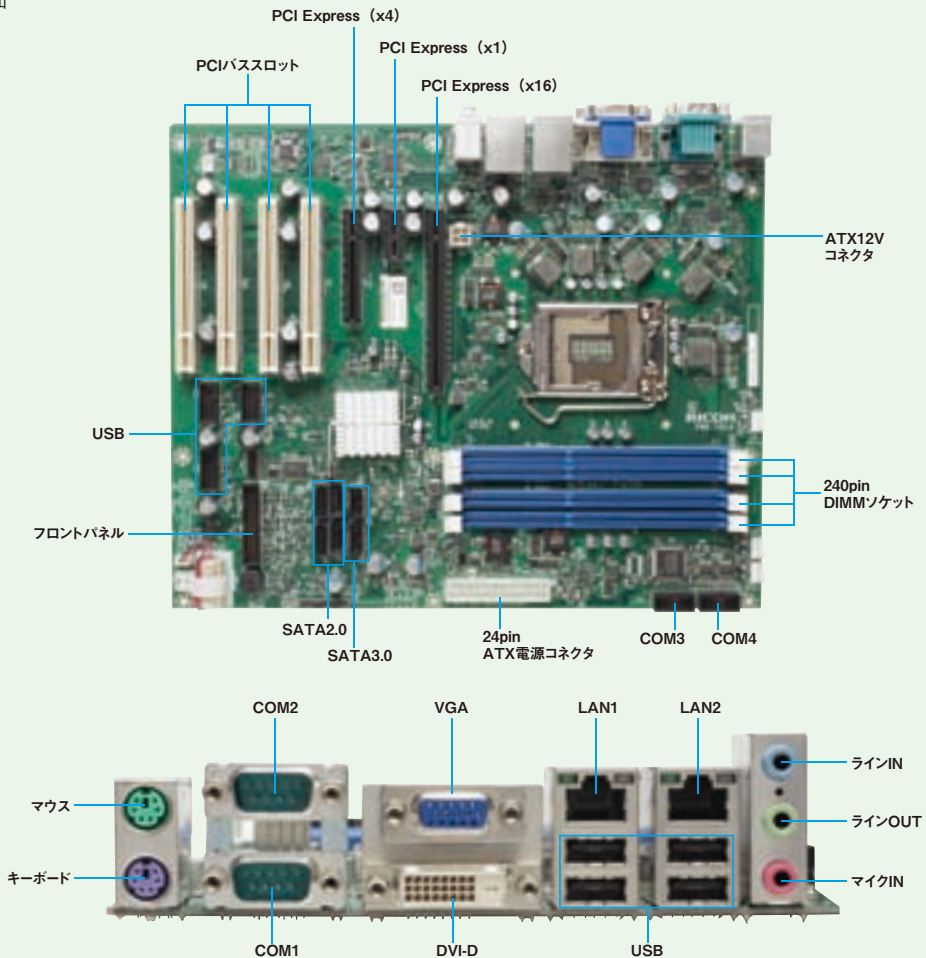

## 仕様

システム	対応CPU	CPUソケット: LGA1155 Xeon(Sandy Bridge) Core i3(Sandy Bridge) Pentium(Sandy Bridge) Celeron(Sandy Bridge)
	システムメモリ	最大16GB(240pin DIMM×4) DDR3-SDRAM(ECC不可) ※1スロット最大4GBまで搭載可能
	BIOS	AMI BIOS
	チップセット	Intel C206
	拡張バススロット数	PCIe(x16)×1 PCIe(x4)×1 PCIe(x1)×1 PCI(32bit)×4
	ウォッチドッグタイマ	16秒~255分
	AC電源自動復旧機能	あり(BIOS設定)
	動作環境	温度:5~50℃、湿度:30~80%RH(但し結露なきこと)
	対応OS	WindowsXP(32bit/64bit) Windows7(32bit/64bit)
	重量・外形寸法(mm)	約1Kg、294.6(W)×241.4(D)

I/O	インターフェイス	ポート数	ポート仕様
	内部オンボード	SATA3.0	2
SATA2.0		4	UltraSATA/3000(3Gbps)対応
シリアル		2	RS-232 10pinピンヘッダ ※PCPU-COM使用(08239ページ) で増設可
外部I/Oパネル	USB	6	USB2.0 10pinピンヘッダ×3
	シリアル	2	RS-232 D-Sub 9pinオス
	キーボード	1	PS/2仕様 ミニDIN 6pinメス
	マウス	1	PS/2仕様 ミニDIN 6pinメス
	USB	4	USB2.0 タイプA 4pinメス

表示機能	アクセラレータ	Intel。HDグラフィックス/3000/2000(搭載するCPUに依存)
	ビデオメモリ	128MB、256MB(BIOS設定)
	最大解像度(アナログ)	1920×1080(1.677万色)
	最大解像度(デジタル)	1920×1080(1.677万色)
	コネクタ形状(アナログ)	HD-15pinメス
	コネクタ形状(デジタル)	DVI-D(Single Linkのみ対応)
VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)	


※添付ドライバ(未対応OSでは16色の表示になります。)

LAN機能	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T	
	コントローラチップ	LAN1	Intel WGB82579LM
		LAN2	Intel WGB82574L
	ポート	RJ45×2	
通信速度	10/100/1000Mbps		
LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)		

サウンド機能	コントローラチップ	BD82C206	
	入出力ポート	ラインIN	
		ラインOUT	RCAピンジャック
		マイクIN	
サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)		

## 付属品

①	シリアルSATAケーブル	2本
②	I/Oパネル	1枚

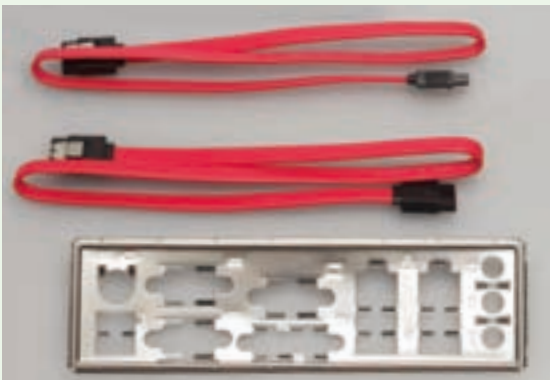

## 関連情報

適合CPU

・Xeon

型式	プロセッサナンバ	内部動作クロック	キャッシュ	Core	ページ
PCMP-X3400-R	E3-1275	3.4GHz	8MB	Sandy Bridge	08401
PCMP-X3100-R	E3-1225	3.1GHz	6MB		

・Core i

型式	プロセッサナンバ	内部動作クロック	キャッシュ	Core	ページ
PCMP-C33300-R	i3-2120	3.4GHz	6MB	Sandy Bridge	08401

・Pentium

型式	プロセッサナンバ	内部動作クロック	キャッシュ	Core	ページ
PCMP-PD2900-R	G850	2.9GHz	3MB	Sandy Bridge	08404

・Celeron

型式	プロセッサナンバ	内部動作クロック	キャッシュ	Core	ページ
PCMP-DC2500-R	G540	2.5GHz	2MB	Sandy Bridge	08404

適合メモリ

型式	メモリ容量	FSB	ECC	動作電圧	ページ
PCMM-240P4G-10600-R	4GB	1333MHz PC3-10600	なし	1.5V	08409
PCMM-240P2G-10600-R	2GB				
PCMM-240P1G-10600-R	1GB				

ATX

MicroATX

Mini-ITX