


LGA1155 SandyBridge Core i / Celeron 対応 (PCIx2, PCI Expressx2)

メインボード
バックプレーン
マザーボード

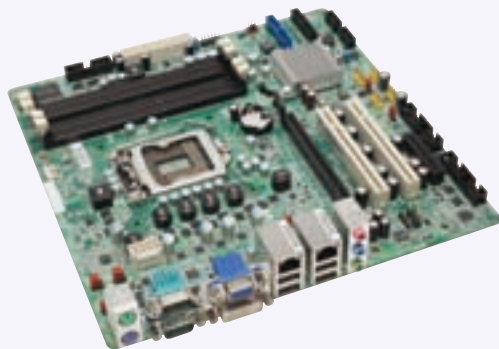

無料 長期 Micro PCI PCI LGA Delivery
貸出 供給 ATX Express 1155 納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが特長 長期供給! 画像処理に強い、Core iプロセッサ対応マザーボード

- PCI2スロット、PCI Express2スロット搭載。
- アナログVGA、デジタルDVI出力ポートを搭載。2系統の画像出力が可能です。
- Intel Q67チップセット搭載。第二世代 Core i CPUに対応しています。
- 停電後、AC電源からの自動復旧が可能です。(BIOS設定)



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単価
PCMB-SB330-CRM-R	¥35,800


マザーボード

CPUカード

メインボード
アクセサリ

バックプレーン

■詳細

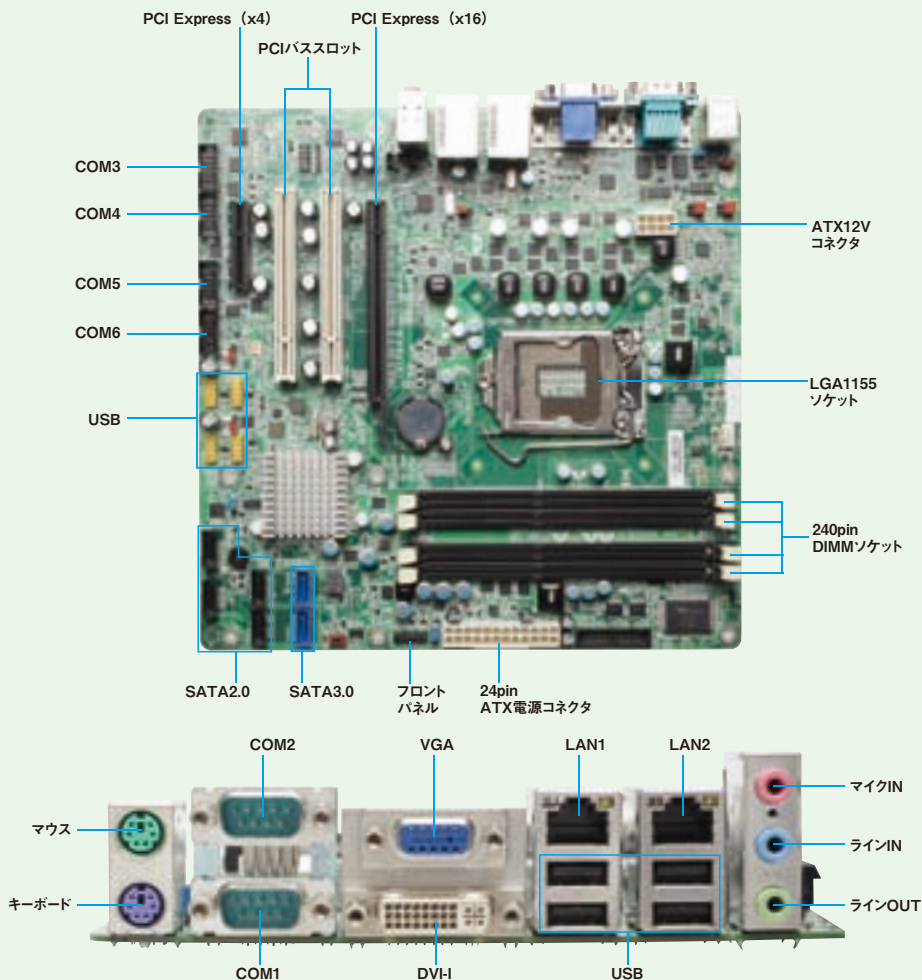

仕様

システム	対応CPU	CPUソケット: LGA1155 Core i 7 (Sandy Bridge) Core i 5 (Sandy Bridge) Pentium (Sandy Bridge) Celeron (Sandy Bridge)
	システムメモリ	最大32GB (240pin DIMM×4) DDR3-SDRAM (ECC不可) ※1スロット最大8GBまで搭載可能
	BIOS	AMI BIOS
	チップセット	Intel Q67
	拡張バスポート数	PCI Express(x16)×1 PCI Express(x4)×1 PCI(32bit)×2
ウォッチドッグタイマ	1~255sec	
AC電源自動復旧機能	あり (BIOS設定)	
動作環境	温度:0~60℃、湿度:10~90%RH(但し結露なきこと)	
対応OS	WindowsXP(32bit/64bit)、Windows7(32bit/64bit)	
重量・外形寸法(mm)	約1Kg、305(W)×244(D)	

I/O	インターフェイス	ポート数	ポート仕様
	内部オンボード	SATA3.0	2
SATA2.0		4	UltraSATA/3000(3Gbps)対応
シリアル		4	RS-232 10pinピンヘッダ ※PCPU-COMJ(08239ページ) 使用で増設可
	USB	8	USB2.0 10pinピンヘッダ×4
外部I/Oパネル	シリアル	2	RS-232/422/485 D-Sub 9pinオス ※ジャンプ設定で切替可
	キーボード	1	PS/2仕様 ミニDIN 6pinメス
	マウス	1	PS/2仕様 ミニDIN 6pinメス
	USB	4	USB2.0 タイプA 4pinメス

表示機能	アクセラレータ	Intel® HD Graphics/3000/2000(搭載するCPUに依存)
	ビデオメモリ	64MB/128MB、256MB(BIOS設定)
	最大解像度(アナログ)	2048×1536(1.677万色)
	最大解像度(デジタル)	1920×1200(1.677万色)
	コネクタ形状(アナログ)	HD-15pinメス
	コネクタ形状(デジタル)	DVH(DVI-D Signal Only)
VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)	

※添付ドライバ未対応OSでは16色の表示になります。

LAN機能	ネットワーク規格	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T	
	コントローラチップ	LAN1	Intel 82579LM
		LAN2	RTL8111DL
	ポート	RJ45×2	
通信速度	10/100/1000Mbps		
LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)		

サウンド機能	コントローラチップ	Realtek ALC885	
	入出力ポート	ラインIN/サラウンド	RCAピンジャック
		ラインOUT	
		マイクIN /センター+サブウーファー	
サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)		

付属品

①	ドライバ&マニュアルディスク	1枚
②	シリアルATAケーブル	2本
③	シリアルATA電源変換ケーブル	2本
④	2ポートUSBケーブル	2本
⑤	1ポートCOMケーブル	1本
⑥	I/Oパネル	1枚



関連情報

適合CPU

・Core i

型式	プロセッサナンバ	内部動作クロック	キャッシュ	Core	ページ
PCMP-C73400-R	i7-2600	3.3GHz	8MB	Sandy Bridge	08401
PCMP-C53100-R	i5-2400	3.1GHz	6MB		
PCMP-C33300-R	i3-2120	3.4GHz	6MB		

・Pentium

型式	プロセッサナンバ	内部動作クロック	キャッシュ	Core	ページ
PCMP-PD2900-R	G850	2.9GHz	3MB	Sandy Bridge	08404

・Celeron

型式	プロセッサナンバ	内部動作クロック	キャッシュ	Core	ページ
PCMP-DC2500-R	G540	2.5GHz	2MB	Sandy Bridge	08404

適合メモリ

型式	メモリ容量	FSB	ECC	動作電圧	ページ
PCMM-240P8G-10600-R	8GB	1333MHz PC3-10600	なし	1.5V	08409
PCMM-240P4G-10600-R	4GB				
PCMM-240P2G-10600-R	2GB				
PCMM-240P1G-10600-R	1GB				

ATX
MicroATX
Mini-ITX