


## 3.5インチ3モード

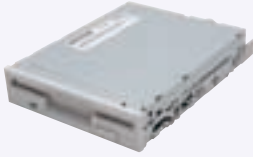

**ココが特長** 現在希少なFDドライブをご提供

●RoHS対応のフロッピーディスクドライブです。



・在庫限りにて販売終了致します。  
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単価
PCFX-359-R	1台～ ¥6,000



Delivery  
納期

**出荷日**

1～50台	翌日(当日)
51台～	都度見積

当日出荷は、17時までにご都度お申し付けください。

**在庫品**

### 仕様

メーカー型式	D353M3
フォーマットサイズ	720kB、1.44MB
ディスクサイズ	3.5インチ
動作電圧	DC5V
消費電力	動作時: 1.6W(平均)スタンバイ時: 0.04W(平均)
動作環境	温度: 5~52℃、湿度: 20~80%RH(結露なきこと)
MTBF	30,000H(25℃)
重量・外形寸法(mm)	400g、101.6(W)×144(D)×25.4(H)

販売: ミスミ / 製造元: ミツミ電機㈱

### コネクタピン配列

端子番号	信号名	端子番号	信号名	信号方向
1	NC	2	MODE SELECT	入力
3	NC	4	NC	—
5	NC	6	NC	—
7	OV	8	INDEX	出力
9	OV	10	NC	—
11	OV	12	DRIVE SELECT 1	入力
13	OV	14	NC	—
15	OV	16	MOTOR ON	入力
17	OV	18	DIRECTION SELECT	入力
19	OV	20	STEP	入力
21	OV	22	WRITE DATA	入力
23	OV	24	WRITE GATE	入力
25	OV	26	TRACK 00	出力
27	OV	28	WRITE PROTECT	出力
29	OV	30	READ DATA	出力
31	OV	32	SIDE ONE SELECT	入力
33	OV	34	DISK CHANGE	出力

## 3.5インチ3モード FDDエミュレーター



**ココが特長** FDDベースのシステムに最適な代替ドライブ

●FDDエミュレート機能をもったCFカードリーダーです。  
●PC-9801、PC-9821、PC98-NXシリーズには未対応です。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。  
・接続ケーブルは付属していません。



型式	単価		
PCFX-FDCR-R	1～29台	30～39台	40～49台
	¥22,900	¥22,400	¥21,800



Delivery  
納期

**出荷日**

1～10台	翌日(当日)
11台～	都度見積

当日出荷は、17時までにご都度お申し付けください。

**在庫品**

### 仕様

フォーマットサイズ	720kB、1.23MB、1.44MB
ディスクサイズ	3.5インチ
動作電圧	DC5V
出力電圧	3.3V
CF 必須容量	4MB 以上
消費電流	動作時: 1.69mA(平均)スタンバイ時: 1.19mA(平均)
動作環境	温度: 0~55℃、湿度: 20~80%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	262g、101.6(W)×112.6(D)×25.4(H)

### コネクタピン配列

端子番号	信号名	端子番号	信号名	信号方向
1	GND	2	MODE SELECT	入力
3	KEY	4	HIGH DENSITY2	出力
5	GND	6	RESERVED	入力
7	GND	8	INDEX	出力
9	GND	10	DRIVE SELECT0	入力
11	GND	12	DRIVE SELECT 1	入力
13	GND	14	RESERVED	入力
15	GND	16	MOTOR ON	入力
17	GND	18	DIRECTION SELECT	入力
19	GND	20	STEP	入力
21	GND	22	WRITE DATA	入力
23	GND	24	WRITE GATE	入力
25	GND	26	TRACK 00	出力
27	GND	28	WRITE PROTECT	出力
29	GND	30	READ DATA	出力
31	GND	32	SIDE ONE SELECT	入力
33	GND	34	DISK CHANGE	出力

## 3.5インチ2モード



**ココが特長** FDやCFなど、多くのメディアに対応可能なドライブ

●3.5インチベイ1つで、FDD+カードリーダーとして使用可能な多機能ドライブです。



・在庫限りにて販売終了致します。  
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単価
PCFX-404-R	1台～ ¥6,000



Delivery  
納期

**出荷日**

1～50台	翌日(当日)
51台～	都度見積

当日出荷は、17時までにご都度お申し付けください。

**在庫品**

### 仕様

ディスクサイズ	3.5インチ
インターフェイス	USB2.0 & USB1.1(カードリーダー部) 34ピンパラレル(FDDインターフェイス)
ケーブル長	410mm
装備スロット	Floppy Disk x 1 xD/SW/SD/MMC/MS/MS PRO スロット x 1 CF/MDスロット x 1
アクセスLED	グリーン(FDD)、レッド(カードリーダー)兼用
対応OS	98SE/Me/2000/XP/XP x64/Vista/Windows 7
重量・外形寸法(mm)	350g、101.6(W)×144(D)×25.4(H)

対応メディア	2HD/2DD Floppy Disk Compact Flash Type I 32~512MB Compact Flash Type II 32~512MB Microdrive 340MB/1GB Secure Digital 16~512MB Multi Media Card 16~128MB Memory Stick 32~128MB Memory Stick PRO ~1GB Smart Media 16~128MB
--------	--