


## 8点絶縁入力/8点リレー出力

RoHS

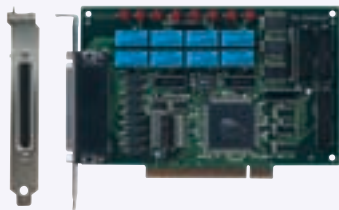

ココが  
特長

様々な制御に使用できるローコストモデル

- AC入力可能。
- 8点フォトカプラ絶縁入力。
- 8点リレー出力。
- LEDによりアクティブリレーを確認可能。

¥

型式	単 価		
	1~9台	10~29台	30~49台
PCDC-PCI7250-R	¥14,800	¥14,300	¥14,000

! ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

### 仕様

メーカー型式	PCI-7250
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタ	D-Sub37pin×S
消費電流	DC5V/140mA
動作環境	温度：0~60℃、湿度：5~90%RH(結露なきこと)
対応OS	Windows2000/XP/7、Linux
外形寸法(mm)	162(W)×107(H)

販売：ミスミ／製造元：ADLinkジャパン(株)

入力部	入力方式	8点フォトカプラ絶縁入力
	信号電圧	DC3~24V ON：DC3V以上、OFF：DC2.4V以下
出力部	応答時間	100μsec
	出力方式	8点リレー出力
その他	最大定格	AC120V/0.5A、DC24V/1A
	応答時間	8msec

初期状態(Reset時)は0~3chはNC-COM/ノーマルクロース  
4~7chはノーマルオープン

PCI DI/O



Delivery  
納期

### 出荷日


1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までにご度お申し付けください。

在庫品

## 8点TTL I/O、12点カウンタ

RoHS

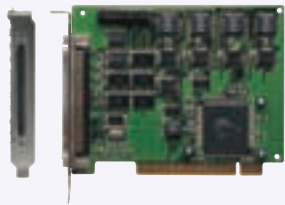

ココが  
特長

計測器との親和性の高いTTL

- 周波数可変 タイマー・カウンタ4個搭載(8254-8MHz)。
- 割り込み信号に外部入力を利用可能。

¥

型式	単 価		
	1~9台	10~29台	30~49台
PCDC-PCI8554-R	¥35,000	¥34,500	¥34,200

! ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

### 仕様

メーカー型式	PCI-8554
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタ	ハーフピッチピンタイプ100pin×S
消費電流	DC5V/350mA
動作環境	温度：0~60℃、湿度：5~95%RH(結露なきこと)
対応OS	Windows2000/XP/7、Linux
外形寸法(mm)	134(W)×107(H)

販売：ミスミ／製造元：ADLinkジャパン(株)

入力部	8点非絶縁TTL入力	信号電圧	ON：DC2.0V以上、OFF：DC0.8V以下
	12ビット入力、クロック入力	信号電圧	ON：DC2.0V以上、OFF：DC0.8V以下
出力部	周波数	信号電圧	内部8MHz、外部10MHz
	8点非絶縁TTL出力	信号電圧	ON：DC2.4V(3.0mA)以上、OFF：DC0.8V(24mA)以下
その他	12点カウンタ出力	信号電圧	Low：DC0.5V(24mA)、High：DC2.4V(3.0mA)
	周波数	周波数	内部8MHz、外部10MHz

82C54-8MHz タイマカウンタ 4個搭載

PCI DI/O



Delivery  
納期

### 出荷日


1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までにご度お申し付けください。

在庫品

## 16点絶縁入力/16点絶縁出力

RoHS

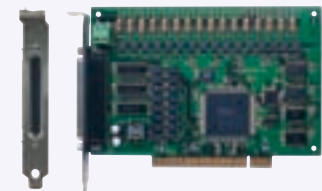

ココが  
特長

PLCと同じ絶縁方式で現場に最適

- 入力部がDC5.000V耐圧のフォトカプラ絶縁。
- 外部入力を割り込み信号に利用可能。

¥

型式	単 価		
	1~9台	10~29台	30~49台
PCDC-PCI7230-R	¥17,600	¥17,100	¥16,800

! ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

### 仕様

メーカー型式	PCI-7230
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタ	D-Sub37pin×S
消費電流	DC5V/150mA
動作環境	温度：0~60℃、湿度：5~95%RH(結露なきこと)
対応OS	Windows2000/XP/7、Linux

販売：ミスミ／製造元：ADLinkジャパン(株)

外形寸法(mm)	153(W)×107(H)	
入力部	入力方式	16点フォトカプラ絶縁入力
	電圧	DC3~24V ON：DC3.0V以上、OFF：DC1.0V以下
出力部	応答時間	100μsec
	出力方式	16点フォトカプラ絶縁出力
その他	最大定格	DC35V/500mA
	応答時間	8μsec

PCI DI/O



Delivery  
納期

### 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までにご度お申し付けください。

在庫品

シリアル通信

デジタル I/O

アナログ

GPIO/CAN/  
パラレル

VGA/サウンド

RAID/USB/  
LAN

拡張ボックス

アクセサリ