


32点絶縁入力



PCI DI

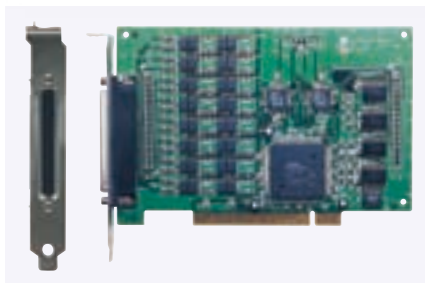

ココが特長 **入力を効率良く拡張する32点絶縁タイプ**

- 絶縁32デジタル入力 絶縁耐電圧5,000V。
- デュアルインプットリガ。
- 割り込み信号 COS対応。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単 価		
	1~9台	10~29台	30~49台
PCDC-PCI7233-R	¥23,900	¥23,400	¥23,100

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

メーカー型式	PCI-7233
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタ	D-Sub37pinメス
消費電流	DC5V/300mA
動作環境	温度: 0~60℃、湿度: 5~95%RH(結露なきこと)

販売: ミスミ / 製造元: ADLinkジャパン(株)

対応OS	Windows2000/XP/7、Linux	
外形寸法(mm)	158(W)×107(H)	
入力部	入力方式	32点フォトカブラ絶縁入力
	信号電圧	DC3~24V ON: DC3.0V以上、OFF: DC1.0V以下
	応答時間	100μsec

32点絶縁出力

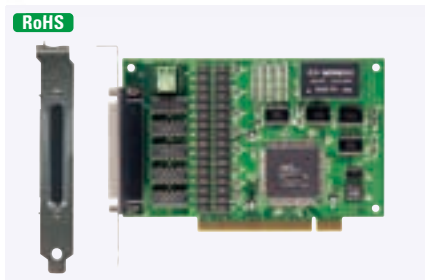

RoHS

PCI DO



ココが特長 **出力用、フォトカブラ絶縁タイプ**

- 32絶縁デジタル出力絶縁耐電圧 5,000V。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単 価		
	1~9台	10~29台	30~49台
PCDC-PCI7234-R	¥21,800	¥21,300	¥21,100

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

メーカー型式	PCI-7234
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタ	D-Sub37pinメス
消費電流	DC5V/1.0A
動作環境	温度: 0~60℃、湿度: 5~95%RH(結露なきこと)

販売: ミスミ / 製造元: ADLinkジャパン(株)

対応OS	Windows2000/XP/7、Linux	
外形寸法(mm)	175(W)×107(H)	
出力部	出力方式	32点フォトカブラ絶縁出力
	最大定格	DC35V/500mA
	応答時間	100μsec

64点絶縁出力

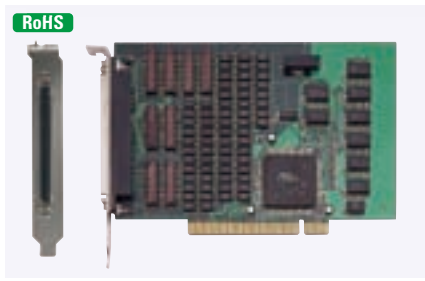

RoHS

PCI DO



ココが特長 **多点(64点)出力、フォトカブラ絶縁タイプ**

- 絶縁耐電圧5,000V。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単 価		
	1~9台	10~29台	30~49台
PCDC-PCI7434-R	¥28,000	¥27,400	¥26,600

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

メーカー型式	PCI-7434
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタ	ハーフピッチピンタイプ100pinメス
消費電流	DC5V/560mA
動作環境	温度: 0~60℃、湿度: 5~95%RH(結露なきこと)

販売: ミスミ / 製造元: ADLinkジャパン(株)

対応OS	Windows2000/XP/7、Linux	
外形寸法(mm)	156(W)×106(H)	
出力部	出力方式	64点フォトカブラ絶縁オープンコレクタ出力
	最大定格	DC35V/500mA
	応答時間	100μsec