


4ch出力

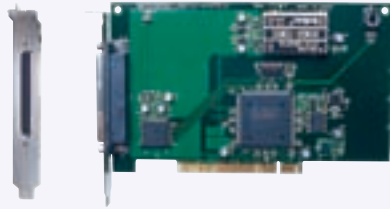

ココが特長 **全チャンネル出力電圧を同時更新する設定が可能**
●電源投入時の出力電圧リセット機能を搭載。

PCI DA

Delivery
納期



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単 価
PCDA-DA124-PCI	1~9台 ¥44,170

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

メーカー型式	DA12-4(PCI)
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタ	D-Sub37pinメス
タイム	0.5μsec~約17min(250nsec毎)
消費電流	DC5V/0.6A
動作環境	温度：0~50℃、湿度：10~90%RH(結露なきこと)

対応OS	Windows2000/Server 2003/XP/Vista/7	
外形寸法(mm)	176.4(W)×106.7(H)	
アナログ出力部	チャンネル数	4ch
	分解能	12bit
	測定レンジ	バイポーラ：DC±10V、±5V(ソフトウェア設定) ユニポーラ：DC0~10V(ソフトウェア設定)
	変換時間	10μsec以下

販売：ミスミ/製造元：(株)コンテック

8ch出力

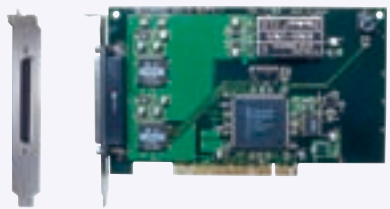

ココが特長 **出力用カード(8ch)**
●全チャンネル出力電圧を同時更新する設定が可能。

PCI DA

Delivery
納期



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単 価
PCDA-DA128-PCI	1~9台 ¥63,340

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

メーカー型式	DA12-8(PCI)
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタ	D-Sub37pinメス
タイム	0.5μsec~約17min(250nsec毎)
消費電流	DC5V/0.8A
動作環境	温度：0~50℃、湿度：10~90%RH(結露なきこと)

対応OS	Windows2000/Server 2003/XP/Vista/7	
外形寸法(mm)	176.4(W)×106.7(H)	
出力部	チャンネル数	8ch
	分解能	12bit
	測定レンジ	バイポーラ：DC±10V、±5V(ソフトウェア設定) ユニポーラ：DC0~10V(ソフトウェア設定)

販売：ミスミ/製造元：(株)コンテック

16ch出力

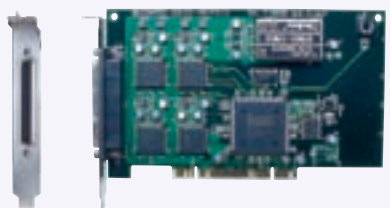

ココが特長 **多チャンネル出力用カード(16ch)**
●全チャンネル出力電圧を同時更新する設定が可能。

PCI DA

Delivery
納期



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単 価
PCDA-DA1216-PCI	1~9台 ¥81,670

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

メーカー型式	DA12-16(PCI)
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタ	D-Sub37pinメス
タイム	0.5μsec~約17min(250nsec毎)
消費電流	DC5V/1.4A
動作環境	温度：0~50℃、湿度：10~90%RH(結露なきこと)

対応OS	Windows2000/Server 2003/XP/Vista/7	
外形寸法(mm)	176.4(W)×106.7(H)	
出力部	チャンネル数	16ch
	分解能	12bit
	測定レンジ	バイポーラ：DC±10V、±5V(ソフトウェア設定) ユニポーラ：DC0~10V(ソフトウェア設定)

販売：ミスミ/製造元：(株)コンテック