

新商品

グラフィックスカード(NVIDIA)

RoHS



Delivery
納期

出荷日

1~3台 翌日(当日)

4台~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

ココが
特長

高負荷処理に最適な高速処理画像カード



型式	バス仕様	ロープロファイル 対応	単価 1~9台
PCVQ-QD2000-R	PCIe×16		¥69,000
PCVQ-QD600-R	PCIe×16		¥27,000
PCVQ-NVS300-R	PCIe×1	●	¥19,000



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意

仕様

型式	PCVQ-QD2000-R	PCVQ-QD600-R	PCVQ-NVS300-R
グラフィックスプロセッサ	NVIDIA Quadro 2000	NVIDIA Quadro 600	NVIDIA NVS 300
CUDAコアプロセッサ数	192基	96基	16基
グラフィックスクロック	625MHz	640MHz	520MHz
プロセッサクロック	1250MHz	1280MHz	1230MHz
メモリ	1GB GDDR5 SDRAM 128bit	1GB DDR3 SDRAM 128bit	512MB DDR3 SDRAM 64bit
バス	PCIe×16	PCIe×16	PCIe×1
最大消費電力	62W	40W	17.5W
ディスプレイコネクタ	DVI×1, DisplayPort×2	DVI×1, DisplayPort×1	DMS-59
対応OS	WindowsXP/Vista/7 (32bit/64bit)		
外形寸法(mm)	177.8(W)×111(H)×15.7(D)	168(W)×69(H)×15.8(D)	145(W)×69(H)×15(D)

必要動作環境

CPU	Intel Xeon/Core 2以上	
バス	PCI Express×16(2.0対応)に対応した空きスロット1つと隣接スロット1つ	PCI Express×16(2.0対応)に対応した空きスロット1つ
必要電源容量	最小: 定格出力400W以上の出力 推奨: 定格出力450W以上の出力	定格出力300W以上 定格出力350W以上
システム推奨メモリ	32bit: 1GB以上, 64bit: 2GB以上	
ハードディスク	200MB以上	
モニター解像度	800×600以上の解像度が表示可能なディスプレイモニター	

販売: ミスミ/製造元: (株)エルザジャパン

付属品



PCVQ-QD2000-R



PCVQ-QD600-R



PCVQ-NVS300-R


拡張カード
VGA / サウンド

グラフィック
カード
(NVIDIA)
グラフィック
カード
(ATI)
PCI
Express
PCI
サウンド
カード

グラフィックスカード(ATI)

新商品

RoHS

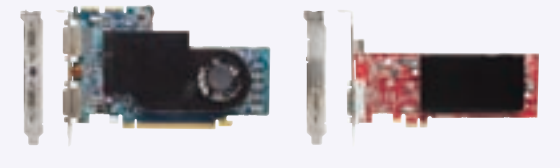

Delivery
納期

出荷日

1~3台 翌日(当日)

4台~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

ココが
特長

高負荷処理に最適な高速処理画像カード

- ATI純正のグラフィックスカードです。
- 長期供給保証モデル(2015年まで供給予定)



型式	バス仕様	ロープロファイル 対応	単価 1~9台
PCVQ-E6760-R	PCIe×16		¥39,800
PCVQ-FP2270-R	PCIe×1	●	¥26,900



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意

仕様

型式	PCVQ-E6760-R	PCVQ-FP2270-R
品名	E6760 1GB	AMD FirePro 2270
メーカー型式	A676-1GER	FPR227-512ERX1
メモリ	128bit, 1GB, GDDR5	512MB DDR3
バス	PCIe(×16)	PCIe(×1)
ディスプレイコネクタ	Dual link DVI×1, Single link DVI×1, Mini DisplayPort×1	DMS-59
最大解像度	2560×1600	2048×1536
対応OS	WindowsXP/Vista/7 (32bit/64bit)	
外形寸法(mm)	175(W)×110(H)	168(W)×65(H)

付属品



PCVQ-E6760-R



PCVQ-FP2270-R

販売: ミスミ/製造元: (株)ACUBE