


新商品

## PCIe(x1)RAIDカード

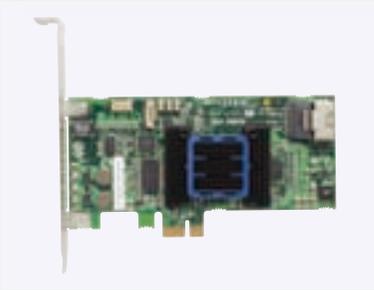

**ココが特長** **SATA、ホットスワップ対応**



ご注意

・HDDは必ず同一メーカー、同一型番で組み合わせてください。違うタイプのHDDでは全く動作しない、または不安定な動作をするなど、トラブルの原因となります。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
RDCAT-6405E-R	¥27,900	¥27,500	¥27,000



Delivery  
納期

出荷日

1~5台 翌日(当日)

6台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様

インターフェイス	SATA/SAS	動作環境	温度：0~55℃、湿度：5~95%RH(結露なきこと)
最大デバイス数	4台	外形寸法(mm)	130(W)×64(H)
バスインターフェイス	PCIe(x1)	付属品	①交換用ロープロファイル穴あきブラケット
RAIDレベル	0、1、1E、10、JBOD		②クイックスタートガイド
データ転送速度	ポート当たり6 Gb/秒		③ソフトウェア、マニュアル類DVD
内部コネクタ	内部 SFF-8087 × 1		④mSASx4-4SATA x1-SB ケーブル(0.7m)
対応OS	Windows 7(32bit/64bit)		
主なRAID機能	アレイからのブート、ホットスワップ、ホットスベア、ホットプラグ、リビルド・スケジューリング		

## PCIe(x1)USB3.0増設カード



**ココが特長** **USB3.0ポートを2ポートに増設**

- 普及が進むUSB3.0対応機器接続時に。
- 最大転送速度372MB/S



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PCUS-PEU3X-R	¥3,980	¥3,900	¥3,800



Delivery  
納期

出荷日

1~5台 翌日(当日)

6台~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様

バスインターフェイス	PCIe(x1)	消費電力	動作時：155mA(TYP) アイドル時：110mA(TYP)
転送レート	SuperSpeed：5Gbps、High-Speed：480Mbps、Full-Speed：12Mbps、Low-Speed：1.5Mbps	動作環境	温度：0~55℃、湿度：20~80%RH(結露なきこと)
接続コネクタ	USB3.0 Standard-Aコネクタ×2 内部電源コネクタ(SATA15pin)×1	外形寸法(mm)	59(W)×66(H)
電源電圧	DC +3.3V (PCI Expressスロットより供給)	付属品	①ロープロファイルブラケット×1
内部コネクタ	内部 SFF-8087 × 1		②ソフトウェアCD-ROM
対応OS	Windows XP/Vista/7(32/64bit)、 Windows Server 2008 R2(32/64bit)		③ユーザーズマニュアル

## 10/100/1000Mbps対応 LANポート増設カード

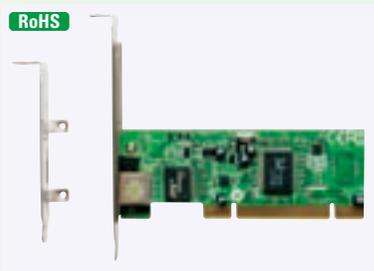

RoHS

**ココが特長** **ギガビット対応、ロープロファイル省スペース**

- PCIバス対応。
- 10/100/1000Mbps自動認識。
- ロープロファイルPCI用ブラケット付き、スリムPCなどにも対応可能。



型式	単 価		
	1~4台	5~9台	10~29台
PCNW-GN1200TW2-R	¥2,100	¥2,000	¥1,950



Delivery  
納期

出荷日

1~5台 翌日(当日)

6台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**!** 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。  
ご注意

### 仕様

バスインターフェイス	PCI(32bit)	消費電力	3.6W
搭載コントローラ	Realtek RTL8169SC	動作環境	温度：0~55℃、湿度：35~85%RH(結露なきこと)
通信速度	10/100/1000Mbps、Jumbo Frame(7,000byte)対応	重量・外形寸法(mm)	30g、120(W)×45(H)
対応OS	Windows98/Me/2000/XP/7		
規格	FCC ClassB、VCCI ClassB、CE		