

の  
価格は値下げした  
商品です  
**プライス  
ダウン**

## 延長機能付き

RoHS



**ココが  
特長**

### 最大300mの遠隔操作が可能な CPUシェアリング

PS/2 CE対応



Delivery  
納期

- 2ポートのCPUシェアリングデバイスと、最大300mのリモートコントロールが可能。
- KVMスイッチ(KVMM-CSシリーズ)と組み合わせて延長可。
- ローカル/リモート操作は、先着で自動認識・排他制御。

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

¥

型式	単価		
	1~9台	10~14台	15台
PNCE-UPCED-C-R	¥68,600	¥64,500	¥61,600

出荷日	
1~10台	7日目
11台~	都度見積

非在庫品



ご注意


- ・本商品のローカル~リモート間接続ケーブルは、STP(シールド付き)ケーブルは使用できません。推奨UTPケーブルCBLKV-5E350シリーズをご使用ください。
- ・パッケージにはローカル・リモート両方のユニットが含まれています。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

## 仕様

ユニットタイプ	ローカル	リモート
コネクタ	キーボード	ミニDIN6pinメス
	マウス	ミニDIN6pinメス
	ディスプレイ	HD-15pinメス
	ユニット間接続	UTPケーブル <sup>(注)</sup>
調整機能	-	画質
電源入力方式	バスパワー	付属ACアダプタ
ケーブル長	300m(最大)	
解像度	1,600×1,200(最大180m) 1,024×768(最大300m)	
動作環境	温度: 0~40℃、湿度20~85%(結露なきこと)	
材質	スチール	
重量・外形寸法(mm)	400g、108(W)×91(D)×23(H)	
付属品	PC接続用ケーブル(デバイス側): D-Sub25pinオス/PC側: ミニDIN6pinオス×2、 HD-15pinオス0.6m) 1本	
	ACアダプタ (入力AC100~240V、出力DC6V/2A、ケーブル長:1.5m) 1個	
	固定用ベルト 2本	
	マニュアル 1部	
規格	CE	

(注)UTPケーブルは付属しません。\*推奨UTPケーブル CBLKV-5E350シリーズ **08719ページ**

## KVMスイッチとの組み合わせ接続例

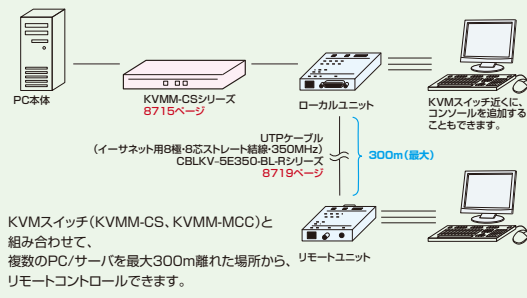

KVM延長  
シェアリング

- CPUリモートシェアリング(PS/2)
- CPUリモートシェアリング(USB)
- コンソールエクステンダ
- キーボード分岐ユニット

## ローカル/リモート排他制御対応・延長機能付き



**ココが  
特長**

### ローカル/リモート排他制御対応 CPUシェアリング

PS/2 CE対応



Delivery  
納期

- 2ポートのCPUシェアリングデバイスと最大150mのリモートコントロール機能を同時に実現
- ホットキーによりローカル/リモートの排他制御が可能で、誤操作の危険性を軽減
- リモートユニットに付属のケーブルでPC本体と接続すれば2ポートKVMスイッチとしても使用可能

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

¥

型式	単価
PNCE-EKP222C-R	1~9台 ¥22,000

出荷日	
1~5台	5日目
6台~	都度見積

非在庫品



ご注意

- ・パッケージにはローカル・リモート両方のユニットが含まれます。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

## 仕様


ユニットタイプ	ローカル	リモート
消費電流		
ケーブル長	150m(最大)	
解像度	1,280×1,024(最大)/60Hz	
コネクタ (コンソール 接続)	キーボード	ミニDIN6pinメス
	マウス	ミニDIN6pinメス
コネクタ (PC本体 接続)	ディスプレイ	HD-15pinメス
	キーボード	-
コネクタ (ユニット間接続)	マウス	-
	ディスプレイ	HD-15pinメス
LED	接続	
電源入力方式	バスパワー	付属電源アダプタ
動作環境	動作 温度: 0~50℃、湿度: 0~80%(結露なきこと)	
保存	温度: -20~60℃、湿度: 0~80%(結露なきこと)	
材質	スチール	
重量	300g	300g
外形寸法(mm)	156×65×20	156×65×20
付属品	リモートユニット&ローカルユニット用PC本体接続1.8mケーブル (ミニDIN6pinオス×2、HD-15pinオス)2本 ACアダプタ(入力AC100~240V、出力DC9V/0.6A)、 フットロック×2 マニュアル 1部	
取得規格	CE、FCC Class A	

(注)推奨ケーブル CBLKV-5E350シリーズ 販売: ミスミ/製造元: Rextron

## 接続例

### ■KVMスイッチとして使用する場合の接続

ユーザ②はPC本体①、②の操作が可能になります。  
ユーザ①はPC本体①のみの操作が可能です。  
※ユーザ①がPC本体①を、ユーザ②がPC本体②を同時に操作可能です。

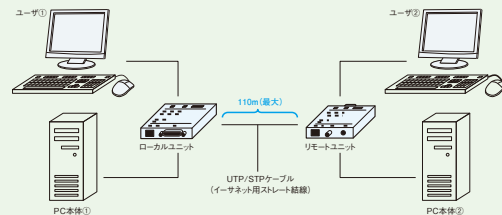

2012.9  
2013.8

8722