

10/100M 8ポート 平置型 メタルシャーシ



CE対応 UL 10 BASE-T 100 BASE-TX

Delivery 納期

- ココが特長**
- 衝撃や振動耐久性にすぐれた薄型設計、平置型
 - 2重化電源供給対応。
 - 電源異常警報用リレー接点搭載。
 - IP20保護。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価		
	1~9台	10~14台	15~19台
IESH-FL-SWITCH-SF-8TX	¥26,800	¥25,400	¥24,100

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

注意

- ・電源ユニットは付属しません。別途端子台にDC電源を供給してください。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

10/100Mbps自動認識・Auto MDI/MDI-X対応

全ての通信ポート(RJ-45)は接続された相手先の状態(10/100Mbps、極性)を判定して自動的にリンクします。

デュアルパワー・インプット

2系統の並列電源入力ポートを搭載していますので、どちらかの電源に異常が発生し電源供給が断たれても、もう一方の電源入力側に切り替わります。電源異常が発生した場合、警告リレーポートの接点が動作しますので、接続した警告灯や警報器を動作させることができます。

仕様

通信速度	10/100Mbps	
標準規格	IEEE802.3/u/x	
通信ポート	ポート数	8
	通信規格	10BASE-T/100BASE-TX
	推奨ケーブル	CAT5Eストレート
	リンク機能	全ポート10/100Mbps自動認識(Auto MDI/MIDI-X)※
その他のポート	最大接続距離	100m
	警告リレーポート	1(最大接点接続容量DC24V/100mA)
電源ポート	2(DC24Vメイン・サブ2系統、最大ケーブル径1.9mm)	
電源入力	18.5V~30.2V	
消費電流	DC24V/180mA	
動作表示	POWER(メイン・サブ)、LINK、ACT、100	
材質	アルミニウム	
動作環境	0~55℃	
重量・外形寸法(mm)	135(W)×30(D)×80(H) ※突起部を除く	
付属品	マニュアル(英語)	
規格	CE、UL、IEC950、EN60950、VDE0805	

※接続した機器の通信速度と極性を判定し自動的にリンクする機能です。 販売:ミスミ/製造元:PHOENIX CONTACT

10/100M 5・8ポート リンク監視用リレー付き



RoHS

CE対応 10 BASE-T 100 BASE-TX

Delivery 納期

ココが特長

破格プライス!!警報機能搭載の産業用スイッチングハブ!

- 広温度範囲(最大-25~75℃)。
- 全ポートDIPスイッチによる警報機能On・Off対応。
- DINレール取付対応。
- ワイドレンジ電源入力DC: 18~32V(5ポート) 12~48V(8ポート)
- AC1500V絶縁耐圧(8ポートのみ)



型式	単 価	
	ポート数	1~9台
IESH-MB305-R	5	¥10,500
IESH-MB308-R	8	¥17,900

出荷日	
1~9台	翌日(当日)
10台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。


在庫品

仕様


型式	IESH-MB305-R	IESH-MB308-R	
通信速度	10/100Mbps		
標準規格	IEEE802.3/802.3u/802.3x		
レイテンシー*1	4.980ns	5.940ns	
パケットサイズ	512Kbit	448Kbit	
Quality of Service*2	-	IEEE802.1p	
通信ポート(RJ-45)	ポート数	8	
	通信規格	10BASE-T/100BASE-TX	
	推奨ケーブル	CAT5Eストレート	
	リンク機能	全ポート10/100Mbps(Auto MDI/MDI-X対応)*3	
その他のポート	最大接続距離	100メートル	
	電源ポート	端子台(最大ケーブル径1.5mm)	
警告リレーポート	端子台(最大ケーブル径1.5mm)		
電源入力	DC: 18~32V	DC: 12~48V(冗長電源)	
消費電力	DC24V/0.12A(最大)	DC24V/0.33A(最大)	
状態表示	電源1、アラーム	電源1/2、アラーム	
材質	スチール(IP31プロテクション)		
動作環境	動作温度	温度: -25~75℃	温度: -34~70℃
	保存温度	温度: -40~85℃	温度: -40~85℃
	湿度	湿度: 5~95%RH(結露なきこと)	湿度: 5~95%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	30(W)×111.8(H)×98.2(D)	55(W)×120(H)×108(D)	
重量(g)	290	525	
規格	CE		
付属品	クイックインストールガイド(日本語)		

- *1 レイテンシー: 64Bytes/パケット時
- *2 フレームタイプの優先度をつけ、高優先度パケットに多くの帯域幅を優先し通信をスムーズに行います。
- *3 接続された相手先の状態(10/100Mbps、極性)を判定して、自動的にリンクする機能です。

外形図

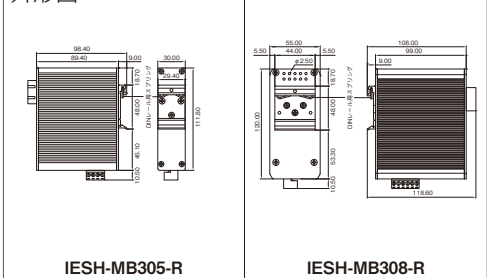

底面

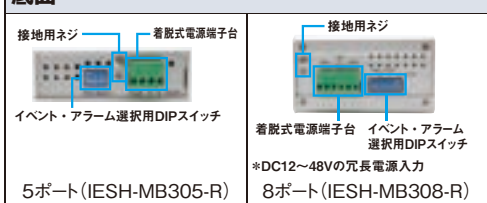

*DC12~48Vの冗長電源入力