

10/100/1000M 5・8ポート 2重化電源

RoHS

ココが特長

高速ギガビット・スイッチングハブ産業用・警報機能付で業界最安値を実現!

CE対応 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T

Delivery 納期



IESH-MB305G-R IESH-MB308G-R

¥

- 広温度範囲(最大-10~70℃)。
- 全ポートDIPスイッチによるアラームOn・Off対応。
- DINレール取付対応。
- ワイドレンジ電源入力DC: 18~32V(5ポート) 12~48V(8ポート)

型式	ポート数		単価
	RJ-45		
IESH-MB305G-R	5		¥14,250
IESH-MB308G-R	8		¥19,900

出荷日	
1~9台	翌日(当日)
10台~	都度見積


当日出荷は、17時までにご都度お申し付けください。

在庫品

仕様


型式		IESH-MB305G-R	IESH-MB308G-R
通信速度	RJ-45	10/100/1000Mbps	
標準規格		IEEE802.3/3u/3ab/3x IEEE802.1p/Q	
レイテンシー		1.588ns(64Bytes/パケット時)	
パッファサイズ		192Kbit	
Quality of Service		IEEE802.1p	
ジャンボフレーム		9,720Bytes	
通信ポート (RJ-45)	ポート数	5	8
	通信規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T	
	推奨ケーブル	CAT5Eストレート	
	リンク機能	全ポート10/100/1000Mbps(Auto MDI/MDI-X対応)	
	最大接続距離	100m	
ディップスイッチ		警報リレー: 各ポートと電源でOn・Offを設定	
電源入力		DC: 12~48V(2重化電源)	
消費電力		DC24V/8W(最大)	
状態表示		電源 1/2, アラーム	
材質		スチール(IP31プロテクション)	
動作環境	動作温度	温度: -10~70℃	
	保存温度	温度: -10~70℃	
	湿度	湿度: 0~95%RH(結露なきこと)	
重量・外形寸法(mm)		525g, 55(W)×120(H)×108(D)	
規格		CE	
付属品		クイックインストールガイド(日本語)	

底面

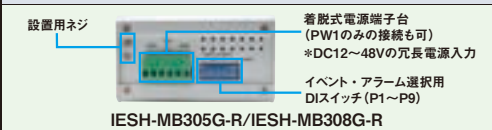

ピン番号	ステータス	説明
P1 to P8 (ピン1~8)	オン	このポートのポート・リンク切断アラームをオンにします。
	オフ	このポートのポート・リンク切断アラームをオフにします。
P9	オン	停電アラームをオンにします。
	オフ	停電アラームをオフにします。

外形図

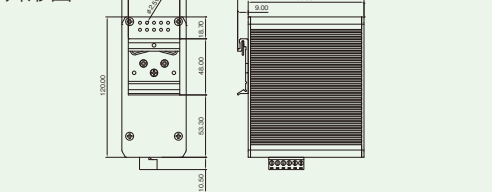

新商品

10/100M(7ポート) 1000M(3ポート) 2重化電源

RoHS

ココが特長

10ポート(10/100M・1000M)とSFPの選定が可能なマルチポートハブ

- 2重化電源対応
- 広温度範囲-10~70℃
- IP31アルミ筐体
- QoS対応

Delivery 納期



¥

型式	単価
IESH-MB310GS-R	¥29,800

出荷日	
1~9台	翌日(当日)
10台~	都度見積


当日出荷は、17時までにご都度お申し付けください。

在庫品

仕様

通信速度		RJ-45	10/100/1000Mbps
SFP			1000Base-SX/LX/LHX/XD/ZX*1
標準規格			IEEE802.3/3u/3z/3ab/3x, IEEE802.1p
交換方式			ストア&フォワード
スループット			14,880pps/10M, 148,800pps/100M, 1,488,100pps/1000M
パッファサイズ			1Mbits
Quality of Service*2			IEEE802.1p
通信ポート	RJ-45	P1~7	10BASE-T/100BASE-TX
		P8~9	10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
		P10	1000Base-T
		リンク機能	Auto MDI/MDI-X対応*3
	通信距離	100m	
	SFP	P11~13	ギガビットSFPモジュール*1
電源ポート			4ピン端子台(最大ケーブル径1.5mm)
電源入力			DC: 12~48V(2重化電源)
消費電力			DC24V/11.5W(最大)
状態表示			電源: 1/2, リンク: RJ-45/SFP
材質			アルミ(IP31プロテクション)
動作環境	動作温度	温度: -20~70℃	
	保存温度	温度: -40~850℃	
	湿度	湿度: 0~95%RH(結露なきこと)	
重量・外形寸法(mm)		875g, 96(W)×137(H)×119(D)	
付属品		クイックインストールガイド(日本語)	

外形図

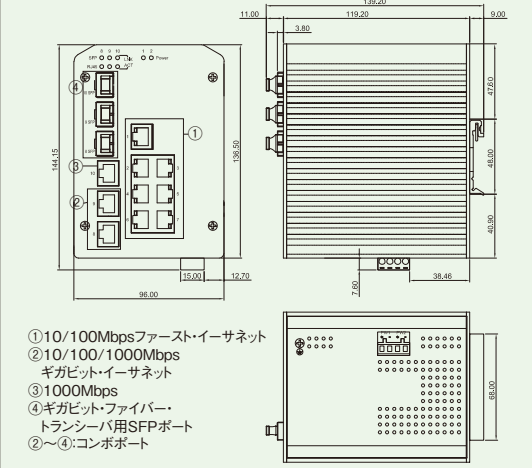

*1 オプション: SFPモジュールに関しては別途お問合せ下さい
*2 フレームタイプの優先度をつけ、高優先度/パケットに多くの帯域幅を優先し通信をスムーズに行います。
*3 接続された相手先の状態(10/100Mbps, 極性)を判定して、自動的にリンクする機能です。