

RS-232(1ポート)

RoHS

ココが
特長

LAN経由でRS-232機器と双方向通信可能

- PCからLAN(イーサネット)経由で1台のRS-232機器と双方向の通信が可能
- 最大通信速度460.8Kbps
- 15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232)
- Windows標準デバイスドライバ対応



| 型式 | パッケージ内容 | 単価 |
|--------------|-----------|--------|
| PNES-MP501-R | コンバータ本体のみ | ¥8,000 |



・本体・付属品の外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問合わせください。

RS
232100
BASE-TX10
BASE-TDelivery
納期

出荷日

| | |
|-------|--------|
| 1~10台 | 翌日(当日) |
| 11台~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までには都度お申し込みください。

在庫品

仕様


| | |
|----------------|---|
| LAN(イーサネット)ポート | 1ポート:10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45×ス) 1.5kV絶縁 |
| シリアルポート | 1ポート:RS-232(D-Sub9pinオス) |
| サージ保護 | 15kV |
| フロー制御 | XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR |
| 通信速度 | 110bps~460.8Kbps |
| データビット長 | 5/6/7/8/bit |
| パリティチェック | 偶数/奇数/スペース/マーク/なし |
| ストップビット長 | 1/1.5/2bit |
| プロトコル | IP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, BootP, ARP/RARP, Telnet, SNMP, HTTP, SMTP, SMPT |
| 設定ツール | Webブラウザ, Telnetコンソール, Windowsユーティリティ, SNMP |
| 対応OS | Windows2008/XP/Vista, 7 |
| 電源入力、消費電流 | DCジャック: 9~30VDC, 最大消費電力: 2.6W |
| 動作環境 | 動作温度: 0~60℃, 湿度: 5~95%RH 保存温度: -40~85℃, 湿度: 5~95%RH |
| 重量・外形寸法(mm) | 120g, 78.5(W)×79.6(D)×29.2(H) |

関連情報


ピンアサイン

| ピン番号 | RS-232 |
|------|--------|
| 1 | DCD |
| 2 | RxD |
| 3 | TxD |
| 4 | DTR |
| 5 | GND |
| 6 | DSR |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 | RI |


外観

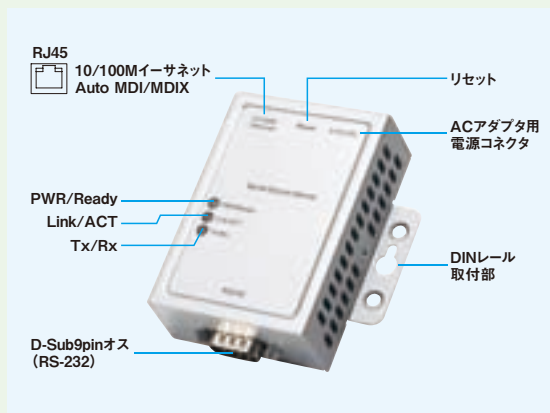

外形寸法図(mm)

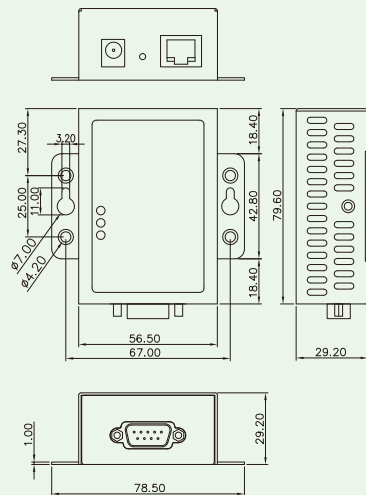

接続例

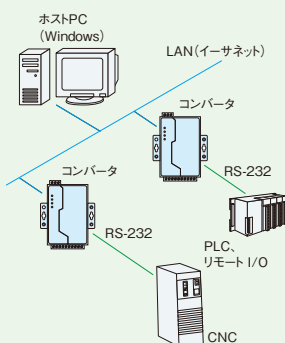

DINレール取付イメージ



※本体は別型式品になります。

付属品

| | |
|----------------------|----|
| ① クイックインストールガイド(日本語) | 1部 |
| ② 電源アダプタ(100~240V) | 1個 |
| ③ DINレール取付キット | 1個 |
| ④ 設置用フット/パッド | 4枚 |
| ⑤ ドライバ/マニュアルCD | 1枚 |