


USB/RS-232コンバーター

USB2.0規格対応(4ポート)

RoHS

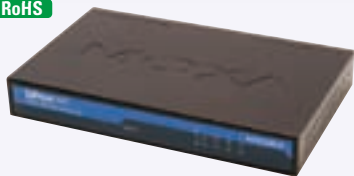

ココが特長

PCのUSBポートから4台のRS-232機器と通信可能

- PCのUSBポート経由で最大4台のRS-232機器と通信可能
- 剛性の高いスチールボディ
- FIFOバッファ 128byteでスループットの低下を防止
- 15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232)

*下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスマQCTセンターまでお問合わせください。

型式	単価
PNUIC-UPORT1410-R	1~9台 ¥22,300



納期

出荷日

1~9台	翌日(当日)
10台~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・バスパワーでの動作が可能なため、ACアダプタは付属していません。

仕様


電源入力	DC5V(スプアー)(USB)/DC12~48V(セルフパワー)両対応
消費電流	180mA(最大:外部電源時)
USBコネクタ	1(タイプB)
USB規格	USB2.0, 1.1
シリアルポート	RS-232x4(D-Sub9pinオス)
サージ保護	15kV
フロー制御	RTS/CTS, Xon/Xoff
通信速度	50~921,600bps
データビット長、ストップビット長	5/6/7/8bit, 1/1.5/2bit
パリティチェック	偶数/奇数/スペース/マーク/なし
FIFO/バッファ	128byte

対応OS	Windows2000/XP/Vista/7
動作環境	動作 温度: 0~55°C, 湿度: 5~95%RH(結露なきこと)
	保存 温度: -25~75°C, 湿度: 5~95%RH(結露なきこと)
材質	スチール
重量・外形寸法(mm)	700g, 204(W)×125(D)×30(H)
付属品	USB2.0ケーブル(A-Bタイプ・1m) 1本 CD-ROM: ドライバソフト&マニュアル(英語) 1枚 インストールガイド(英語)
規格	EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2/3, EN61000-4-2/3/4/5/6, FCCPart15 Class A, UL, c-UL, TÜV

販売: ミスマ / 製造元: MOXA Inc.

ピンアサイン

ピン番号	RS-232	ピン番号	RS-232
1	DCD	5	GND
2	RxD	6	DSR
3	TxD	7	RTS
4	DTR	8	CTS

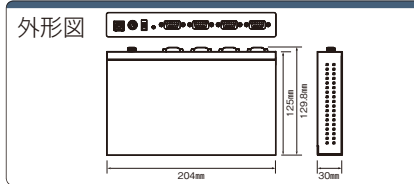

USB2.0規格対応(8ポート)

RoHS



ココが特長

PCのUSBポートから8台のRS-232機器と通信可能

- PCのUSBポート経由で最大8台のRS-232機器と通信可能
- 剛性の高いスチールボディ
- FIFOバッファ 128byteでスループットの低下を防止
- 15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232)

*下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスマQCTセンターまでお問合わせください。

型式	単価
PNUIC-UPORT1610-8-R	1~9台 ¥30,500



納期

出荷日

1~9台	翌日(当日)
10台~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

電源入力	DC12~48V(注)
消費電流	230mA(最大)
USBコネクタ	1(タイプB)
USB規格	USB2.0, 1.1
シリアルポート	RS-232x8(D-Sub9pinオス)
サージ保護	15kV
フロー制御	RTS/CTS, Xon/Xoff
通信速度	50~921,600bps
データビット長、ストップビット長	5/6/7/8bit, 1/1.5/2bit
パリティチェック	偶数/奇数/スペース/マーク/なし
FIFO/バッファ	128byte

対応OS	Windows2000/XP/Vista/7
動作環境	動作 温度: 0~55°C, 湿度: 5~95%RH(結露なきこと)
	保存 温度: -25~75°C, 湿度: 5~95%RH(結露なきこと)
材質	スチール
重量・外形寸法(mm)	850g, 204(W)×125(D)×44(H)
付属品	USB2.0ケーブル(A-Bタイプ・1m) 1本, CD-ROM: ドライバソフト&マニュアル(英語) 1枚, ACアダプタ&ACケーブル(入力:AC100~240V,出力:DC12V/1.2A, ケーブル長合計3.6m) 1組,インストールガイド(英語)
規格	EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2/3, EN61000-4-2/3/4/5/6, FCCPart15 Class A, UL, c-UL, TÜV

(注)バスパワーでも使用することは可能ですが、動作が不安定になる場合があります。

販売: ミスマ / 製造元: MOXA Inc.

ピンアサイン

ピン番号	RS-232	ピン番号	RS-232
1	DCD	5	GND
2	RxD	6	DSR
3	TxD	7	RTS
4	DTR	8	CTS

