


取付治具(カメラ用、2方向調整)

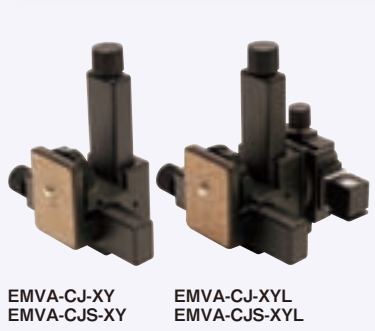

EMVA-CJ-XY EMVA-CJ-XYL
EMVA-CJS-XY EMVA-CJS-XYL

! 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
ご注意

**ココが
特長**

低価格!! 簡易型2軸ステージ!!

- 50mmの微動調整(2軸)
- FAカメラのテスト・実験用固定治具として最適。
- 水平(スキュー)方向調整(±6°)タイプもご用意。
- 耐荷重4,000g

無料
貸出
AG23

2D
CAD



Delivery
納期

出荷日

翌日(当日)

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	水平(スキュー)調整	ストップ	単 価	
			1~9台	10台以上
EMVA-CJ-XY	なし	なし	¥12,000	¥11,500
EMVA-CJS-XY	なし	あり	¥14,500	¥13,800
EMVA-CJ-XYL	あり	なし	¥22,000	¥20,900
EMVA-CJS-XYL	あり	あり	¥24,500	¥23,500

取付例




仕様

型式	EMVA-CJ-XY	EMVA-CJS-XY	EMVA-CJ-XYL	EMVA-CJS-XYL
ストップ※	—	あり	—	あり
調整範囲	各50mm(XY方向)			
水平(スキュー)調整	—	—	あり(±6°)	
調整方法	手動			
カメラ固定ネジ	1/4-20UNC			
耐荷重	4,000g		500g	
重量	350g		500g	

※調整用つまみのみでも固定可能ですが、ストップネジを締めることで振動等に対してより安定します。


動作範囲

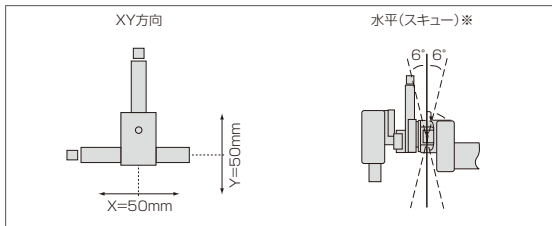

外形寸法図


(単位: mm)

EMVA-CJ-XY
EMVA-CJS-XY

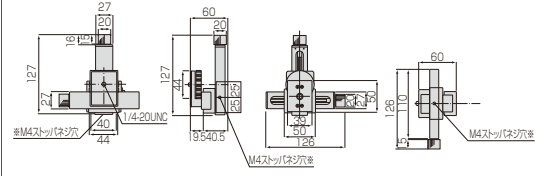


EMVA-CJ-XYL
EMVA-CJS-XYL

(単位: mm)

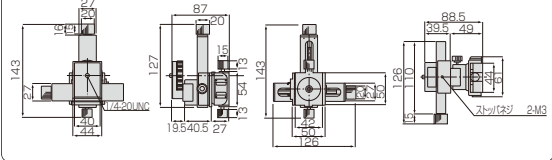

取付治具(カメラ用、3方向調整)

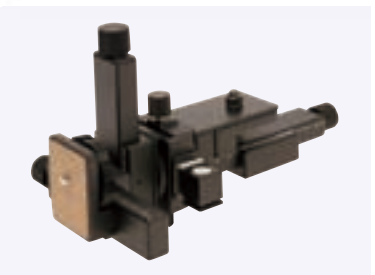

! 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
ご注意

**ココが
特長**

低価格!! 簡易型3軸ステージ!!

- 50mmの微動調整。(3軸)
- FAカメラのテスト・実験用固定治具として最適。
- 水平(スキュー)方向調整(±6°)、360°回転も可能。
- 耐荷重4,000g

無料
貸出
AG23

2D
CAD



Delivery
納期

出荷日

翌日(当日)

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	ストップ	単 価	
		1~9台	10台以上
EMVA-CJ-XYZL	なし	¥34,000	¥32,000
EMVA-CJS-XYZL	あり	¥37,750	¥36,000

取付例



仕様

型式	EMVA-CJ-XYZL	EMVA-CJS-XYZL
ストップ※	—	あり
調整範囲	各50mm(XYZ方向)	
回転調整	360°	
水平(スキュー)調整	±6°	
調整方法	手動	
カメラ固定ネジ	1/4-20UNC	
耐荷重	4,000g	
重量	1000g	

※調整用つまみのみでも固定可能ですが、ストップネジを締めることで振動等に対してより安定します。

外形寸法図

(単位: mm)

