

取付治具(LED照明用フレキシブルアーム)



・外観および仕様は、予告なく変更
することがあります。



照明を自在に移動・固定!!

- 照明を自在に移動・固定できるアーム。
- LED照明のテスト・実験用固定治具として最適。
- 様々な角度、距離にて位置決め可能(耐荷重600g)。



Delivery
納期

出荷日

翌日(当日)

当日出荷は、17時までに都度お申し
付けください。


在庫品




型式	タイプ	重量	耐荷重	単価	
				1~9台	10台以上
EMVA-LTJ-FA	標準	250g	600g	¥19,000	¥18,100
EMVA-LTJ-FAL	ロング	280g	600g	¥25,000	¥23,800

外形寸法図

EMVA-LTJ-FA

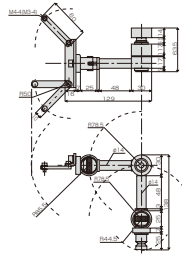

EMVA-LTJ-FAL

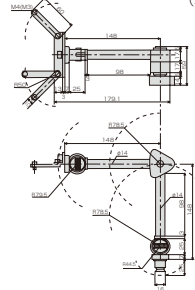

(単位: mm)

取付治具(フレキシブルアーム用ベース)

マグネットベース



80kgf



・外観および仕様は、予告なく変更
することがあります。



テスト用途に最適!!

- 各種機器を簡易的に固定するためのスタンド。
- カメラ・LEDフレキシブルアームを固定するための金具です。
- 支柱取付用のパイプクランプも発売。



Delivery
納期

出荷日

翌日(当日)

当日出荷は、17時までに都度お申し
付けください。

在庫品




型式	重量	種類	単価	
			1~14台	15台以上
EMVA-LTJ-MB	1000g	マグネットベース(800N)	¥11,300	
EMVA-LTJ-MBB	1250g	マグネットベース(1000N)	¥16,300	
EMVA-LTJ-P	400g	パイプクランプ	¥14,000	
EMVA-LTJ-FC	400g	Fクランプ	¥9,800	
EMVA-LTJ-B	75g	ベース	¥3,800	

パイプクランプ




φ13~35までの円柱、t3~20の角
パイプにしっかりクランプできます。

Fクランプ

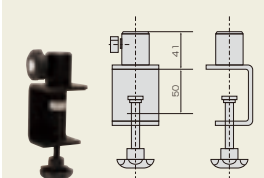


幅50mmの厚さまでクランプ可能(単位: mm)

ベース

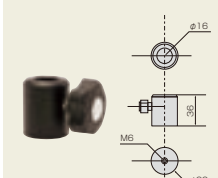

設備に直接取り付けられる部品(単位: mm)

EMVA-LTJ-MBB

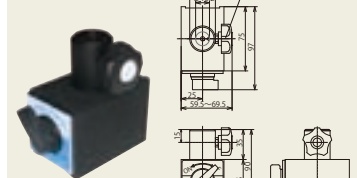

固定用マグネットベース

取付治具(バリアブルクランプ)



・外観および仕様は、予告なく変更
することがあります。



種々の機器を固定するクランプ

- カメラ・レンズ・照明の固定に
- 1/4インチネジで色々な所に固定可能
- φ18~60mmまで



Delivery
納期

出荷日

翌日(当日)

当日出荷は、17時までに都度お申し
付けください。

在庫品



型式	単価	
	1~14台	15台以上
EMVA-VC	¥12,000	¥11,500

取付例



外形寸法図

(単位: mm)

