

取付ジグ(照明器付きカメラスタンド)



**ココが
特長**

蛍光灯付きのカメラスタンド

- 照明が付いたカメラスタンド
- 支柱長2種類準備(700/1000mm)
- 台板(450×450mm)
- 粗動と微動(EMVA-CJ-XY相当)を組合せて使用可能「照明部」
- 角度調整、首振り自在のフレキシブルチューブ付き
- 蛍光灯照明のため交換も簡単



Delivery
納期

**出荷日
5日**


非在庫品



型式	支柱長 (mm)	単価
EMVA-DL700	700	¥62,000
EMVA-DL1000	1000	¥65,000

■外形寸法図

(単位: mm)

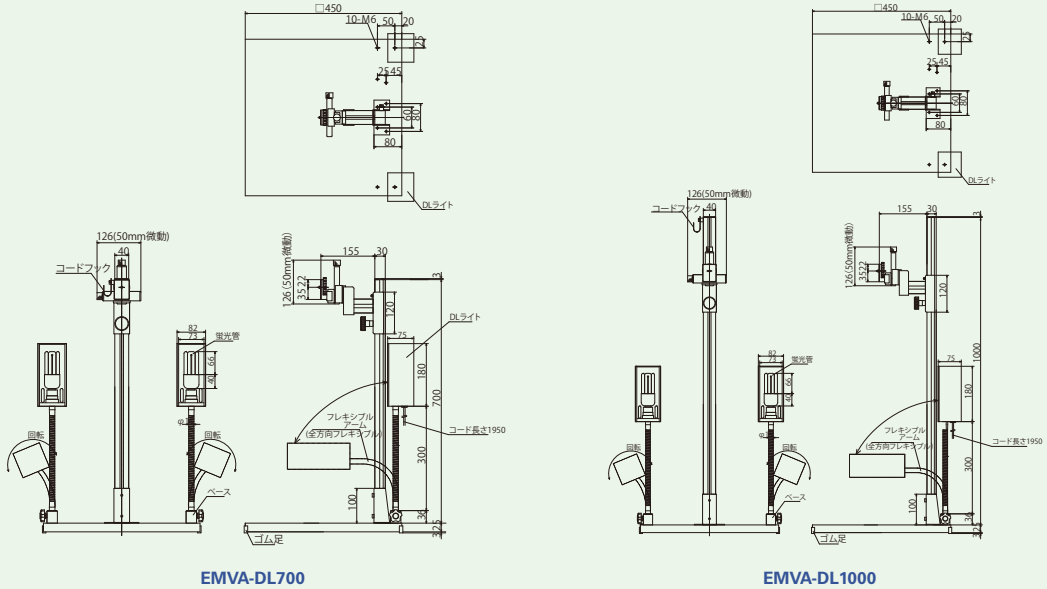

仕様

使用管	EFD25EN/21B 左右各1個(計2個)
入力電源	AC100 50/60Hz
参考照度	約5万Lx
ランプ寿命	8000h
消費電力	0.42A
重量	約1.4kg(片側) 約0.7Kg



■外形図

