

# 10.4" デスクトップディスプレイ

新商品

10.4インチ SVGA ビデオ入力\_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

RoHS



ココが  
特長

低価格小型ディスプレイ!  
品質に自信あります!

- 最低3年間の供給保証
- ビデオ入力\_アナログRGB入力対応
- LEDバックライトのため長寿命
- 安心の日本製電解コンデンサ使用

CE対応 無料貸出 A023

Delivery 納期

出荷日

1~5台 翌日(当日)

6台~ 都度見積

在庫品



型式	単価
PCMTL-MV10-R	1~9台 ¥33,500

## 仕様

パネル	AUO製(G104シリーズ)	
LCD	サイズ	10.4インチ
	表示エリア	211.2(H)×158.4(V)
	最大解像度	800×600 (SVGA)
	ピクセルピッチ	0.213mm
	表示色	26万色
視野角 (最大)	上下	上:60° 下:80°
	左右	左:80° 右:80°
表面輝度	400cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト	500:1	
入力	アナログRGB	HD-15pinメス
	ビデオ	S-VIDEO, Composite (RCA)
電源	入力電圧	AC100-240(ACアダプタ付属)
	消費電力	通常時: 15W(MAX)
動作環境	動作	温度: 5~40°C, 湿度: 10~90%RH(結露無き事)
	保存	温度: -10~60°C, 湿度: 10~90%RH(結露無き事)
LED寿命	50,000H (25度) ※保証値ではありません	
材質	スチール(ブラック)	
重量	3.2kg(スタンド含む)	
外形寸法	258mm(W)×203mm(H)×41mm(D)(スタンド部除く)	
規格	CE, FCC, RoHS	

## 設定可能なディスプレイモード


表示モード	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
640×480(VGA)	31.5	60
800×600(SVGA)	37.9	60
720×400	31.5	70
640×350	31.5	70

## 付属品



・ディスプレイケーブル	1本
・ACアダプタ	1セット

## 外形寸法図

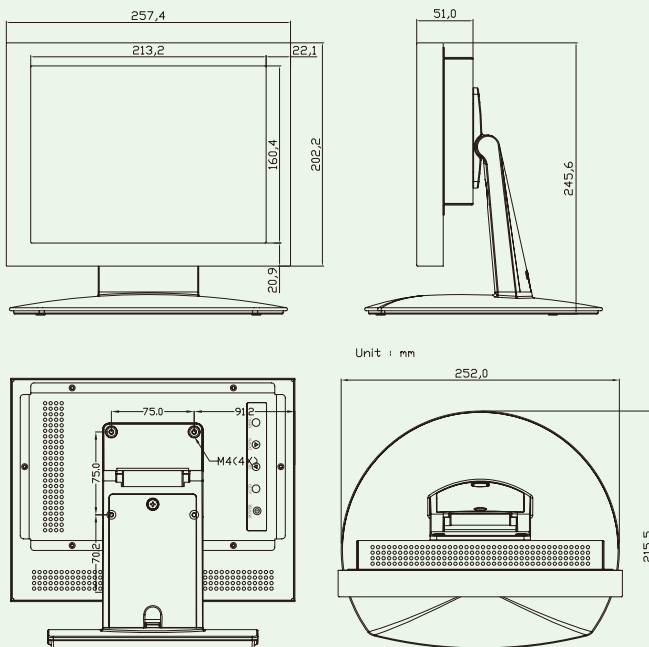

## コネクタ部



## 背面イメージ



ディスプレイ  
↓  
デスクトップ仕様  
(タッチ無)

8.4インチ

10.4インチ

12.1インチ

15インチ

17インチ

19インチ

2012.9

2013.8

9128