

10.4"
10.4インチ

10.4インチ SVGA 800×600 強化ガラス製保護フィルタタイプ

RoHS



無料
貸出
A023

10.4
インチ

SVGA

VESA
75



Delivery
納期

ココが
特長

装置搭載に最適な強化ガラス装備の10.4インチ

- 10.4インチSVGA(800×600)デスクトップ液晶ディスプレイ。
- 台座底面のパネルに盤面固定用に便利な穴付き。
- 小型CRTからの置換えに最適なサイズ。



・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してお近くのミスミQCTセンターまでお問合わせください。



型式	単 価		
	1~4台	5~9台	10~19台
PCMTL-LCM-T102AS-R	¥56,500	¥54,600	¥53,200

出荷日

1~20台 翌日(当日)

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

メーカー	Logitech	
メーカー型式	LCM-T102AS	
LCD	サイズ	10.4インチ
	方式	ノンインターレス(プロGRESSIV)
	表示エリア	211.0mm(H)×158.4mm(V)
	タイプ	TFTアクティブマトリックス方式カラーLCD
	最大解像度	800×600(SVGA)
	ピクセルピッチ	0.264mm
	表示色	26万色(最大)
視野角(最大)	左:60° 右:60° 上:35° 下:65°	
表面輝度	230cd/m ²	
コントラスト	500:1	
入力信号	信号方式	RGBアナログVGA(0.7Vp-p, 75Ω)
	周期	H/Vセパレート(TTLレベル)
入力端子	走査周波数	水平:31~49kHz 垂直:56~75Hz
	ドットクロック周波数	49.5MHz(最大)
電源	VGA	HD-15pin×5
	電源入力方式	ACアダプタ
動作環境	消費電流	定格:100V/100mA(待機時:3mA以下)
	動作	温度:10~35°C、湿度:20~80%RH(結露なきこと)
調整機能	保存	温度:-20~50°C、湿度:10~85%RH(結露なきこと)
	輝度、コントラスト、色温度、水平垂直位置調整、クロック、フェーズ、シャープネス、自動調整、設定リセット、言語設定(英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語)	
パワーマネジメント機能	DPMS方式準拠	
バックライト寿命	20,000H(25°C)※保証値ではありません	
重量・外形寸法(mm)	2.5kg、252(W)×160(D)×250(H)	
規格	VCCI ClassB	

設定可能なディスプレイモード

表示モード	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
640×350	31.5	70.1
	31.5	59.9
640×480(VGA)	37.9	72.8
	37.5	75.0
720×400	31.5	70.1
	35.2	56.3
800×600(SVGA)	37.9	60.3
	48.1	72.2
	46.9	75.0

保護フィルタ仕様

材質	強化ガラス
厚さ	2mm
表面処理(コーティング)	ARコート
可視光線透過率	97%以上
外光反射率	2%以下
表面硬度	9H
ガラス強度	(95cmの高さから30×30cmのガラス板に227gの鉄板を落としても割れない距離です。)

ACアダプタ仕様

入力	AC100~240V(注)
出力	DC12V/3.0A(最大)
ケーブル長	1.8m

(注)日本国内での使用を前提としているため、メーカーでの動作入力電圧保証値はAC100V±10%となります。


付属品

(注) ACアダプタ(1.3m)、ディスプレイケーブル(HD-15pin オス⇄オス 1m)は、ディスプレイに装着された状態で梱包されております。

①	ACアダプタ用ケーブル(1.8m)	1本
②	VESA規格アーム取付用ネジ(M4-8)	4本
③	マニュアル	1部




外形寸法図

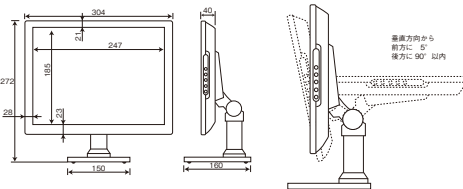


単位:mm

背面図

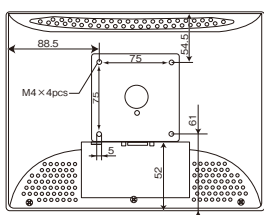

単位:mm

台座図面

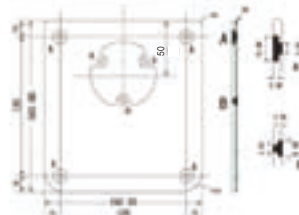

単位:mm

ディスプレイ

デスクトップ仕様
(タッチ無)

組込仕様
(タッチ無)

組込仕様
(タッチ有)

アクセサリ

デスクトップ仕様
(タッチ無)

デスクトップ仕様
(タッチ有)

2012.9

2013.8

9129