

12.1" デスクトップディスプレイ

新商品

12.1インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

RoHS



ココが特長 低価格小型ディスプレイ! 品質に自信あります!

- 最低3年間の供給保証
- ビデオ入力_アナログRGB入力対応
- LEDバックライトのため長寿命
- 安心の日本製電解コンデンサ使用

CE対応

UL

無料貸出 A023



Delivery 納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

在庫品



型式	単価
PCMTL-MV12-R	1~9台 ¥33,500

仕様

パネル	AUO製(G121シリーズ)	
LCD	サイズ	12.1インチ
	表示エリア	246.0(H)×184.5(V)
	最大解像度	800×600 (SVGA)
	ピクセルピッチ	0.3075mm
	表示色	26万色
視野角(最大)	上下	上:65° 下:75°
	左右	左:80° 右:80°
表面輝度	450cd/m ²	
コントラスト	700:1	
入力	アナログRGB	HD-15pinメス
	ビデオ	S-VIDEO, Composite(RCA)
電源	入力電圧	AC100-240(ACアダプタ付属)
	消費電力	通常時:15W(MAX)
動作環境	動作	温度:5~45°C,湿度:10~90%RH(結露無き事)
	保存	温度:-10~60°C,湿度:10~90%RH(結露無き事)
LED寿命	50,000H (25度) ※保証値ではありません	
材質	スチール(ブラック)	
重量	3.7kg(スタンド含む)	
外形寸法	299mm(W)×229mm(H)×40mm(D) (スタンド部除く)	
規格	CE, FCC, UL, RoHS	

設定可能なディスプレイモード


表示モード	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
640×480(VGA)	31.5	60
800×600(SVGA)	37.9	60
720×400	31.5	70
640×350	31.5	70

付属品



・ディスプレイケーブル	1本
・ACアダプタ	1セット

外形寸法図

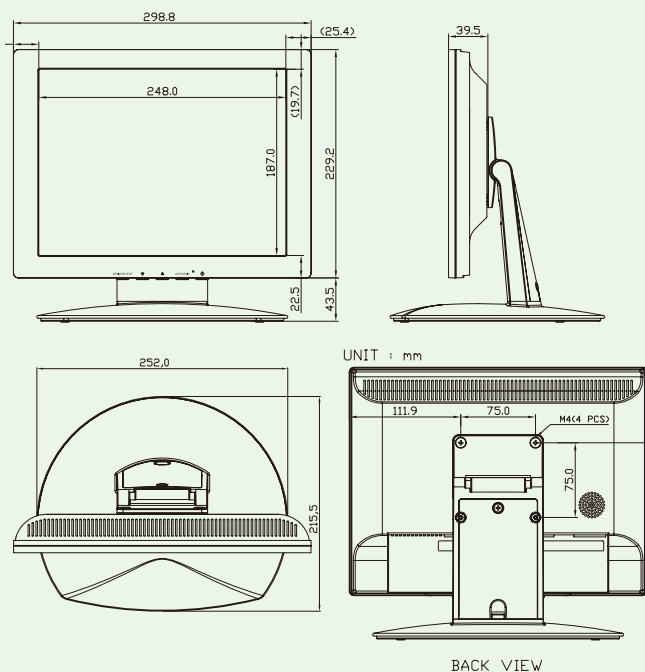

コネクタ部



配線イメージ



ディスプレイ

デスクトップ仕様
(タッチ無)

8.4インチ

10.4インチ

12.1インチ

15インチ

17インチ

19インチ

2012.9

2013.8

9130