

19"
19インチ

19インチ SXGA RS-232/USB接続選択可能

無料
貸出
A023

VESA
75

VESA
100

Delivery
納期



**ココが
特長** **低価格!!
スタンド式タッチパネル**

- ワイドレンジスタンドで上下角度調整可
- 抵抗膜タッチ方式
- DVI-D端子/D-Subミニ15ピンの2系統入力
- J-MossやRoHS指令に対応
- スタンド取り外し可能



型式	ベゼル色	単価 1~4台
PCMTL-PLT-19W-R	ホワイト	¥79,800
PCMTL-PLT-19B-R	ブラック	¥79,800

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

在庫品

仕様

タイプ	19型スタンドタイプ(T1931SR-W1/B11)	
液晶パネル	サイズ	対角: 48cm(19型)
	最大表示範囲	水平: 376.0mm×垂直: 301.0mm
	画素ピッチ	水平: 0.294mm×垂直: 0.294mm
	視野角	水平170°、垂直160°
	応答速度	5ms
	輝度	200cd/m ²
	コントラスト比	900:1(標準)
最大表示色	約1,670万色	
走査周波数	水平: 31.5~80.0kHz 垂直: 56~75Hz	
表示可能解像度	1280×1024(最大)	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D 24ピンコネクタ
入力端子	同期	セ/レート同期: TTL、正極性/負極性
	映像(アナログ)	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	映像(デジタル)	DVI(Rev.1.0)準拠
	入力音声信号	0.5Vrms(最大)
	音声入力コネクタ	Φ3.5mmステレオミニジャック
入力電源	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	標準※1	25W(標準)
	パワーマネジメントモード※1	2W(最大)
スピーカー	1W(最大)×2	
外形寸法(幅×高×奥行mm)	432(幅)×390(高)×218(奥行)mm	
重量 kg (スピーカー、スタンド含む)	6.6kg(スタンドなし) 4.4kg	
梱包箱サイズ 総重量	520(幅)×290(高)×480(奥)mm/9.8kg	
角度調節範囲	上下方向-5°~90°	
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔	
フリーマウント	100mm	
環境条件	動作時: 温度0~40℃ 湿度20~80%(結露なきこと)	
	保管時: 温度-20~60℃ 湿度10~90%(結露なきこと)	
RoHS規格	対応	
J-Moss対応	対応	
適合規格	CE、TUV-Bauart、Gost-R、VCCI-B	

※1: USB/オーディオ周辺機器未接続時

設定可能なディスプレイモード

ビデオモード			水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ドットクロック (MHz)
VESA	VGA	640×480	31.469	59.94	25.175
			37.5	75	31.5
			37.861	72.809	31.5
	SVGA	800×600	35.156	56.25	36
			37.879	60.317	40
			46.875	75	49.5
XGA	1024×768	48.077	72.188	50	
		48.363	60.004	65	
		56.476	70.069	75	
SXGA	1280×1024	60.023	75.029	78.75	
		63.981	60.02	108	
			79.976	75.025	135

コネクタ部

タッチパネル出力RS-232C (D-sub9pinメス)



タッチパネル出力USB (タイプB) VGA入力 (HD-15pinメス) (24pinメス) DVI-D入力 (24pinメス) 電源入力

タッチパネル仕様

タイプ	抵抗膜方式
表面処理	アンチグレア(透過率80%)
インターフェース	USB/RS-232C(Combo)
対応OS	Windows® XP、Vista、7、Mac OS9、OSX


※パネル破損の原因になりますので先端の尖ったもので画面に触れないでください

付属品



付属品	電源コード/D-SUBケーブル/DVI-Dケーブル/RS232Cケーブル/USBケーブル/ケーブルカバー固定ネジ
	オーディオケーブル/タッチスクリーンドライバディスク
	クイックスタートガイド/保証書(クイックガイド裏面)

外形寸法図

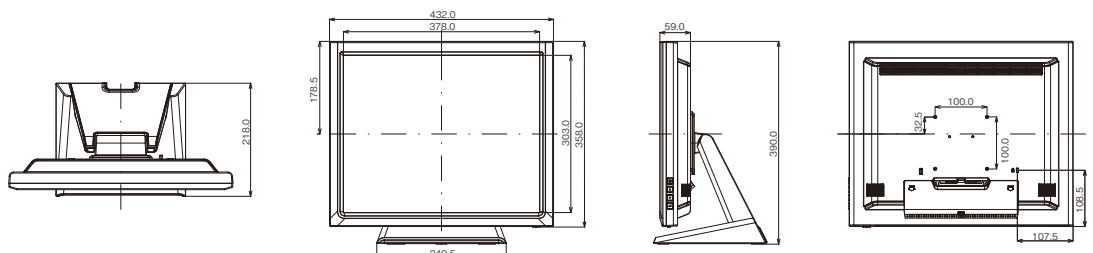

組込仕様
(タッチ無)

組込仕様
(タッチ有)

アクセサリ

デスクトップ仕様
(タッチ無)

デスクトップ仕様
(タッチ有)

2012.9
2013.8

9139