



水平可動アーム(卓上/壁面/アルミフレーム)

ディスプレイ
アーム
水平・垂直可動

無料貸出
A023



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

在庫品



DPAM-C2-HC10S



DPAM-C2-HC11S



DPAM-C2-HW10S



DPAM-C2-HW11S



アルミフレーム
30mm角用プレート



アルミフレーム
40mm角用プレート

ココが特長 格安価格・水平可動アーム!

- 低価格・良質・豊富なモデル
- VESA75と100mmの両方に対応
- 水準器付きで壁面取付が簡単
- アルミフレーム取付対応



ご注意

- ・モニター重量が耐荷重を下回る場合でも、モニター重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニターを保持できない場合があります。耐荷重に不安がある場合は、無料貸出サービスをご確認ください。
- ・写真の液晶モニターは商品イメージ用で、実際の商品には付属していません。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・アルミフレームタイプは壁面のみ対応。
- ・プレート単品で販売しておりません、ご了承下さい。

仕様と価格



型式	設置タイプ	対応モニタサイズ	可動			耐荷重(kg)	重量(kg)	価格	
			左右	首振部上下	首振部左右			1~39台	
DPAM-C2-HC10S	卓上クランプ	10~24インチ	180°	15~90°	±90°	6.5	3.4	¥7,500	
DPAM-C2-HC11S								¥6,500	
DPAM-C2-HW10S	壁面							2.65	¥7,000
DPAM-C2-HW11S									¥6,000
DPAM-C2-HW10S-6	アルミフレーム(HFS6)							3.35	¥8,800
DPAM-C2-HW11S-6									¥7,800
DPAM-C2-HW10S-8	アルミフレーム(HFS8)							3.45	¥8,900
DPAM-C2-HW11S-8									¥7,900

付属品

DPAM-C2-HC10S		
①	M4×12mm ネジ	4本
②	M4×25mm ネジ	4本
③	六角レンチ	2本
④	ゴムワッシャー	1枚(4個)
DPAM-C2-HC11S		
①	M4×12mm ネジ	4本
②	M4×25mm ネジ	4本
③	六角レンチ	3本
④	ゴムワッシャー	1枚(4個)
DPAM-C2-HW10S DPAM-C2-HW11S		
①	壁面取付カバー	1個
②	M4×12mmネジ	4本
③	M5×12mmネジ	4本
④	木ネジ	3本
⑤	壁アンカー	3本
⑥	六角レンチ	4本



DPAM-C2-HC10/11S 付属品写真



DPAM-C2-HW10/11S 付属品写真




水平可動

垂直可動


外形寸法図

(単位: mm)


DPAM-C2-HC10S

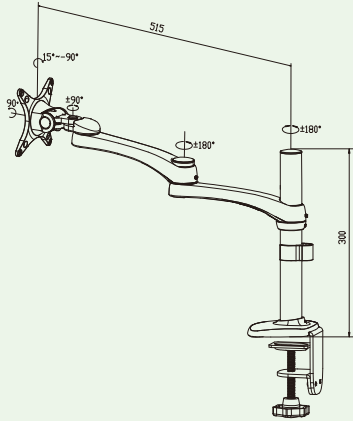


DPAM-C2-HC11S

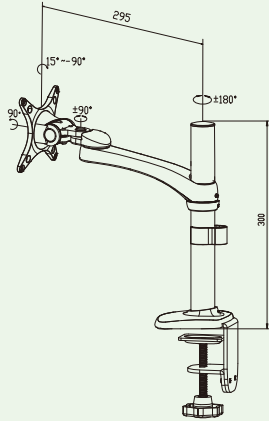


DPAM-C2-HW10S

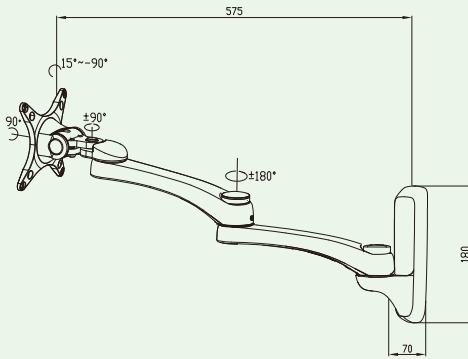


DPAM-C2-HW11S

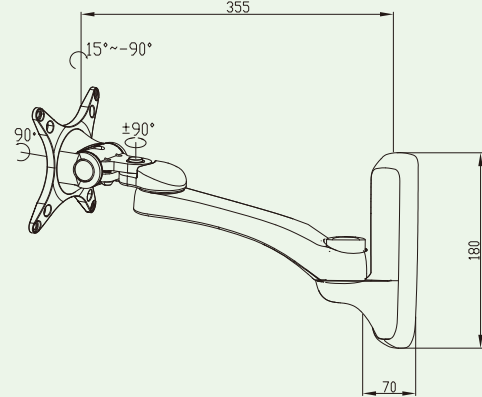

可動イメージ写真

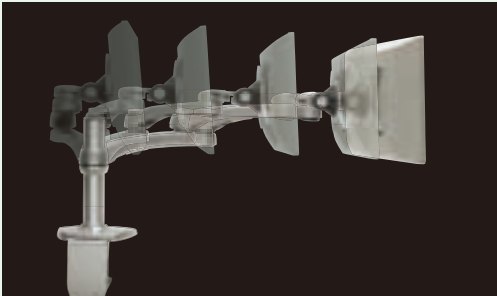


左右の動き

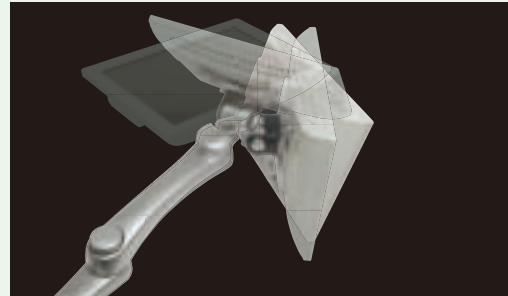


首振り部: 上下5°~90°

可動イメージ

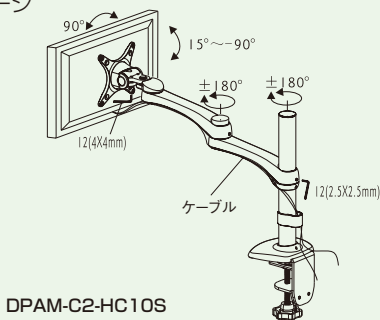

DPAM-C2-HC10S

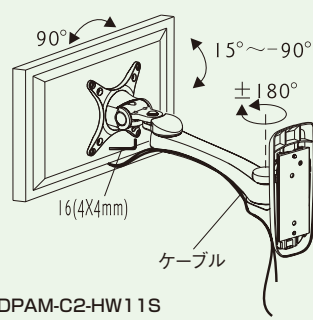

DPAM-C2-HW11S