

水平可動アーム・固定可 個別部品

無料
貸出
A023

VESA
75

VESA
100

2D
CAD

平面

壁面

卓上
クランプ



出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

在庫品



ココが
特長

水平可動アーム (DPAM-HMS シリーズ) 個別部品

- 個別部品の組合せで用途に合ったアームの作成が可能
- **09147ページ**の基本モデルへのパーツ追加・変更が可能
- アルミニウム合金製と鉄製の部分がある




- ・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタを保持できない場合があります。耐荷重に不安がある場合は、あらかじめ無料貸出サービスでご確認ください。
- ・S間接とL間接は1本のアーム上に合計2本までしか使用できません。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・モニタにより、可動域通りにならない場合があります。



型式	商品名	耐荷重	重量	単価		
				1~19台	20~39台	40台以上
DPAM-HM-CP-R	クランプ支柱	10kg	1.0kg	¥6,000	¥5,300	¥5,100
DPAM-HM-SP-R	平面固定支柱		0.8kg	¥5,000	¥4,500	¥4,300
DPAM-HM-TJ-R	先端間接		0.9kg	¥6,000	¥5,300	¥5,100
DPAM-HM-SJ-R	S間接		1.0kg	¥4,000	¥3,500	¥3,400
DPAM-HM-LJ-R	L間接		1.1kg	¥4,500	¥4,000	¥3,800
DPAM-HM-AF-R	アーム固定部品		0.8kg	¥4,400	¥3,900	¥3,700
DPAM-HM-FF-R	ワイヤーラック固定金具		0.9kg	¥5,400	¥4,700	¥4,600
DPAM-HM-WF-R	壁面固定部品		1.1kg	¥7,200	¥6,300	¥6,100

可動図

可動範囲

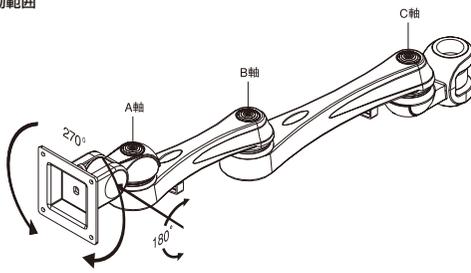

商品説明写真

DPAM-HM-FF-R



DPAM-HM-WF-R



φ24-φ30のワイヤーラックに取り付け可能です。壁面に固定したパーツ上からスライドはめ込みます。

ディスプレイ
アーム
水平・垂直可動

水平・垂直可動

フレキシブル
可動

固定・首振り

スタンド

ラック・
オプション


付属品




DPAM-HM-CP/SP-R	DPAM-HM-SJ/LJ-R	DPAM-HM-FF-R	
支柱キャップ	ケーブルガイド	締め付けハンドル	1本
支柱固定ボルト	ガイド固定ビス	ワッシャー	1個
LLレンチ	関節ボルト	ラバー	2枚
タイラップ	金平ワッシャー	LLレンチ	1本
フランジ用キャップ	ナット	DPAM-HM-WF-R	
ケーブルダクト	透明キャップ	壁面取付板	1枚
クランプパッド	DPAM-HM-AF-R	抜け止めビス&ナット	1セット
LLレンチ*	関節ボルト	LLレンチ	1本
固定ボルト*	金平ワッシャー	関節用ボルト	1本
DPAM-HM-TJ-R	ナット	金平ワッシャー	2枚
VESA板	透明キャップ	ナット	1個
VESAネジ	固定用ボルト	透明キャップ	1個
LLレンチ	ボルト用LLレンチ		1本

(単位: mm)


外形寸法図

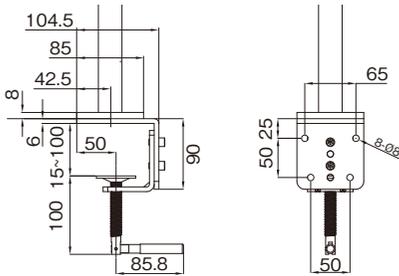


DPAM-HM-CP

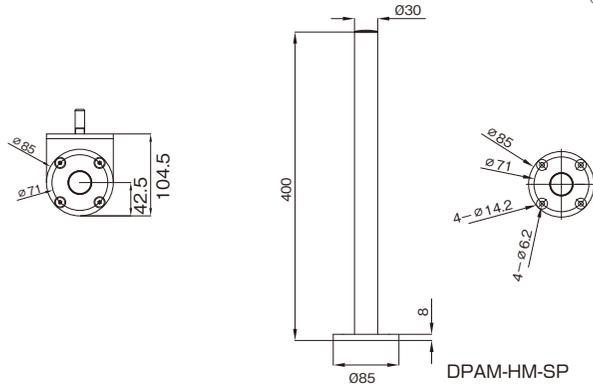



DPAM-HM-SP

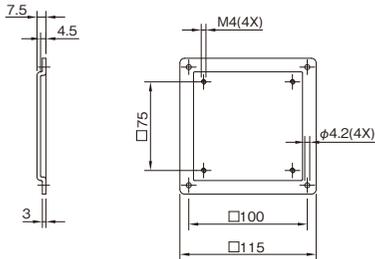


(DPAM-HM-TJ用付属品)

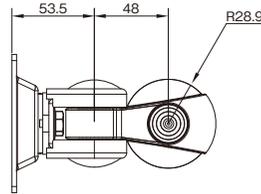


DPAM-HM-TJ

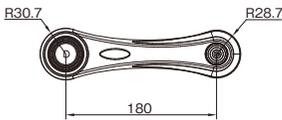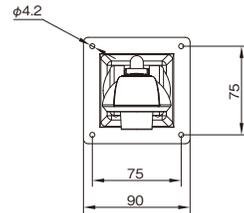





DPAM-HM-SJ

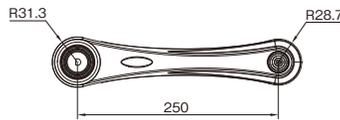


DPAM-HM-LJ

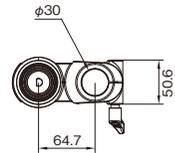


DPAM-HM-AF

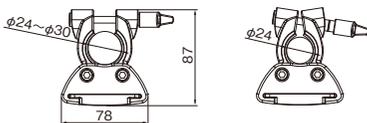   

DPAM-HM-FF

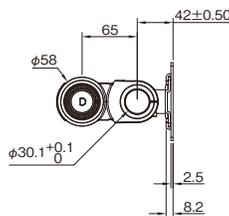

DPAM-HM-WF

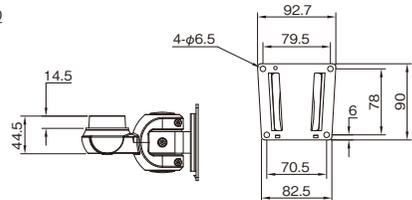

水平可動

垂直可動