



水平可動アーム(卓上/壁面/アルミフレーム)

ディスプレイ
アーム
水平・垂直可動

無料
貸出
A023



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

在庫品



DPAM-C2-VC10S



DPAM-C2-VC11S



DPAM-C2-VW10S



DPAM-C2-VW11S



アルミフレーム
30mm角用プレート



アルミフレーム
40mm角用プレート

ココが
特長

業界トップクラスの格安ガススプリングアーム

- 壁面、卓上クランプ、アルミフレーム取付可能
- 動作のために最低2.5kgが必要
- VESA75と100mmの両方に対応
- 水準器付き、壁面取付が簡単



注意

・モニター重量が耐荷重を下回る場合でも、モニター重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニターを保持できない場合があります。耐荷重に不安がある場合は、無料貸出サービスをご確認ください。
・写真の液晶モニターは商品イメージ用で、実際の商品には付属していません。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・アルミフレームタイプは壁面のみ対応。
・プレート単品で販売しておりません、ご了承下さい。

仕様と価格



型式	設置タイプ	対応モニターサイズ	可動		首振り部上下	首振り部左右	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	価格
			左右	上下					1~39台
DPAM-C2-VC10S	卓上クランプ	10~24インチ	180°	±45°	15~90°	±90°	2.5~6.5	3.4	¥10,980
DPAM-C2-VC11S								3	¥9,980
DPAM-C2-VW10S	壁面							3	¥9,230
DPAM-C2-VW11S								2.65	¥8,230
DPAM-C2-VW10S-6	アルミフレーム(HFS6)							3.35	¥11,030
DPAM-C2-VW11S-6								3	¥10,030
DPAM-C2-VW10S-8	アルミフレーム(HFS8)							3.45	¥11,130
DPAM-C2-VW11S-8								3.1	¥10,130

付属品

DPAM-C2-VC10S			DPAM-C2-VW10S DPAM-C2-VW11S		
①	M4×12mm ネジ	4本	①	壁面取付カバー	1個
②	M4×25mm ネジ	4本	②	M4×12mmネジ	4本
③	六角レンチ	3本	③	M5×12mmネジ	4本
④	ゴムワッシャー	1枚(4個)	④	木ネジ	3本
DPAM-C2-VC11S			⑤	壁アンカー	3本
①	M4×12mm ネジ	4本	⑥	六角レンチ	4本
②	M4×25mm ネジ	4本			
③	六角レンチ	3本			
④	ゴムワッシャー	1枚(4個)			



クランプ写真



スプリング部分写真

付属品写真



DPAM-C2-VC10/11S




DPAM-C2-VW10/11S


外形寸法図

(単位: mm)


DPAM-C2-VC10S

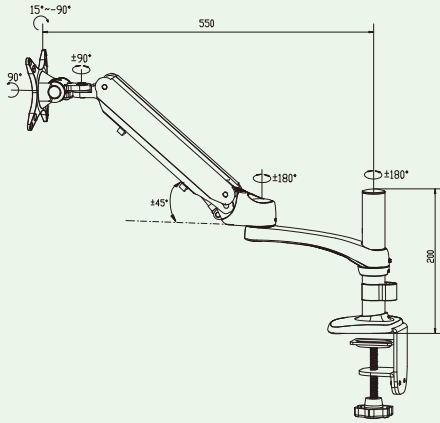


DPAM-C2-VC11S

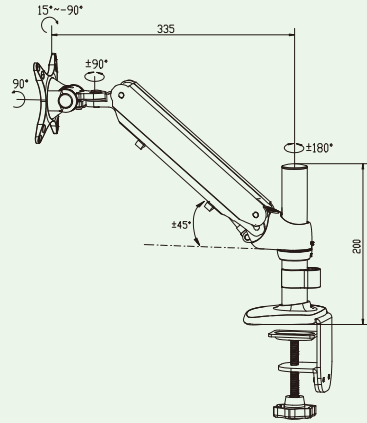

DPAM-C2-VW10S

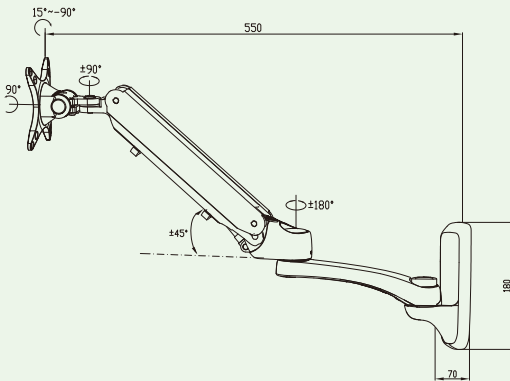

DPAM-C2-VW11S

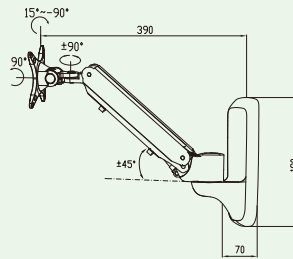

水平可動


垂直可動

可動イメージ写真




上下の動き

可動イメージ

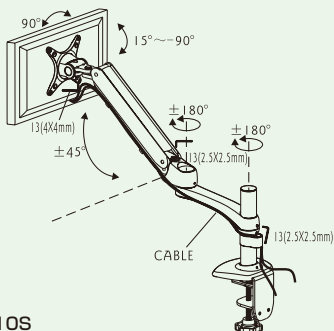

DPAM-C2-VC10S

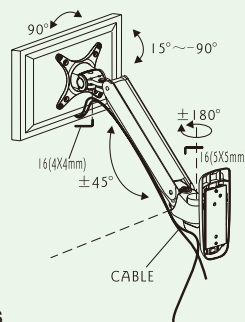

DPAM-C2-VW11S