


2方向可動アーム(壁面/レール対応)


ディスプレイ
アーム
フレイ

固定・首振り

DPAM-LA19P

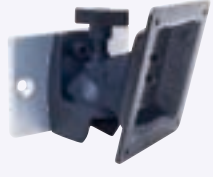

DPAM-LA37P

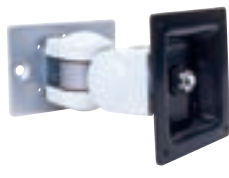

無料
貸出
A023

VESA
75

VESA
100

2D
CAD

壁面



Delivery
納期

ココが
特長

壁面・レール固定 (DPAM-PA03利用) 用アーム

- DPAM-LA19P: アーム上部のノブの調整で簡単にモニタの角度調整が可能。(耐荷重5kg)
- 関節部は球体構造となっており、左右160°、上下-25~10°にモニタの角度調整が可能。
- DPAM-LA37P: 関節部はアルミダイキャスト製で繰返し動作に高耐久。(耐荷重14kg)
- 関節部は二重の関節構造となっており、ボルトの調整で左右180°、上下-90~90°にモニタの角度調整が可能。



ご注意

- ・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタを保持できない場合があります。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・モニタにより、可動範囲通りにならない場合があります。




型式	可動			耐荷重 (kg)	重量 (kg)	単価		
	左右	上下	回転			1~29台	30~39台	40台以上
DPAM-LA19P	160°	-25~10°	180°	5	0.6	¥4,850	¥4,480	¥4,400
DPAM-LA37P	180°	-90~90°	180°	14	1.4	¥6,830	¥6,200	¥6,100

付属品




①	VESA100mmプレート	1枚
②	モニタ固定用ネジ(M4-10)	8本
③	レール取付用皿キャップネジ(M6-12)	2本
④	レール取付用ナット	2本
⑤	六角レンチ	1本
⑥	レール傷防止シート	1枚
⑦	スパナ(DPAM-LA37Pのみ)	1本

外形寸法図

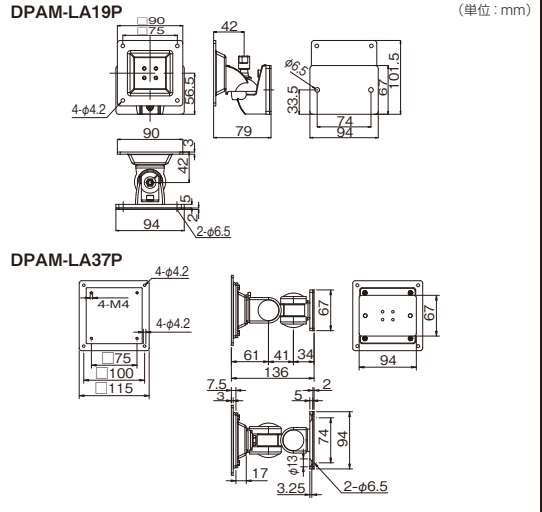

アーム固定用レール(DPAM-LA※P専用)

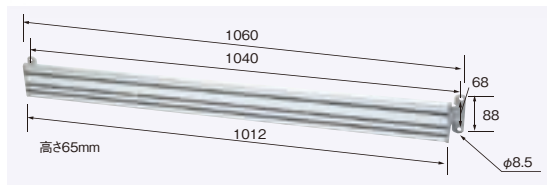

ココが
特長

DPAM-LA19P/37P専用 固定レール。

- 壁面に縦、横に取り付けアームをスライドさせることで固定位置を調整可能。
- レール背面にモニターケーブルを収納可能。



ご注意

- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



Delivery
納期

出荷日
5日目

6台以上ご注文の場合には、ご相談ください。

非在庫品



型式	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	付属品	単価		
				1~29台	30~39台	40台以上
DPAM-PA03	2.3	30	アーム固定用ナット×4	¥7,900	¥7,100	¥7,000

取付例

